

ミスミ

2レバー式台座(中継固定用)



IP65 2D CAD 盤間接続 レバーロック CE対応

在庫品

RoHS



ココが特長 ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水2レバー式中継用台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型の中継用台座です。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- 相手側コネクタとの着脱を2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。
- フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度にすぐれております。




ご注意

- ・ 結合相手は2レバー方式のケーブル取付型フードです。
- ・ この台座は底面に穴がいておりませんので、パネル裏側からのケーブル接続はできません。ただし横のケーブル引出し口は両面に開いておりますので、状況に合わせて使い分けてください。
- ・ ケーブルクランプ、ブランクキャップは「Mネジ」となります。
●116ページを参照ください。

組み合わせ表

型番	適合フードタイプ	適合コネクタ芯数					
		E型	EE型	A型	Q型	D型	DD型
M2DC-10-10BT	E型	10	18	-	-	-	42
M2DC-10-10BK		10	18	-	-	-	42
M2DC-16-16BT		16	32	-	-	40	72
M2DC-16-16BK		16	32	-	-	40	72
M2DC-24-24BT		24	46	-	-	64	108
M2DC-24-24BK		24	46	-	-	64	108

外形図

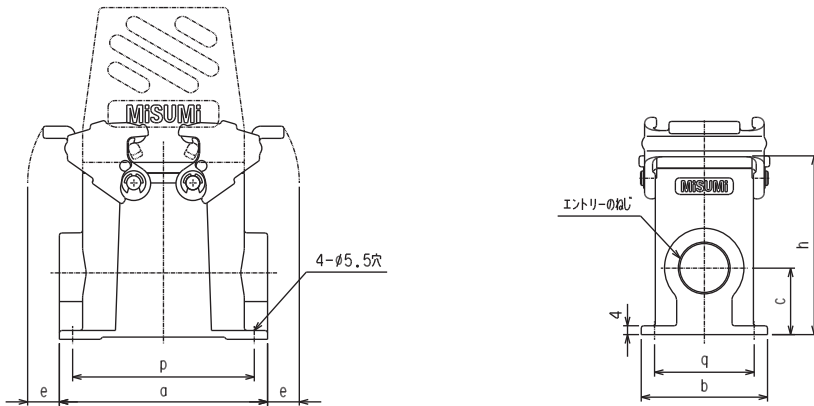


	型番	レバータイプ	Mねじ	サイズ	a	b	c	h	d	e	p	q	重量(g)
低背形	M2DC-10-10BT	2レバー	M20	10B	94	52	18	58	59	15	82	40	270
	M2DC-16-16BT		M25	16B	117	57	21.5	63	59	15	105	45	320
	M2DC-24-24BT		M25	24B	144	57	21.5	63	59	15	132	45	370
高背形	M2DC-10-10BK	2レバー	M32	10B	94	57	30	81	59	15	82	45	380
	M2DC-16-16BK		M32	16B	117	57	30	81	59	15	105	45	440
	M2DC-24-24BK		M32	24B	144	57	30	81	59	15	132	45	500

1個単位



型番	適合フードタイプ	1個単位の価格	
		¥通常単価 1~4個	¥スライド単価 5~29個
M2DC-10-10BT	E型	1,968	1,869
M2DC-10-10BK		2,848	2,705
M2DC-16-16BT		2,216	2,105
M2DC-16-16BK		3,264	3,100
M2DC-24-24BT		2,328	2,211
M2DC-24-24BK		3,296	3,131

結合例

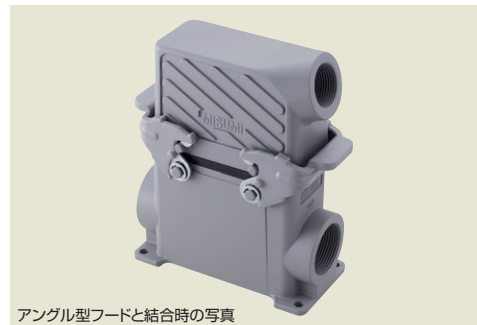

アングル型フードと結合時の写真

- 在庫品は、ご希望によりPM6 : 00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

Dsub
コネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロックス
コネクタ

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタ

PCR
ハーフピッチ
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Hand防水
コネクタ

多極・
基板対ケーブル
コネクタ・その他