

ミスミ

防塵キャップ(パネル取付、中継用)ローコスト




- ココが特長**
- 異物混入防止、接続部保護に、低価格防塵キャップ
 - パネル取付レセプタクル(○177ページ)と中継アダプタ(○180ページ)に取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へほごりや異物が混入するのを防ぎます。
 - 未接続時のコネクタによる、通電部接触が原因となる事故を防止します。

在庫品
RoHS

注意
・防水構造ではないので、激しく水や油のかかる場所での使用にはご注意ください。

外形図

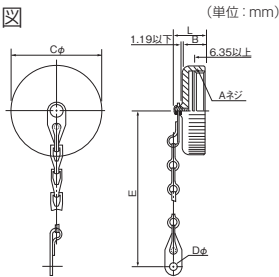

材料/仕上

項目	材料	仕上
キャップ	アルミ合金	3価黒色クロメート処理
ガスケット	合成ゴム	-
リベット	鉄	ニッケルメッキ
エンドリンク	ステンレス鋼	-
打抜き鎖	ステンレス鋼	-
エンドリンク	ステンレス鋼	-

1個単位

型番	適合シェルサイズ	¥通常単価
MMS25043-12D	12S	362
MMS25043-14D	14S	397
MMS25043-16D	16S,16	409
MMS25043-18D	18	432
MMS25043-20D	20	444
MMS25043-22D	22	444
MMS25043-24D	24	444
MMS25043-28D	28	432
MMS25043-32D	32,32A	502
MMS25043-36D	36	707

Order 注文例
型番: MMS25043-12D

型番	適合シェルサイズ	寸法(mm)				チェーン取付径φD _{取付}	チェーンの長さE±1リンク	重量g
		結合ネジA	B以下	外径φC以下	寸法			
MMS25043-12D	12S	3/4-20UNEF-2B	11.1	22.8	4.5	153.8	12.1	
MMS25043-14D	14S	7/8-20UNEF-2B	11.1	26.2	4.5	153.8	17.3	
MMS25043-16D	16S,16	1-20UNEF-2B	11.1	29.4	4.5	153.8	15.5	
MMS25043-18D	18	1-1/8-18UNEF-2B	11.1	32.6	4.5	153.8	20.0	
MMS25043-20D	20	1-1/4-18UNEF-2B	11.1	35.7	4.5	153.8	21.0	
MMS25043-22D	22	1-3/8-18UNEF-2B	11.1	38.9	4.5	153.8	22.0	
MMS25043-24D	24	1-1/2-18UNEF-2B	11.1	42.1	4.5	153.8	24.0	
MMS25043-28D	28	1-3/4-18UNEF-2B	12.7	48.4	4.5	153.8	29.5	
MMS25043-32D	32,32A	2-18UNS-2B	12.7	54.8	4.5	153.8	37.4	
MMS25043-36D	36	2-1/4-16UN-2B	12.7	61.9	4.5	153.8	42.0	

第一電子工業 日本航空電子工業

防塵キャップ(パネル取付・中継用)




- ココが特長**
- 異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ
 - パネル取付レセプタクル(○177ページ)又は中継アダプタ(○180ページ)に取り付けて、コネクタ未使用時に嵌合部へほごりや異物が混入するのを防ぎます。
 - 未接続時の、通電部の露出が原因となる事故を防止します。

在庫品
5 日 目出荷
RoHS

注意
・防水構造ではありません。
● 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
● 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

外形図

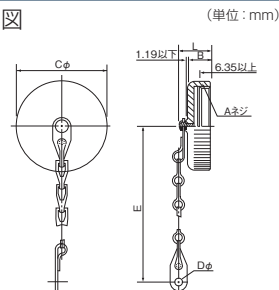

材料/仕上

項目	材料	仕上
キャップ	アルミ合金	-
ガスケット	合成ゴム	-
リベット	アルミ合金またはステンレス鋼	3価黒色クロメート処理
エンドリンク	ステンレス鋼	パッシベイト
打抜き鎖	ステンレス鋼	パッシベイト
エンドリンク	ステンレス鋼	パッシベイト

1個単位

ブランド	型番	適合シェルサイズ	¥通常単価	通常出荷日
DDK	D/MS25043-10D	10SL	657	5日
	N/MS25043-12D	12S	517	
	N/MS25043-14D	14S	480	
	N/MS25043-16D	16S,16	495	
	N/MS25043-18D	18	523	
JAE	N/MS25043-20D	20	538	在庫品
	N/MS25043-22D	22	538	
	N/MS25043-24D	24	538	
	N/MS25043-28D	28	523	
	N/MS25043-32D	32,32A	717	
	N/MS25043-36D	36	1,010	

Order 注文例
型番: N/MS25043-12D

型番	適合シェルサイズ	寸法(mm)				チェーン取付径φD _{取付}	チェーンの長さE±1リンク	全長L以下	重量g
		結合ネジA	B以下	外径φC以下	寸法				
D/MS25043-10D	10SL	5/8-24UNEF-2B	11.10	19.10	3.56	101.0	11.0		
N/MS25043-12D	12S	3/4-20UNEF-2B	11.91	25.40	3.56	114.3	19.05		
N/MS25043-14D	14S	7/8-20UNEF-2B	11.91	28.58	3.56	114.3	20.6		
N/MS25043-16D	16S,16	1-20UNEF-2B	11.91	30.18	3.56	114.3	19.05		
N/MS25043-18D	18	1-1/8-18UNEF-2B	11.91	34.14	3.56	114.3	19.05		
N/MS25043-20D	20	1-1/4-18UNEF-2B	11.91	37.31	3.56	127.0	19.05		
N/MS25043-22D	22	1-3/8-18UNEF-2B	11.91	40.49	3.56	127.0	19.05		
N/MS25043-24D	24	1-1/2-18UNEF-2B	11.91	43.66	4.34	139.7	19.05		
N/MS25043-28D	28	1-3/4-18UNS-2B	13.49	50.01	4.34	196.8	20.62		
N/MS25043-32D	32,32A	2-18UNS-2B	13.49	56.36	4.75	196.8	20.62		
N/MS25043-36D	36	2-1/4-16UN-2B	13.49	62.71	4.75	196.8	20.62		

コネクタ

耐環境
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

ネジ式
NCS/NJC

ネジ式小型
PLT/RO3
コネクタ

ネジ式
(防水)
NWPC/NJW

ネジ式(防水)
R04/XS2

丸型防水

ネジ式
NET

ネジ式
CE05/
JL04V/693

パコネットロック
NB01/CE01/
JL05

ワンタッチロック
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
PRC05/
HR10

丸型
HR25/RM/
JR/SRCN

ワンタッチロック
NRW

ワンタッチロック
CM10/JN1/
XS5

差込型・
ミニDIN
コネクタ

XLR

JM・その他