

ミスミ

MMS防水キャップ(プラグ用)



ココが特長

未接続時の防水性を確保する防水キャップ

- ストレートコネクタ用(○189ページ)
- 未接続時に嵌合面へほこりや異物の浸入を防ぎ、防水性能も維持します。
- 未接続時の、通電部接触が原因となる事故を防止します。
- MIL-DTL-5015タイプ
- IP67クラス

IP67 MIL


在庫品

RoHS



・パネル取り付け、中継用には使用できません。

外形図

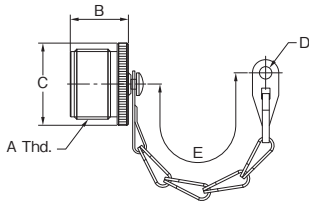

単位: mm

| シェルサイズ | B寸法 MAX. | C寸法 Dia MAX. | E寸法 ±One Link | D寸法 Dia 0.25 -0.13 | A寸法 Thread (Class : 2A) |
|--------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 10SL | 16.66 | 17.45 | 114.3 | 3.96 | 5/8-24UNEF |
| 14S | 21.44 | 23.8 | 127 | 3.96 | 7/8-20UNEF |
| 16 | 21.44 | 26.97 | 127 | 3.96 | 1-20UNEF |
| 18 | 21.44 | 30.15 | 127 | 3.96 | 1 1/8-18UNEF |
| 20 | 21.44 | 33.32 | 139.7 | 4.75 | 1 1/4-18UNEF |
| 22 | 21.44 | 36.5 | 139.7 | 4.75 | 1 3/8-18UNEF |
| 24 | 21.44 | 39.67 | 152.4 | 4.75 | 1 1/2-18UNEF |
| 28 | 21.44 | 46.02 | 209.55 | 4.75 | 1 3/4-18UNEF |

1個単位



| 型番 | シェルサイズ | ¥通常単価 1~3個 | ¥スライド単価 4~10個 |
|--------------|--------|---------------|------------------|
| MMS25042-10P | 10SL | 450 | 405 |
| MMS25042-14P | 14S | 450 | 405 |
| MMS25042-16P | 16 | 470 | 425 |
| MMS25042-18P | 18 | 470 | 425 |
| MMS25042-20P | 20 | 500 | 450 |
| MMS25042-22P | 22 | 500 | 450 |
| MMS25042-24P | 24 | 500 | 450 |
| MMS25042-28P | 28 | 600 | 540 |

材質

| | |
|------|-------------------|
| キャップ | アルミ合金、亜鉛コバロメッキ(黒) |
| リベット | ステンレス |
| 鎖 | |



Order 注文例

型番

MMS25042-10P

ミスミ

MMS防水キャップ(パネル取付、中継アダプタ用)



ココが特長

未接続時の防水性を確保する防水キャップ

- 中継アダプタ(○191ページ)、パネル取付レセプタクル(○190ページ)に使用します。
- 未接続時に嵌合面へほこりや異物の浸入を防ぎ、防水性能も維持します。
- 未接続時の、通電部接触が原因となる事故を防止します。
- MIL-DTL-5015タイプ
- IP67クラス

IP67 MIL


在庫品

RoHS



・ストレート・アングルタイプには使用できません。

外形図

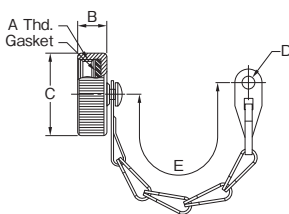

単位: mm

| シェルサイズ | B寸法 MAX. | C寸法 Dia MAX. | E寸法 ±One Link | D寸法 Dia 0.25 -0.13 | A寸法 Thread (Class : 2A) |
|--------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 10SL | 11.91 | 20.7 | 101.6 | 3.56 | 5/8-24UNEF |
| 14S | 11.91 | 25.58 | 114.3 | 3.56 | 3/4-20UNEF |
| 16 | 11.91 | 30.18 | 114.3 | 3.56 | 1-20UNEF |
| 18 | 11.91 | 34.14 | 114.3 | 3.56 | 1 1/8-18UNEF |
| 20 | 11.91 | 37.31 | 127 | 3.56 | 1 1/4-18UNEF |
| 22 | 11.91 | 40.49 | 127 | 3.56 | 1 3/8-18UNEF |
| 24 | 11.91 | 43.66 | 139.7 | 4.34 | 1 1/2-18UNEF |
| 28 | 13.49 | 50.01 | 196.9 | 4.34 | 1 3/4-18UNEF |

1個単位



| 型番 | シェルサイズ | ¥通常単価 1~3個 | ¥スライド単価 4~10個 |
|--------------|--------|---------------|------------------|
| MMS25043-10R | 10SL | 415 | 360 |
| MMS25043-14R | 14S | 415 | 360 |
| MMS25043-16R | 16 | 425 | 370 |
| MMS25043-18R | 18 | 425 | 390 |
| MMS25043-20R | 20 | 450 | 400 |
| MMS25043-22R | 22 | 450 | 400 |
| MMS25043-24R | 24 | 450 | 400 |
| MMS25043-28R | 28 | 500 | 450 |

材質

| | |
|-------|-------------------|
| キャップ | アルミ合金、亜鉛コバロメッキ(黒) |
| リベット | ステンレス |
| 鎖 | |
| ガスケット | 合成ゴム |



Order 注文例

型番

MMS25043-10R

耐環境
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

ネジ式
NCS/NJC

ネジ式小型
PLT/RO3
コネクタ

ネジ式
(防水)
NWPC/NJW

ネジ式(防水)
RO4/XS2

丸型防水

ネジ式
NET

ネジ式
CE05/
JL04V/693

パノネットロック
NB01/CE01/
JL05

ワンタッチロック
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
PRC05/
HR10

丸型
HR25/RM/
JR/SRCN

ワンタッチロック
NRW

ワンタッチロック
CM10/JN1/
XS5

差込型・
ミニDIN
コネクタ

XLR

JM・その他