

ミスミ

φ6・φ12・φ40(バリュー品) MTシリーズ



UL CSA

在庫品

RoHS

ココが特長

- お得な価格のトグルスイッチです。**
- 機能動作ON-OFFタイプには銘板が付属します。
 - 四極双投を追加しました。
 - 海外規格No.は**▶214ページ**参照
 - キー溝側はOFFになります



・銘板は機能動作ON-OFFタイプにのみ付属します。



Order 注文例

型番
MT1211-5P




1パック単位 5個入

型番	取付穴φ	機能動作 (オルタネイト)	回路	機能動作および接触端子番号			取得規格		端子	¥通常単価		¥スライド単価	
				レバー左倒し (スリフリ反対側)	レバー中央	レバー右倒し (スリフリ側)	UL	CSA		1~4 パック	5~9 パック	10~19 パック	
MT611-5P	φ6	ON-OFF	単極単投	ON 2-3	-	- OFF	●	●	ハンダ	681	647	613	
MT612-5P		ON-ON	単極双投	-	-	1-2 ON	●	●		800	760	720	
MT613-5P		ON-OFF-ON	2極単投	ON 2-3	OFF	-	●	●		918	872	826	
MT621-5P		ON-OFF	2極単投	ON 2-3	OFF	-	●	●		918	872	826	
MT622-5P		ON-ON	2極単投	ON 2-3	OFF	1-2 4-5 ON	●	●		859	816	773	
MT623-5P		ON-OFF-ON	2極双投	ON 2-3 5-6	OFF	-	●	●		1,037	985	933	
MT1211-5P	φ12	ON-OFF	単極単投	ON 1-3	-	- OFF	-	-	ハンダ	859	816	773	
MT1212-5P		ON-ON	単極双投	ON 2-3	-	1-2 ON	-	-		948	900	853	
MT1213-5P		ON-OFF-ON	2極単投	ON 1-3 4-6	OFF	-	-	-		1,007	957	906	
MT1221-5P		ON-OFF	2極単投	ON 1-3 4-6	OFF	-	OFF	-		1,362	1,294	1,226	
MT1222-5P		ON-ON	2極双投	ON 2-3 5-6	OFF	1-2 4-5 ON	-	-		1,451	1,379	1,306	
MT1223-5P		ON-OFF-ON	2極双投	ON 2-3 5-6	OFF	1-2 4-5 ON	-	-		1,534	1,458	1,381	
MT1243-5P	φ40	ON-OFF-ON	4極双投	ON 2-3 8-9 5-6 11-12	OFF	ON 2-3 8-9 5-6 11-12	-	-	5,110	4,693	4,141		


詳細仕様

取付穴φ	定格使用電圧(Ue)	使用電流	使用温度範囲	接触抵抗DC2-4V	絶縁抵抗	耐電圧1分間	耐久性(万回以上)		質量約g
							機械的	電氣的	
φ6	DC28V	5A	-30~+85°C	10mΩ max	1GΩ 以上	1500V	5	5	5~6
	AC125V	5A							
	AC250V	2A							
φ12	AC125V	15A	-20~+65°C	20mΩ max	200MΩ 以上	1500V	2	1	23~31
	AC250V	10A							
	AC125V	15A	-20~+65°C	20mΩ max	200MΩ 以上				
φ40	AC125V	15A	-20~+65°C	20mΩ max	200MΩ 以上	1500V	2	1	35~40
	AC250V	10A							
	AC125V	15A	-20~+65°C	20mΩ max	200MΩ 以上				

パネルカット寸法

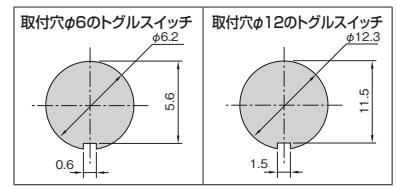

外形図・端子配列

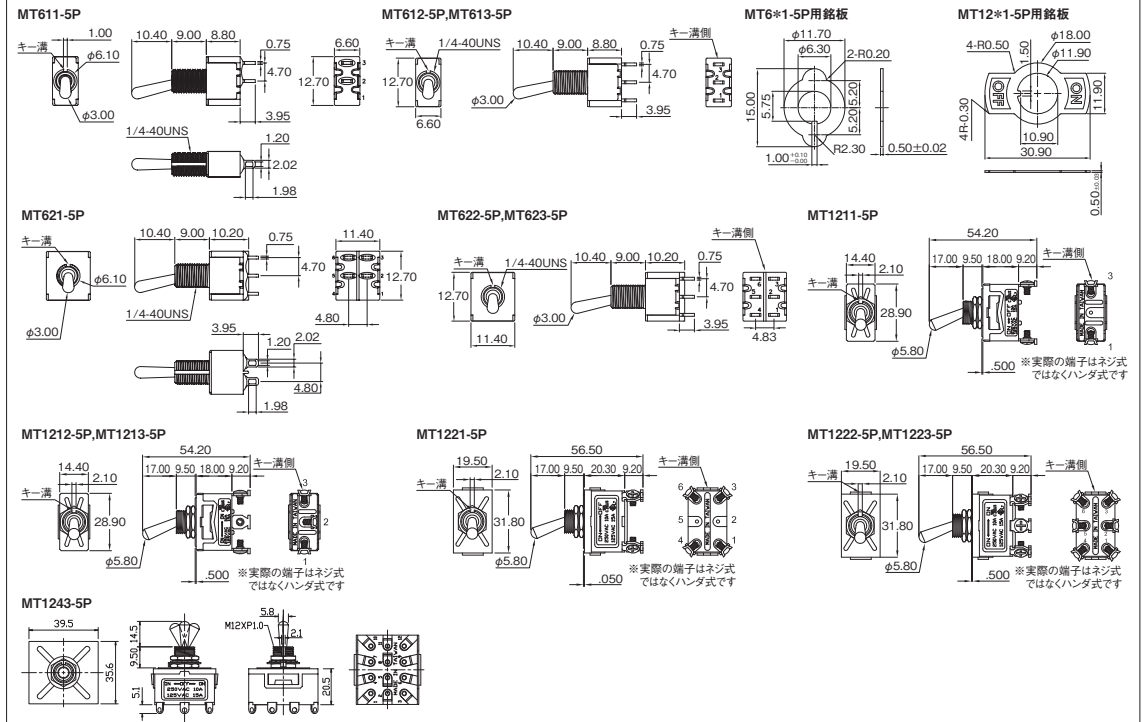

ご注意：キー溝側はOFFになります。

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL,cUL	CSA	TUV	CCC
0281	L3D110*	DR30D0L-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2110*	APN116DN*	E68961	LR21451	-	2005010305145658
	L3D220*	DR30D0L-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2220*	APN126DN*	E68961	LR21451	-	2005010305145658
	L3CP24*	DR30E3L-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP110*	DR30E3L-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP220*	DR30E3L-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF24*	DR30F4M-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF110*	DR30F4M-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF220*	DR30F4M-M5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF24*	DR30F4N-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF110*	DR30F4N-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF220*	DR30F4N-M5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	0323	B1R24	AH164-TXBE	-	-	-
B1R224		LA3Z-1X4	-	-	-	-
B1R324		AH164-TX1BE	-	-	-	-
B1R424		AH164-TX2BE	E44592	LR20479	J9950092	-
B1C24		AH165-XBE	E44592	LR20479	J9950092	-
B2C24		DR22B5-EB	E44592	LR20479	-	-
B2C324		DR22B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	-
B3C24		DR30B5-EB	E44592	LR20479	-	-
B3C224		DR30B6-EB	E44592	LR20479	-	-
B3C324		DR30B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	-
0205	T611	M-2011	-	-	-	-
	T612	M-2012	-	-	-	-
	T613	M-2013	-	-	-	-
	T621	M-2021	-	-	-	-
	T622	M-2022	-	-	-	-
	T623	M-2023	-	-	-	-

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL,cUL	CSA	TUV	CCC
0205	T1211	S-1A	-	-	-	-
	T1212	S-2A	-	-	-	-
	T1213	S-3A	-	-	-	-
	T1221	S-21A	-	-	-	-
	T1222	S-6A	-	-	-	-
	T1223	S-7A	-	-	-	-
	T12WC	AT-402-K	-	-	-	-
	T6WC	AT-428	-	-	-	-
	RB625011ES	CW-SA11KKNES	E44145	-	-	-
	RB625011AS	CW-SA11KKNAS	E44145	-	-	-
0196	RB625011FS	CW-SA11KKNFS	E44145	-	-	-
	RB625011GS	CW-SA11KKNGS	E44145	-	-	-
	RB625012ES	CW-SA12KKNES	E44145	-	-	-
	RB625011EF	CW-SB11KKFF	E44145	-	-	-
	RB625011FF	CW-SB11KKFF	E44145	-	-	-
	RB625021FF	CW-SB21KKFF	E44145	-	-	-
	RB625021GF	CW-SB21KKGF	E44145	-	-	-
	RB612512	CW-T12KKS1	E44145	-	-	-
	RB1012511	JW-S11RKK	E44145	-	-	-
	RB1012521	JW-S21RKK	E44145	-	-	-
	RB1012511KK	JW-M11RKK	E44145	LR23535	-	-
	RB1012521KK	JW-M21RKK	E44145	LR23535	-	-
	RB1012522KK	JW-M22RKK	E44145	LR23535	-	-
	RB1012521WKK	JW-MW21RKK	E44145	-	-	-
	RB1612521KK	JW-L21RKK	E44145	LR23535	-	-
	RL912511*	CW-SC11WCK**ES	E44145	-	-	-
	RL912521*	CW-SC21WCK**ES	E44145	-	-	-
	RN912521*	CW-SB21NMKZ*EF	E44145	-	-	-
	RL1012511*	JW-S11RKK*	E44145	-	-	-

ミスミ低価格スイッチ 海外規格番号

掲載頁	ミスミ型番	UL,cUL	VDE	CCC
0166	MEL1311	E254023	-	2003010305083195
	MEB1311	E254023	-	2003010305083195
	MEB1311E	E254023	-	2003010305083195
	MEB2211*	-	-	2003010304060278
	MEB24***	-	-	2003010304060278
	MEBS24**W	-	-	200310304060278
0137	MPL12-***114	-	-	200310305083195
0143	MPL1S-***16*	E254023	40001664	2003010305083195
0149	MPL2-***44	E333442	-	20120305543024
0151	MPB2-***4	E333442	-	20120305543024
0136	MPB-6*2*	E133772	-	-
0138	MPB12-***116	-	-	200310305083195
0143	MPB1S-***16	E254023	40001664	2003010305083195
0157	MPB3-***11	-	-	2003010305083195
0192	MSB1-***6	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB1-***4	E254023	-	2003010305083195
	MSB2BC***	-	-	2003010304060278
	MSB3BC***	-	-	2003010305083195

掲載頁	ミスミ型番	UL,cUL	VDE	CCC
0195	MSB1R2116-KL	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB2BC-***K*	-	-	2003010305083195
	MSB3BC210-KL	-	-	2003010305083195
	ML12**246	-	-	200310305083195
0279	ML1-***6	E254023	40001664	2003010305083195
	ML1D246	-	-	2003010304060278
	ML2CFS-***	E254023	40001664	200310305083195
	ML2D2-***	-	-	200310305083195
0325	ML2-***	-	-	2003010304060278
	ML3-***	-	-	2003010305083195
	MB1R24*	E254023	40001664	2003010305083195
	MB2C24	-	-	2003010304060278
0207	MB3C24*	-	-	2003010305083195
	MT6**	E133772	-	-
0198	MRB-*****F	E104190	40006923	-
	MRL-250*1*	E104190	40006923	-
0212	MSL-5125*2*	E133772	-	-

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合料金は別

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。