


ミスミ

ピンヘッダー(垂直取付タイプ)

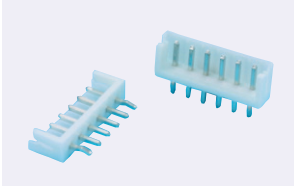

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 モーター センサー

在庫品

RoHS

ココが
特長


オスコンタクト内蔵した2.5mmピッチ垂直取付用

- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板垂直取付タイプのヘッダーです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造



・数量は50個/バックです。
・組み合わせ相手は**0383**ページです。

外形図

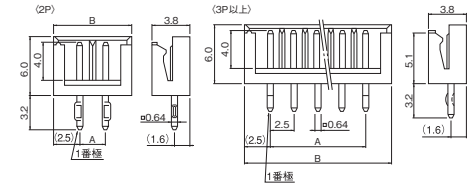

芯数	寸法(mm)	
	A	B
2	2.5	7.5
3	5.0	10.0
4	7.5	12.5
5	10.0	15.0
6	12.5	17.5
8	17.5	22.5
9	20.0	25.0
10	22.5	27.5
12	27.5	32.5



1バック単位 50個入



Order
注文例


型番

B2B-EH-50P

型番	芯数	¥通常単価
B2B-EH-50P	2	957
B3B-EH-50P	3	1,051
B4B-EH-50P	4	1,016
B5B-EH-50P	5	1,427
B6B-EH-50P	6	1,839
B8B-EH-50P	8	1,724
B9B-EH-50P	9	2,020
B10B-EH-50P	10	2,199
B12B-EH-50P	12	2,684

ミスミ

ピンヘッダー(水平取付タイプ)

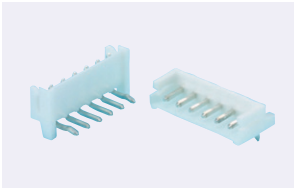

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 モーター センサー

在庫品

RoHS

ココが
特長


オスコンタクト内蔵した2.5mmピッチ水平取付用

- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板水平取付タイプのヘッダーです。
- コンタクトピッチは2.5mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造



・数量は50個/バックです。
・組み合わせ相手は**0383**ページです。

外形図

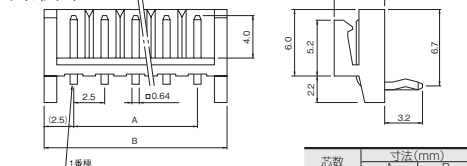

芯数	寸法(mm)	
	A	B
2	2.5	7.5
3	5.0	10.0
4	7.5	12.5
5	10.0	15.0
6	12.5	17.5
8	17.5	22.5
9	20.0	25.0
10	22.5	27.5
12	27.5	32.5



1バック単位 50個入



Order
注文例

型番

S2B-EH-50P

型番	芯数	¥通常単価
S2B-EH-50P	2	775
S3B-EH-50P	3	924
S4B-EH-50P	4	1,070
S5B-EH-50P	5	1,466
S6B-EH-50P	6	1,726
S8B-EH-50P	8	1,907
S9B-EH-50P	9	2,147
S10B-EH-50P	10	2,263
S12B-EH-50P	12	3,111

ミスミ

純正手動圧着工具



ココが
特長

信頼性の高い一体型圧着工具

- 製造元：日本圧着端子製造



・圧着作業は専用圧着工具にて行ってください。
・弊社では校正依頼は承っておりません。



1丁単位



Order
注文例

型番

YC-260R



型番	¥通常単価	コネクタタイプ	適合コンタクト番号	適用電線			重量(g)
				AWGサイズ	導体断面積mm ²	被覆外径mm	
YC-260R	49,000	EHコネクタ (0383ページ)	BEH-001T-P0.6	30~22	0.05~0.3	1.0~1.9	550

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマースナル
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

EHコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CL07
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ