


## ミスミ

### NH圧着済コンタクトケーブル

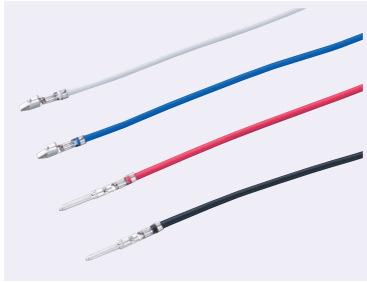

**ココが  
特長**

- 専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**
- 圧着済ケーブルのバック販売です
  - ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
  - 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
  - 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
  - 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

1m(青、白、黒)

**在庫品**

上記以外


**3** 日目出荷

**RoHS**

**お値引き**

|         |      |
|---------|------|
| 1~5バック  | 通常単価 |
| 6~10バック | 5%   |
| 11バック~  | 10%  |

#### 外形イメージ図

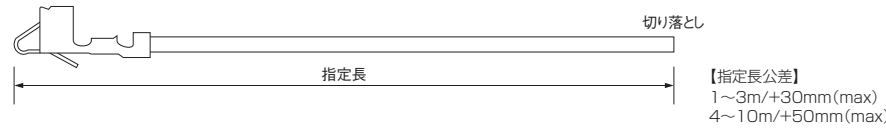

1バック単位 50本入



Order  
注文例

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| 型番        | 色 | 長さ |
| BHF001-22 | D | 1  |

| 型番        | コンタクト<br>タイプ | ケーブル色指定              |                              | ¥通常単価 指定長 (m) /50本バック単価 |       |       |       |       |       | 部品仕様   |               | 重量<br>1m<br>(g)     |     |
|-----------|--------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|---------------------|-----|
|           |              | 在庫(1m)<br>非在庫(2m~)   | 非在庫                          | 3日日出荷                   |       |       |       |       |       | 使用ケーブル | 使用コンタクト<br>型番 |                     |     |
|           |              | 1                    | 2                            | 3                       | 5     | 7     | 10    |       |       |        |               |                     |     |
| BHF001-22 | メス<br>(ソケット) | B(青)<br>C(白)<br>D(黒) | A(茶)<br>E(赤)<br>F(黄)<br>G(緑) | 2,168                   | 2,720 | 3,272 | 4,375 | 5,478 | 7,133 | AWG22  | UL1007<br>タイプ | BHF-001T-<br>0.8BSS | 295 |

## ミスミ

### オリジナル手動圧着工具



**ココが  
特長**

#### NHシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- NHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
- 共通仕様・使用方法は**349ページ**をご確認下さい。
- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
- 製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイソー体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



ご注意




Order  
注文例


|          |
|----------|
| 型番       |
| MSHT-J02 |

**在庫品**

#### 外形図

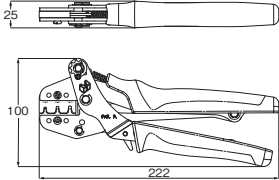

#### 圧着方法

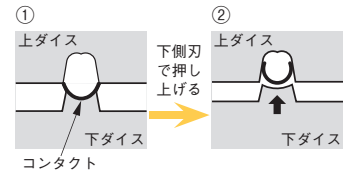

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお勧めします。



1丁単位

| 型番       | 適合<br>シリーズ | 適合<br>コンタクト     | コンタクト<br>タイプ | 適用電線  |                      |         | 重量<br>(g) | ¥通常単価 ¥スライド単価 |       |
|----------|------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|---------|-----------|---------------|-------|
|          |            |                 |              | AWG   | 導体断面積mm <sup>2</sup> | 被覆外径φmm |           | 1丁            | 2丁~   |
| MSHT-J02 | NH/SM      | BHF-001T-0.8BSS | メス(ソケット)     | 28~22 | 0.08~0.33            | 1.2~1.7 | 600       | 12,800        | 9,800 |
|          |            | BYM-001T-P0.6S  | オス(ピン)       | 28~22 | 0.08~0.33            | 1.2~1.8 |           | 12,800        | 9,800 |

e-CON

CC-Link  
ワンタッチ

オリジナル  
工具

ダイナミック

コマmercial  
メーテンロック

(ミニ)  
ユニバーサル  
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH  
コネクタ

VH/PH  
コネクタ

EL/SM/  
1625/3191

5051/5045/  
5559/5557

CB01/CLO7  
コネクタ

DeviceNet用  
コネクタ/その他  
樹脂製コネクタ