


ミスミ

ソケットハウジング

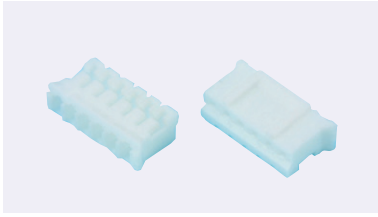

CSA UL TÜV 差し込み 電源用 信号用 センサー モーター 2D CAD


在庫品

RoHS

ココが特長

- 高さ7.5mm・厚さ4.5mmの2.0mmピッチタイプ**
- 専用コンタクト(BPH-002T-P0.5S)用のハウジングです。ピンヘッダーとの結合に使用します。
 - コンタクトピッチは2.0mmです。
 - ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
 - 製造元：日本圧着端子製造

外形図

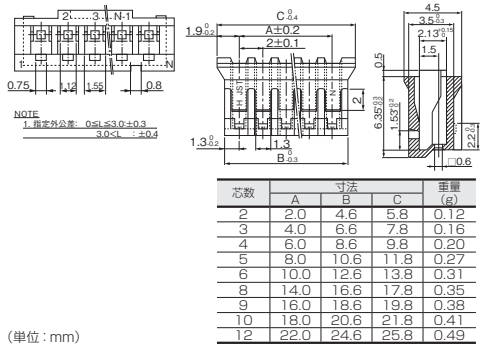

注意

- 数量は50個/パックです。ご注意ください。
- コンタクトは別売となります。○395ページ
- 組み合わせ相手は○396ページ

¥

1パック単位 50個入

Order 注文例


型番

PHR-2-50P

型番	芯数	¥通常単価
PHR-2-50P	2	478
PHR-3-50P	3	444
PHR-4-50P	4	480
PHR-5-50P	5	530
PHR-6-50P	6	623
PHR-8-50P	8	668
PHR-9-50P	9	733
PHR-10-50P	10	640
PHR-12-50P	12	1,019

ミスミ

コンタクト

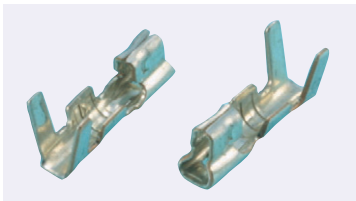

ココが特長

- 帯状構造を備え安定した接触信頼性・振動防止を発揮**
- ソケットハウジング専用のメス(ソケット)コンタクトです。
 - 製造元：日本圧着端子製造
 - 数量は100個/パックです。ご注意ください。
 - 圧着は推奨の専用工具(○396ページ)で行なってください。
 - 他のシリーズのコネクタへは使用できません。
 - 適合する電線サイズを必ずご確認ください。


注意

圧着 スメッキ

在庫品

RoHS

外形図

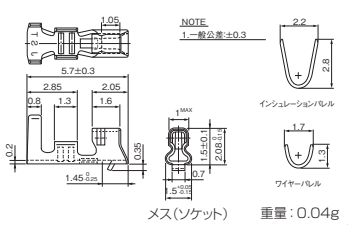

仕様

項目	内容
適用電線範囲	AWG30~24 (0.05~0.22mm ²)
被覆外形	0.9~1.5mm

¥

1パック単位 100個入

Order 注文例

型番

BPH-002T-P0.5S

型番	¥通常単価
BPH-002T-P0.5S	1~9/パック 333

ミスミ

引抜工具



ココが特長

- コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具**
- ソケットハウジングに挿入されたメス(ソケット)コンタクトを抜くための工具です。
 - 重量：21.4g
 - 製造元：日本圧着端子製造
 - 一度抜き取ったコンタクトは再使用できません。
 - PHコネクタ以外には使用できません。

注意

Order 注文例

型番

EJ-PH

¥

1個単位

型番	¥通常単価
EJ-PH	1~5個 4,410

在庫品

引抜方法

- ①ハウジングの結合側より引抜工具を差し込みます。
- ②ハウジングの端子止部を押し上げた状態で電線を引っ張ってください。
- ③電線を引く際は、無理に引っ張らないように注意してください。
- ④無理に引っ張りますと、ハウジングに傷が付き使用できなくなります。

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価：数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

角型コネクタ

基板間コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ