


東洋技研

組端子台2列超小型タイプ(15A M3 組端子台)

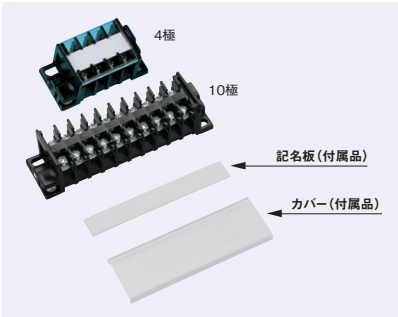

信号用 電源用 2D CAD

4P・6P・8P・10P・15P・20P

在庫品

それ以外 **5** 日目出荷

CAD

RoHS


ココが特長 端子台ボックスにも使われている小型端子台

●端子間のピッチが7mmの超小型端子台です。絶縁保護カバーと幅広の記名板が付属しています。

仕様

定格電圧	AC, DC250V
定格電流	15A
耐電圧	AC2000V, 1分間
絶縁抵抗	DC500V, 200MΩ以上
本体材質	変性PPO, UL94V-1
使用温度範囲	-20℃~+60℃
締め付けネジ	M3×8, 角座金付き
締め付けトルク	1.2N・m
端子間ピッチ	7mm

適合圧着端子

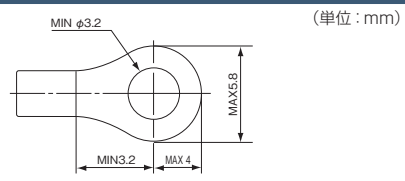


¥

1個単位

型番	極数	¥バラチャージ			
		1~9個	10~29個	30~99個	100~199個
RTK-10M	4P	+280/個	240	230	223
	6P		300	290	284
	8P		370	350	345
	10P		440	410	407
	15P		600	570	560
	20P		760	730	713

外形図

(単位: mm)

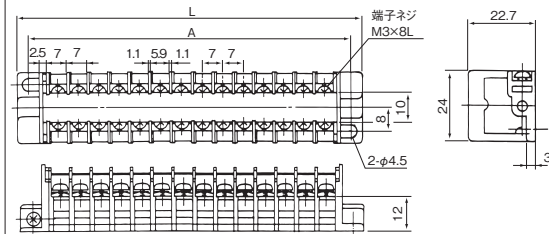

極数	寸法(mm)		重量(g)
	L	A	
1P	27	18	10.76
2P	34	25	14.96
3P	41	32	19.43
4P*	48	39	24.03
5P	55	46	28.13
6P*	62	53	32.82
7P	69	60	37.05
8P*	76	67	41.32
9P	83	74	45.43
10P*	90	81	50.22
11P	97	88	54.40
12P	104	95	58.66
13P	111	102	63.55
14P	118	109	67.44
15P*	125	116	71.99
16P*	132	123	76.12
17P	139	130	81.71
18P	146	137	85.40
19P	153	144	90.13
20P*	160	151	94.46
21P	167	158	97.88
22P	174	165	102.84
23P	181	172	107.20
24P	188	179	111.32
25P	195	186	114.85
26P	202	193	120.63
27P	209	200	124.92
28P	216	207	128.16
29P	223	214	133.68
30P	230	221	137.21

*の極数は、在庫品です。

¥


1個単位

型番	極数	¥バラチャージ			
		1~9個	10~29個	30~99個	100~199個
RTK-10M	1P	+280/個	195	140	131
	2P		242	173	161
	3P		288	206	192
	5P		380	271	253
	7P		472	337	315
	9P		565	403	376
	11P		655	469	437
	12P		702	501	468
	13P		748	534	499
	14P		794	567	529
	16P		886	633	591
	17P		932	637	595
	18P		978	699	652
	19P		1,025	731	683
	21P		1,115	797	744
	22P		1,162	830	775
	23P		1,208	863	805
	24P		1,254	896	836
	25P		1,300	929	867
	26P		1,346	961	897
	27P		1,392	994	928
	28P		1,438	1,027	959
	29P		1,485	1,060	989
	30P		1,531	1,093	1,020

部 1~9個のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 RTK-10M-4P を2個ご注文の場合
(通常単価240円+バラチャージ280円)×2個=1,040円

 *ショートバー: B7-*シリーズ **0444ページ**



Order
注文例

型番 - 極数
RTK-10M - **10P**

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

*IP電話からお掛けの場合料金を巻戻し

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。