

ミスミ

組端子台 2列小型組タイプ (EN、UL、CSA規格)

CSA EN UL 600V 信号用 電源用 2D CAD

在庫品

CAD

RoHS



取付ビスは付属します

JTP20



UK15

ココが特長

日本、欧州、米国、カナダ規格取得の国際タイプ

- 端子台本体に記名板や保護カバーがセットされた直付けネジ端子台です。
- 海外規格認定品ですから、あらゆるフィールドで安心してお使いいただけます。
- 製造元：吉田電機工業(株)


仕様

型番	JTP20	UK15
耐電圧	AC2500V,1分間	
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC1000V×ガ)	
本体材質	ポリカーボネート	
使用温度範囲	-20℃~+55℃	
締付ネジ	M4×10L / セルフアップ	M3.5×7L / ネジアップ
締付トルク	1.2~1.8N・m	0.8~1.2N・m
端子間ピッチ	10.7mm	8mm
準拠規格	JIS C 2811「工業用端子台」	
EN規格認定仕様		
定格	500V,25A	600V,15A
適合電線	AWG14~10	AWG18~14
TUV認定No.	Licence R9551101	Licence R9451484
UL規格認定仕様		
定格	300V,20A	600V,15A
適合電線	AWG14~10	AWG22~14
UL FILE No.	E70906 ※	
CSA規格認定仕様		
定格	—	300V/600V,15A
適合電線	—	AWG22~14
CSA FILE No.	—	LR67180

※JTP20のUL登録型番はJTU20です。

外形図

(単位: mm)

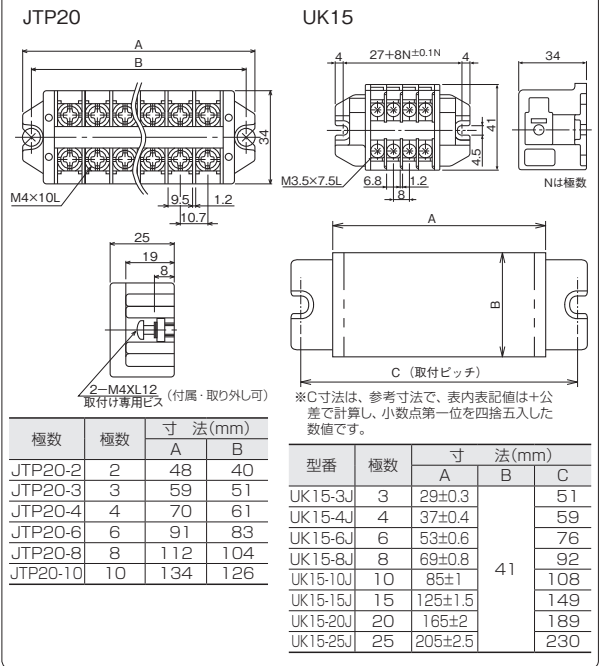


1個単位

型番	極数	重量 (g)	¥通常単価			
			1~4個	5~9個	10~19個	20個~
JTP20-2	2	30	370	351	333	318
JTP20-3	3	38	520	494	469	447
JTP20-4	4	48	630	598	568	541
JTP20-6	6	68	850	807	766	729
JTP20-8	8	88	1,030	978	929	883
JTP20-10	10	108	1,270	1,206	1,145	1,089
UK15-3J	3	48	390	370	351	330
UK15-4J	4	62	490	465	441	420
UK15-6J	6	82	690	655	622	600
UK15-8J	8	102	890	845	802	750
UK15-10J	10	122	1,080	1,026	974	940
UK15-15J	15	172	1,580	1,501	1,425	1,390
UK15-20J	20	222	2,070	1,966	1,867	1,780
UK15-25J	25	272	2,560	2,432	2,310	2,250

適合圧着端子

(単位: mm)

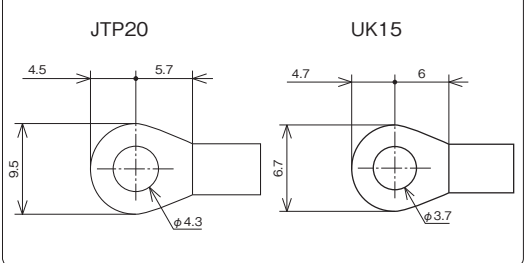

Order 注文例

型番

UK15-20J