


IDEC, 東洋技研

ショートバー

渡り金具

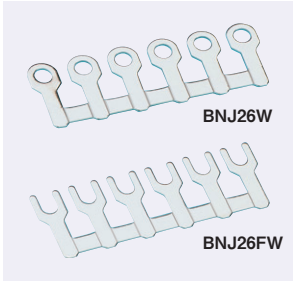

ココが特長

BN, BNH向けショートバー

- 端子間の短絡用部品です。
- 端子間のピッチと、渡り金具の形状(丸型かY型)を確認の上、使用してください。

在庫品

RoHS

仕様







| | |
|------|----------------------------|
| 定格電圧 | AC, DC600V |
| 定格電流 | BNJ26, 46 20A BNJ56 30A |
| 材質 | 黄銅ニッケルメッキ |

規格表

| 型番 | 極数 | 端子間ピッチ(mm) | 重量(g) | 適合端子台 O401~403ページ |
|---------|----|------------|-------|-------------------|
| BNJ26W | 6 | 8 | 3 | BN15MW |
| BNJ26FW | | | | BNH15MW |
| BNJ46 | 6 | 10.5 | 5 | UK15 |
| BNJ46F | | | | BN115LW |
| BNJ56 | 6 | 12 | 6 | BN30W |
| BNJ56F | | | | BNH30W |

外形図

    (単位: mm)

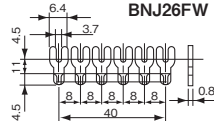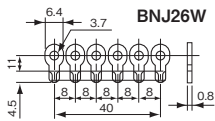

¥

1個単位


| 型番 | ¥スライド単価 | | | |
|---------|---------|------|--------|------|
| | 1~4個 | 5~9個 | 10~19個 | 20個~ |
| BNJ26W | +100/個 | 187 | 177 | 168 |
| BNJ26FW | | 187 | 177 | 168 |
| BNJ46 | | 187 | 177 | 168 |
| BNJ46F | | 187 | 177 | 168 |
| BNJ56 | | 194 | 184 | 174 |
| BNJ56F | | 194 | 184 | 174 |

【計算例】 BNJ26W を2個ご注文の場合
(通常単価87円+パラチャージ100円)×2個=374円

Order 注文例

型番 **BNJ46F**

渡り金具(ビニルコーティングタイプ)

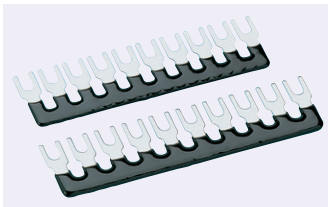

ココが特長

ビニルコーティング付きの安全タイプ

- 端子間の短絡用部品で、塩化ビニルコーティング処理により端子台への取り付け後、導通部分がむき出しにならないため安全に使用できます。
- 端子間ピッチは7mmと7.62mmの2種類で、センサーの接続時に共通線(共通線)の渡りを取る場合に最適です。

在庫品



RoHS

仕様

| | |
|------|----------------------------|
| 定格電圧 | AC, DC300V |
| 定格電流 | 10A |
| 耐電圧 | AC1500V 1分間 |
| 周囲温度 | -40℃~+80℃ |
| 材質 | 黄銅ニッケルメッキ 塩化ビニルコーティング処理 |

外形図

(単位: mm)

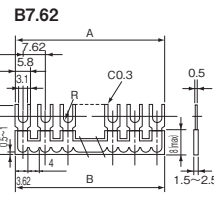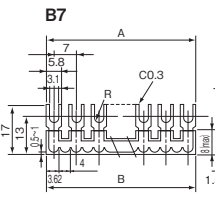

規格表

| 型番 | 極数 | カラー(部色) | 端子間ピッチ(mm) | 適合端子台 | A(mm) | B(MAX)(mm) |
|-------|----|---------|------------|-------------|-------|------------|
| B7 | 2 | 黒 | 7 | UK10 | 12.8 | 12.62 |
| | 4 | | | UK210 | 26.8 | 26.62 |
| | 6 | | | RTK-10M | 40.8 | 40.62 |
| | 8 | | | | 54.8 | 54.62 |
| | 10 | | | | 68.8 | 68.62 |
| B7.62 | 2 | 黒 | 7.62 | | 13.42 | 13.24 |
| | 4 | | | ML-40S3EXF* | 28.66 | 28.48 |
| | 6 | | | PCN-**-* | 43.9 | 43.72 |
| | 8 | | | | 59.14 | 58.96 |
| | 10 | | | | 74.34 | 74.16 |

¥

1個単位

| 型番 | 極数 | 重量(g) | ¥スライド単価 | | | |
|-------|----|-------|---------|------|--------|------|
| | | | 1~4個 | 5~9個 | 10~19個 | 20個~ |
| B7 | 2 | 0.65 | 190 | 90 | 78 | 73 |
| | 4 | 1.44 | 240 | 140 | 132 | 124 |
| | 6 | 2.07 | 280 | 180 | 167 | 164 |
| | 8 | 3.06 | 330 | 230 | 219 | 215 |
| | 10 | 3.97 | 400 | 300 | 287 | 267 |
| B7.62 | 2 | 0.73 | 250 | 150 | 142 | 134 |
| | 4 | 1.64 | 290 | 190 | 179 | 166 |
| | 6 | 2.38 | 330 | 230 | 211 | 198 |
| | 8 | 2.84 | 370 | 270 | 254 | 238 |
| | 10 | 3.88 | 400 | 300 | 287 | 267 |

Order 注文例

型番 **B7.62** 極数 **6**

端子台

コモン端子台

ブロック端子台(丸・Y端子式)

ブロック端子台(棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台(オプション・その他)

端子台周辺部品