


東洋技研

ショートバー

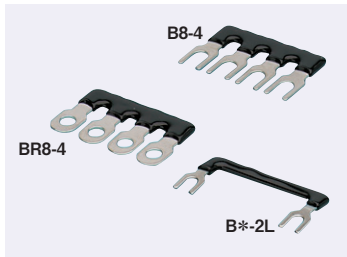

ココが特長

8mmピッチの被服付きショートバー

- 8mmピッチ用/端子間の短絡用部品で、安全性に配慮した絶縁被覆付きです。7mmピッチ(Y形)、7.62mmピッチ(Y形)。
- リレーソケット用/絶縁被覆付きショートバーで、ピッチを各社のリレーソケットが2個以上並んだ状態の同極間(同番号間)に合わせていますので、電線を併用しての渡り配線に比べて速く、きれいに仕上げることができます。

在庫品

RoHS



型番
BR8-8


仕様

定格電圧	300V
定格電流	15A
耐電圧	AC1500V/1分間
材質	端子部 C2680R/Niメッキ 絶縁部 PVC 黒



1個単位

型番	タイプ	極数	¥通常単価				A	適合端子台	重量 (g)
			1~4個	5~9個	10~19個	20個~			
B8-2	Y型	2	240	140	119	105	14.5	UK15 O401ページ	0.68
B8-4		4	280	180	156	137	30.5		1.48
B8-6		6	330	230	198	174	46.5		2.33
B8-8		8	370	270	233	206	62.5		3.13
B8-10		10	400	300	262	229	78.5		3.93
BR8-2	丸型	2	240	140	119	105	14.5	O401ページ	1.01
BR8-4		4	280	180	156	137	30.5		2.08
BR8-6		6	330	230	198	174	46.5		3.34
BR8-8		8	370	270	233	206	62.5		4.59
BR8-10		10	400	300	262	229	78.5		5.61
B22-2L	リレーソケット用	2	350	250	219	193	22	※各社リレーソケット	0.72
B29-2L		2	390	290	249	218	29		0.80

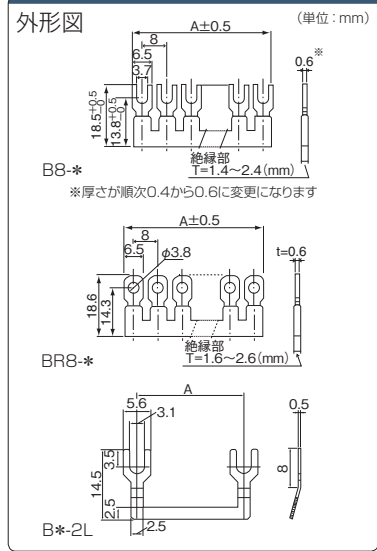

コモン端子台

ブロック端子台 (丸・Y端子式)

ブロック端子台 (棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台 (オプション・その他)

端子台 周辺部品

ミスミ

ショートバー (端子間ピッチ7mm専用)



ココが特長

コネクタ端子台MWSIシリーズの短絡用ショートバー

- コネクタ端子台(端子ピッチ7mm)専用の絶縁付ショートバーです。
- 2連、3連タイプは絶縁部が黒色または黄色が選べます。

在庫品

RoHS

基本仕様

材質	黄銅
表面メッキ	ニッケルメッキ
絶縁被覆	ナイロン(2連、3連タイプ)



・O344ページ~内の端子間ピッチ7mmの端子台専用ショートバーです。

適合コネクタ

タイプ	型番	絶縁色	通電電流	外形図(mm)	写真
2連タイプ	MWSB02B	黒色	7A Max		
	MWSB02Y	黄色			
3連タイプ	MWSB03B	黒色			
	MWSB03Y	黄色			



1パック単位 20個入



・型番は末尾に/パック数記号が付きます。

型番	パック入り数	重量 (g)	¥通常単価		¥スライド単価	
			1~4パック	5~9パック	10~19パック	20パック~
MWSB02B-20P	20個	0.5	1,620	1,500	1,450	1,400
MWSB02Y-20P			1,620	1,500	1,450	1,400
MWSB03B-20P		0.8	1,710	1,600	1,550	1,480
MWSB03Y-20P			1,710	1,600	1,550	1,480



型番
MWSB02B-20P