

# 記名板・シート

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ


## 記名板 MKBシリーズ



- ココが特長** 端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。
- MKB10、20、30共用の記録版です。
  - 1パック10本入りで提供します。
  - 質量：8g

在庫品  
**RoHS**

Order 注文例 **MKB10-K-10P**

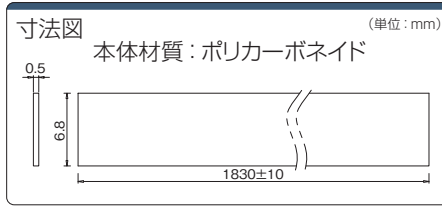


MKBシリーズ端子台 **¥399、400**

**¥** 1パック単位 **10本入**

型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~5パック	6~9パック	10パック~
MKB10-K-10P	1,000	950	900

IDEC, 吉田電機工業

## 記名板

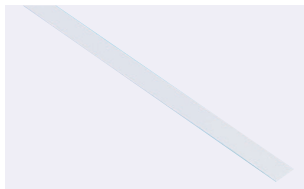

- ココが特長** 印字プリンターにて印字できます。
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10~35、UK210~225タイプに使用する記名板です。

在庫品  
**RoHS**

### 規格表

型番	適合端子台 <b>¥401~403ページ</b>	重量(g)	メーカー
BNM7	BN、BNHタイプ	7.2	IDEC
KT-E	UK10~35、UK210~225タイプ	6	吉田電機工業



**¥**

1本単位


型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~9個	10~29個	30~99個
BNM7	45	42	40
KT-E	50	48	45

フェニックス・コンタクト

## 記名板

### Gシリーズ端子台の記名板用ベース

※上記、使用例を参照ください。

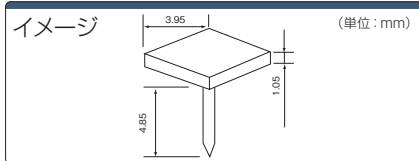

重量: 0.05g

Order 注文例 **BN-WH**


在庫品

**¥** 1パック単位 **100個入**

型番	タイプ	¥通常単価		¥スライド単価
		1~4パック	5~19パック	20~99パック
BN-WH	白色、無地	960	906	852

フェニックス・コンタクト


## 記名板

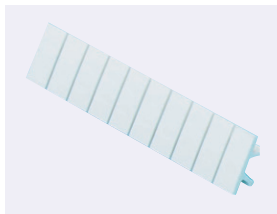

- ココが特長** 欧州規格端子台用記名板です。
- ZB-5は、電線ネジ締め式端子台UK2.5N、UK3N **¥435ページ**の専用記名板です。
  - ZB-6は、電線ネジ締め式端子台UK5Nの専用記名板です。
  - 油性マジックなどで自由に文字を記入できます。
  - 1本につき、10個の記名板がついています。

在庫品  
**RoHS**

### 使用例

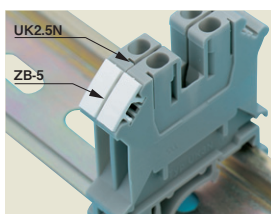

**¥**

1本単位

型番	適合端子台	重量 (g)	¥通常単価		¥スライド単価
			1~19本	20~29本	30~99本
ZB-5	UK2.5N・UK3N	1.13	70	63	56
ZB-6	UK5N	1.34	70	63	56

### 仕様

材質	ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+90℃
色	白

Order 注文例 **ZB-5**

型番 **ZB-5**