

ミスミ

閉端接続子



ココが特長

電気機器の内部配線に便利な閉端接続子

- MTRシリーズ! 低価格・高品質FA用閉端接続子
- JIS規格同等の材料を使用しています。(無酸素銅)
- ・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(0497ページ)
- ・販売は1パック(100個入り)になります。



スズメッキ 圧着

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

在庫品

RoHS


外形寸法表および適用電線

型番	外形寸法(単位:mm)								絶縁材	使用温度範囲(MAX)	適合工具 0497ページ
	A	B	C	D	E	F	G	H			
MTRCE-1	2.3	7.0	0.5	5.0	8.0	21.0	7.4	0.8	ナイロン	+105℃	MTR-TOOL-CE
MTRCE-2	3.1		0.5	5.5			7.1	0.7			
MTRCE-5	4.0	7.5	0.7	7.5	10.0	25.5	11.0	1.0			



Order
注文例

型番
MTRCE-1

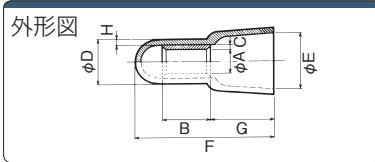

1パック単位 100個入



型番	¥通常単価
MTRCE-1	270
MTRCE-2	305
MTRCE-5	445

ニチフ

防水型圧着リング



ココが特長

絶縁体を熱収縮することで防水機能を実現

- 一般的に幅広く使われている絶縁付きの圧着型リングを防水加工したものです。電線を突き合せ圧着後、絶縁体を熱収縮させることによって密着させることができます。



- ・販売は1パック(100個入り)からになります。
- ・ほとんどの電線に使用できますが被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは防水効果が得られなくなります。
- ・熱収縮性ですので直接日光のあたる場所や、暖房機器の近くには置かないでください。

*テフロンはデュボン社(米国)製フッ素樹脂の登録商標です。

圧着 ニッケルメッキ 信号用 電源用 2D CAD

在庫品


RoHS



Order
注文例

型番
SB2218

外形図

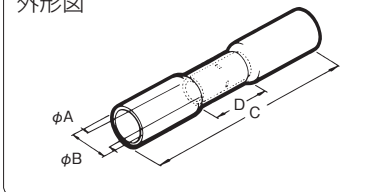

1パック単位 100個入




型番	色	¥通常単価
SB2218	黄透明	2,210
SB1816	赤透明	2,910
SB1614	青透明	2,910
SB1210	黄透明	4,190

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。


外形寸法表および仕様

型番	外形寸法(単位:mm)				絶縁材	定格電圧 AC	使用温度範囲	適用電線範囲		むき寸法目安(mm)	適合工具 0495ページ
	A	B	C	D				より線(mm ²)	AWG		
SB2218	1.4	2.9	25.0	11.5	高密度 ポリエチレン	600V	-40℃ +105℃	0.3,0.5	22~20	6~7	NH82
SB1816	1.7	4.3	37.0	15.0				0.75,1.25	18~16	7~8	
SB1614	2.3	5.1						2.0	14		
SB1210	3.4	6.2	42.0	5.5				10	10~11		

 
接続方法



①適合電線をリング内に挿入し突き合わせる

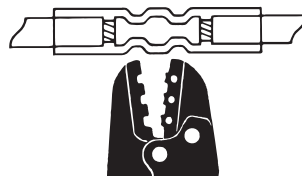

②専用の圧着工具でリング中央を圧着する

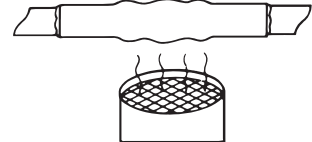

収縮温度……120℃

③絶縁体をヒートガンで熱し、収縮させると中の接着剤(ポリアミド系接着剤)が溶け出して電線と絶縁体を密着させます。これで完全防水ができあがります。直接、火などであぶって作業することはおやめください。焦げたりむらを生じることがあります。