



ミスミ

ワニロクリップ/6色ハーネスセット

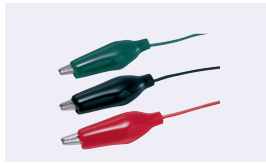

1セット単位 6個入

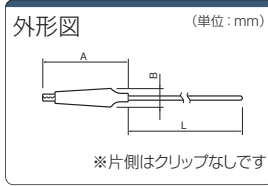

ココが特長

- 6色カラーワニロクリップハーネス
- テスト用のワニロクリップにあらかじめ電線を取り付けた商品です。
- 6色セット品のため、テスト目的にあわせて色別管理が行えます。

ニッケルメッキ

5 日目出荷

RoHS

¥

型番	定格電流	絶縁材	定格電圧	使用温度範囲	L	A	B	使用電線	重量g	¥通常単価 1~4セット
C-4-ASET-R	3A	PVC	AC125V	-5℃ ~60℃	0.5m	60	14.1	UL 1007 (AWG26)	6.83	1,150
C-4-BSET-R	2A					48	10		4.67	1,150
C-4-CSET-R	1A					38	10		3.67	1,150

●セット色内容: 赤、黒、緑、白、黄、青

ミスミ

ワニロクリップ



ココが特長

- 各サイズに対応したワニロクリップ
- 許容電流1Aから30Aまで使用可能なワニロクリップです。



! 絶縁キャップの着脱は何かには先をかませた状態で行うと簡単に行えます。

仕様

結線方法	ハンダ付け
絶縁材	PVC
金属部材	SPCC
メッキ処理	ニッケルメッキ
使用温度範囲	-50℃~120℃
定格電圧	AC125V
絶縁抵抗	DC500V/100MΩ以上
耐電圧	AC1000V/min


在庫品

RoHS

¥

型番	色	定格電流 (A)	開口部最大幅 (mm)	導体部全長 (mm)	ハンダ付け部分 φサイズ	重量 (g)	¥通常単価 1~4個
WTN1229-RED	赤	1	5	31.1	2	2	120
WTN1229-BLACK	黒						120
WTN1228-RED	赤	3	5.5	35.3	2	3	130
WTN1228-BLACK	黒						130
WTN1227-RED	赤	5	7	41.1	1.6	6	130
WTN1227-BLACK	黒						130
WTN1225-RED	赤	10	6	53.5	2.9	11	150
WTN1225-BLACK	黒						150
WTN1224A-RED	赤	20	10	64.3	4	17.5	210
WTN1224A-BLACK	黒						210
WTN1223-RED	赤	30	20	75.9	3	19	200
WTN1223-BLACK	黒						200

外形図

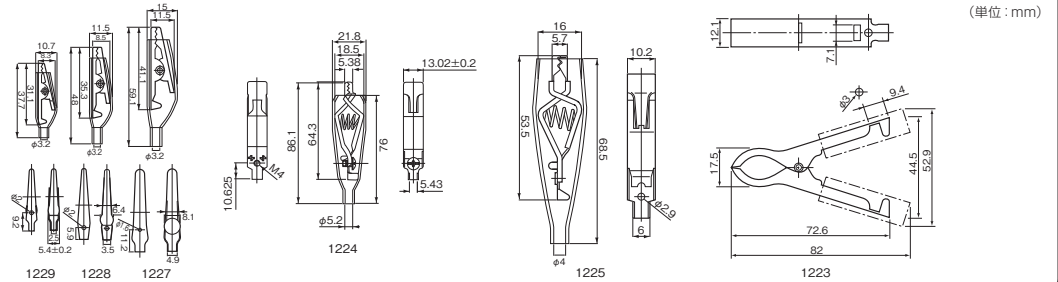

テイシン電機

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ワニロクリップ




ココが特長

環境にこだわりぬいた  
圧着タイプのワニロクリップ

- 安心の国内品
- PVCフリー、鉛フリー、ソルダーレス。
- ハンダ加工に比べて大幅に工数削減
- 耐電圧 AC2000V/min
- 絶縁抵抗 DC500V 100MΩ以上
- 定格電流 1A
- 対応ケーブル: 0.1~0.5sq(外径1.2mm~2.0mm)

外形図

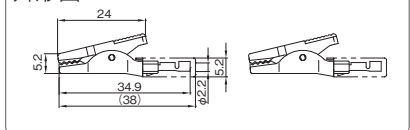

¥

型番	色及び、入り数	A寸 mm	B寸 mm	C寸 mm	D寸 mm	E寸 mm	F寸 mm	¥通常単価 1~3パック
C-201 A6C	各1個(赤、黒、緑、黄、白、青)、計6個	24	5.2	34.9	38	φ2.2	5.2	700
C-201 AR3B3	赤3個、黒3個、計6個							700