


ミスミ

変換分岐ケーブル 1対2接続 (富士通コンポーネント製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

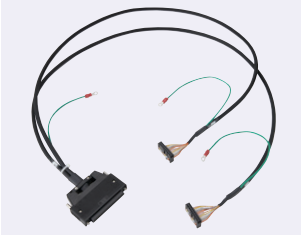

ココが
特長

日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!

- FCNコネクタは、信頼性の高い富士通コンポーネント製を採用!
- ミスミオリジナルコネクタは、ミスミオリジナルコネクタを採用し低価格を実現!
- 20本以上のご購入時に大幅なプライスタウンを実現。
- PLCと端子台の接続に便利なコネクタ分岐ケーブルです。
- 追加加工をご利用頂きますと、アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。指定方法は○958ページ

1~20本

2 日日出荷

急 ストック A

巻末-9

翌日出荷
¥500/本 5本まで
翌日出荷品(ASTOCK)は、
注文時にASTOCK希望と
お申し付けください。

RoHS

お値引き

1~19本	通常単価
20~49本	6%
50本~	15%



ご注意

- ・標準型番はストレート結線です。必ず結線図を御確認ください。
- ・Dsubコネクタ側はアース線長さ指定が出来ません。追加加工でアース線を取付けることはできません。
- ・CN2側アース線を追加加工で変更した場合、CN3側アース線の指定長も同じ長さに変更となります。CN2とCN3個別にアース線の長さ指定することはできません。
- ・リレーターミナル用ケーブルは○593ページ

結線・線色ページ ○1032

部材ページ ○747

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



Order
注文例

コネクタタイプ
GRPT

形状仕様タイプ
F40-2M20

ケーブルタイプ
WA

指定長(m)
0.7

追加加工は
型番末尾にお付けください

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	芯数			外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	指定長(m)	¥通常単価	
		CN1	CN2	CN3				基本単価	ケーブル単価/m WAケーブル
GRPT FCNコネクタ 富士通コンポーネント MILコネクタ ミスミオリジナル Dsubコネクタ ミスミオリジナル	F48-2F24 (メス) (メス)	FCN 48	FCN 24	FCN 24		WA UL20276 AWG28 1重シールド 30V 黒色	0.2 ~ 50 (0.1m 毎に 指定可)	5,400	364
	F40-2M20 (メス) (メス)	FCN 40	MIL 20	MIL 20				3,200	308
	F40-2F24 (メス) (メス)	FCN 40	FCN 24	FCN 24				4,500	364
	M40-2M20 (メス) (メス)	MIL 40	MIL 20	MIL 20				2,100	308
	M34-2M20 (メス) (メス)	MIL 34	MIL 20	MIL 20				2,000	308
	D37-2M20 (メス) (メス)	Dsub 37	MIL 20	MIL 20				4,100	308

- Dsubコネクタ付ケーブル
- MILソケットコネクタ付ケーブル
- FCNコネクタ付ケーブル
- コネクタ付変換・分岐ケーブル
- セントロックスコネクタ付ケーブル
- IEEE1284ハーフピッチコネクタ付ケーブル
- MRコネクタ付ケーブル
- PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル
- PCSハーフピッチコネクタ付ケーブル
- HDRA・HDRコネクタ付ケーブル
- DX31ハーフピッチコネクタ付ケーブル
- 8840ハーフピッチコネクタ付ケーブル
- Hand防水コネクタ付ケーブル

コネクタ端子台も一式で

MILコネクタ端子台	MILコネクタ端子台	ブロックCOMMON端子台
20芯: MWS-M20-HT20 ○WEBページ	20芯: MWS-B3104 ○WEBページ	ESAW-TCM310-5P ○WEBページ

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金 (ケーブル単価×必要m数) = 通常単価