


DINレール・専用金具

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

DINレール(アルミタイプ)

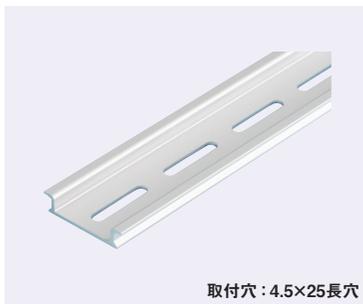

ココが
特長

切断面はバリのないキレイな仕上がります!

- 低価格を実現したミスミオリジナルDINレール。
- 面倒なDINレールの切断もおまかせください。
65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

定尺

在庫品

長さ指定

3 日目出荷

RoHS

切断面



基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



Order 注文例	型番	—	全長L
	MRC	—	1000




1本単位

●定尺1000mm

型番	全長L (mm)	自重 (g)	¥通常単価			¥スライド単価	
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~	
MRC-500	500	83	670	360	280	180	
MRC-1000	1000	168	860	400	300	190	

外形図

(単位: mm)

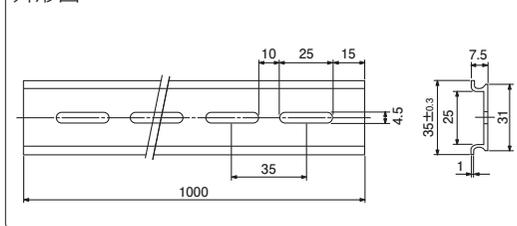

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

1本単位

●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型番	65~100 (mm)		105~300 (mm)		305~495 (mm)	
	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価
MRC	890	840	930	880	1,080	1,020

ミスミ

アルミ導電性DINレール



ココが
特長

アースが取れるアルミDINレール登場!

- 表面に導電処理を施したアルミDINレールです。
- 軽量化に貢献します。

在庫品

RoHS

基本仕様

材質	A6063S-T5
表面処理	パブエコート処理(導電性)
推奨取付ネジサイズ	M4



Order 注文例	型番	—	全長L
	EMRB	—	1000



1本単位


●定尺1000mm

型番	全長L (mm)	自重 (g)	¥通常単価			¥スライド単価	
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~	
EMRB-1000	1000	160	1,400	930	780	690	

アルミ材の導電率	55 (20°C・IACS・%)
製品表面電気抵抗値	0.03mΩ(パブエコート表面処理測定値)

外形図

(単位: mm)

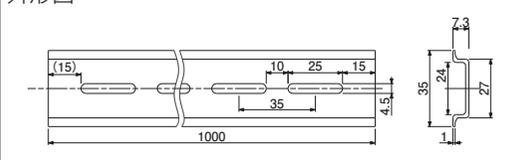

外観



ミスミ VONA 制御部品・PC部品 [検索](#)

WEBなら11,000シリーズ以上掲載。取扱拡大中!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。