


ミスミ

SSCL3SB ULリステッドCL3対応 シールド付

電線・ケーブル

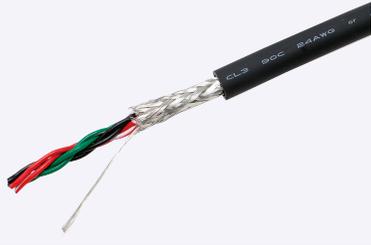

UL LISTED UL AWM VW-1 300V より線 ツイストヘア 1重シールド 耐油 信号用

ココが特長 **300V UL-CL3規格のシールド付信号用ケーブル**
●耐油・柔軟シースを使用しています。



●この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。

在庫品 ストーク T

1~99m (5本まで) **2** 日日出荷 **巻末-9** 翌日出荷 ¥1,000/本

100m (2本まで) **1** 日日出荷 **巻末-9** 翌日出荷 ¥500/本

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください
※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	AWG サイズ	対数 ^{※1} 1P=2芯	販売単位 全長 もしくは 指定長	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価 100m(巻) ×1~2本	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日	
				1000m (100m×10 ^{※2}) ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	500m (100m×5 ^{※2}) ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	100m(巻) ×3本~ ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m		
SSCL3SB	24	1P	1 }	67	69	72	都度見積	74	在庫品	102	129	133	156	在庫品	
		2P		88	91	95		98	在庫品	138	174	179	210	在庫品	
		3P		104	108	112		116	在庫品	167	210	216	254	在庫品	
		4P		124	128	133		138	在庫品	195	245	252	296	在庫品	
		5P		143	149	154		160	在庫品	219	274	283	332	在庫品	
		6P		175	181	188		195	在庫品	260	326	335	394	在庫品	
		8P		212	220	228		237	在庫品	309	388	400	470	在庫品	
		10P		256	266	275		286	T 1日目	375	T/A 471	T/A 485	T/A 570	T/A 2日目	
		1P		100 (指定1m 単位) ・ 500 ・ 1000	83	86		89	92	在庫品	119	149	153	180	在庫品
		2P			113	117		122	126	在庫品	162	205	211	248	在庫品
	3P	138	143		148	154	在庫品	200	251	259	304	在庫品			
	4P	161	167		173	180	在庫品	231	289	298	350	在庫品			
	5P	202	210		218	226	在庫品	279	350	361	424	在庫品			
	6P	240	249	258	268	T 1日目	323	T/A 405	T/A 417	T/A 490	T/A 2日目				
	10P	357	370	384	399	T 1日目	477	T/A 598	T/A 616	T/A 724	T/A 2日目				
20	1P	102	106	110	114	在庫品	141	177	182	214	在庫品				
	2P	183	190	197	204	在庫品	210	264	272	320	在庫品				
	3P	209	217	225	234	在庫品	269	337	347	408	在庫品				
	4P	261	271	281	292	在庫品	327	410	422	496	在庫品				
	5P	308	319	331	344	T 1日目	374	T/A 467	T/A 482	T/A 566	T/A 2日目				



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。
※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



Order 注文例

型番 - AWGサイズ - 対数 - 長さ
SSCL3SB - 24 - 1P - 10

※「:」半角括弧、「1」イチ、「1」アイ、「0」ゼロ、「O」オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。