

DCミニコンタクタ

RoHS



省スペース DINレール ネジ取付 CE UL c-UL CCC

Delivery 納期

ココが特長 省スペースに配慮したDCミニコンタクタです。

- 高感度のミニコンタクタです。
- 低コイルVAのため、PLCから直接駆動可能です。
- 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
- 端子カバーは、標準装備されています。
- 安心のUL対応品です。
- ネジ取付、DINレール取付両方可可能です。
- 奥行き69mmのミニコンタクタです。



ご注意

・電磁開閉器としてお使いになる場合は、ミニコンタクタ専用のサーマルリレー **1424ページ** を別途ご購入ください。

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order 注文例

型式


GMD-9M-DC24V

フレームサイズ (AF)	コイル電圧	コイル電流	補助接点	モータ容量(KW) AC3				型式	基準単価		スライド単価	
				200~240V	380~440V	500~550V	690V		1~4台	5~9台	10台~	
6	DC24V	0.05A	1a	1.5KW 7A	2.2KW 6A	3KW 5A	3KW 4A	GMD-6M-DC24V	¥850	¥760	¥680	
9				2.2KW 9A	4KW 9A	3.7KW 6A	4KW 5A	GMD-9M-DC24V	¥870	¥780	¥700	
12				3KW 12A	5.5KW 12A	4KW 7A	4KW 5A	GMD-12M-DC24V	¥910	¥820	¥720	
16				4KW 15A	7.5KW 16A	5.5KW 9A	4KW 5A	GMD-16M-DC24V	¥980	¥880	¥780	

外形図


(単位: mm)

GMD-6M
GMD-9M
GMD-12M
GMD-16M

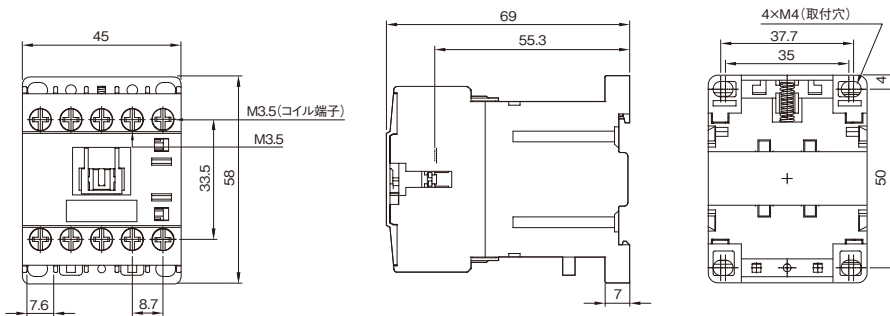

0.23kg

回路図

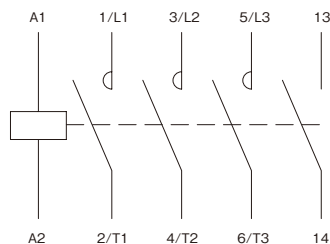

1424ページ



1425ページ



1425ページ

