


ミスミ

NA20276R 30V UL規格

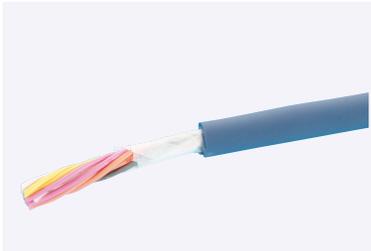

UL AWM VW-1 30V より線 細線化 導体 ツイスト ペア 耐油

ココが特長

UL規格 可動信号ケーブル

●特に外径の細さに優れております。



・対よりと層よりで線芯識別の様子が異なりますのでご注意ください。詳細はP1576の線芯識別表をご確認下さい。
 ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
 ※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品

在庫 T

1~99m(5本まで)

巻末-9

2 日日出荷

当日出荷 ¥1,000/本

100m

在庫 A

1 日日出荷

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本
 ※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。
 ※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	AWGサイズ	芯数・対数 ¹⁾ 1P=2芯	販売単位 全長もしくは指定長	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価 100m(巻)×1~2本 ストーク ²⁾	通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日		
				1000m (100m×10 ³⁾ ストーク ¹⁾	500m (100m×5 ³⁾ ストーク ¹⁾	100m(巻) ×3本 ストーク ¹⁾				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m			
				メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾				メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾	メートル単価 ²⁾		メートル単価 ²⁾	
NA20276R	26 対より	1P	1 100 (指定1m単位) 500 1000	70	73	76	78	在庫品	98	116	125	146	在庫品			
		2P		121	126	133	136	在庫品	170	201	218	254	在庫品			
		3P		151	157	165	169	在庫品	211	249	269	314	在庫品			
		4P		243	253	266	273	在庫品	342	404	436	509	在庫品			
		5P		333	346	364	374	在庫品	468	554	598	697	在庫品			
	24 層より	6P	372	387	407	418	在庫品	524	620	669	781	在庫品				
		8P	455	474	498	512	在庫品	643	760	821	958	在庫品				
		10P	527	548	577	593	在庫品	745	879	950	1,109	在庫品				
		12P	620	645	679	698	在庫品	875	1,035	1,117	1,304	在庫品				
		15P	845	879	925	951	T	1日目	1,195	T/A	1,411	T/A	1,524	T/A	1,779	T/A
	22 層より	2	58	61	64	65	在庫品	88	104	111	128	在庫品				
		3	81	85	89	91	在庫品	122	145	155	179	在庫品				
		4	105	110	115	118	在庫品	157	187	199	230	在庫品				
		6	152	159	167	171	在庫品	228	272	290	334	在庫品				
		8	206	214	225	231	在庫品	308	367	392	451	在庫品				
20 層より	10	285	296	312	320	在庫品	428	511	546	628	在庫品					
	12	311	324	341	350	在庫品	468	558	596	686	在庫品					
	16	377	392	413	424	在庫品	569	678	724	834	在庫品					
	20	488	508	534	549	在庫品	735	875	935	1,077	在庫品					
	2	71	73	77	79	在庫品	105	125	133	153	在庫品					
	3	96	100	105	108	在庫品	145	173	184	212	在庫品					
	4	122	127	134	137	在庫品	183	218	233	269	在庫品					
	6	187	195	205	210	在庫品	281	335	358	413	在庫品					
	8	280	292	307	315	在庫品	421	502	536	617	在庫品					
	10	347	361	380	390	在庫品	522	621	663	765	在庫品					
電線・ケーブル (オプション・その他)	12	369	384	404	415	在庫品	554	660	706	813	在庫品					
	16	444	462	486	500	在庫品	669	797	851	981	在庫品					
	20	585	608	640	658	在庫品	882	1,051	1,122	1,293	在庫品					
	2	95	98	104	106	在庫品	146	159	170	195	在庫品					
	3	117	122	128	131	在庫品	181	197	210	242	在庫品					
	4	159	165	174	178	在庫品	244	267	285	328	在庫品					
	6	191	199	209	215	在庫品	288	344	367	422	在庫品					
	8	288	300	315	324	在庫品	435	517	553	637	在庫品					
	10	364	378	398	409	在庫品	548	653	698	804	在庫品					
	12	395	411	432	444	在庫品	595	708	756	871	在庫品					
16	488	508	534	549	在庫品	735	875	935	1,077	在庫品						
20	635	660	695	714	在庫品	955	1,138	1,216	1,401	在庫品						



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。
 ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



Order 注文例

型番	AWGサイズ	芯数・対数	長さ
NA20276R	26	1P	10

※AWG26以外の商品はツイストペア(対撚り)ではございません。
 ※「(:半角括弧)」、「I:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」、「O:オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。