

ミスミ

## ダブルロック結束バンド



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

ココが  
特長

**ダブルロック構造により高い強度で結束が可能**  
●UL規格対応品。

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

在庫品

RoHS

仕様


材質	66ナイロン
UL難燃グレード	UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~85℃




Order  
注文例

型番  
**DLR180BK-100P**

外形図

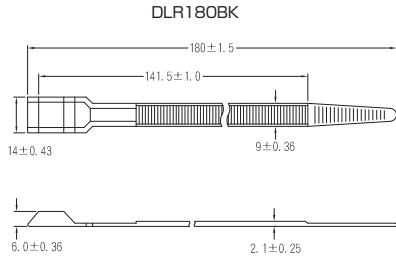

DLR265BK, DLR360BK, DLR510BK

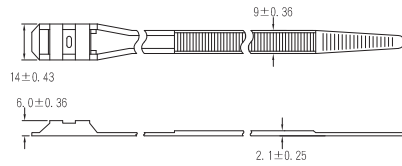

1パック単位 100本入

型番	最大結束径 (φmm)	引張強度 kgs (lbs)	寸法 (mm)		テール部 (mm)		¥通常単価 1~3パック
			全長		T	幅A	
DLR180BK-100P	40	36 (80)	180		2.1	9	540
DLR265BK-100P	78	55 (120)	265				800
DLR360BK-100P	100		360				1,130
DLR510BK-100P	150		510				1,640

結束バンド

ナイロン  
結束バンド  
ステンレス  
結束バンド  
結束バンド  
固定具  
結束工具

エスケイ機

## ステンレス結束バンド(取り外し可能)



ココが  
特長

**リリースホールにリリースキー(別売り)を押し込むことで取り外し可能**

- 耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐放射能性に優れます。
- 屋内外用。地下、海中など厳しい環境下でお使い頂けます。

在庫品

RoHS

仕様

材質	SUS304
使用温度範囲	-80℃~538℃

■専用リリースキー

1個単位



型番	¥通常単価 1~3個
SMTRS-1	150

※リリースキーは別売りです。



1パック単位 10本入

型番	最大結束径 (φmm)	引張強度 kgs	寸法 (mm)		テール部 (mm)		¥通常単価 1~3パック
			全長		板厚	幅	
SMT5-120	25	60	120	0.25	5	800	
SMT5-150	35		150			840	
SMT5-180	44		180			870	
SMT5-200	50		200			880	
SMT5-250	66		250			920	
SMT5-350	98		350			970	
SMT5-450	130		450			1,100	
SMT5-500	146		500			1,200	
SMT10-180	44	110	180	0.25	10	980	
SMT10-250	66		250			1,150	
SMT10-350	98		350			1,300	
SMT10-450	130		450			1,400	
SMT10-500	146		500			1,500	

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。