

케이블 부시

코드 스톱퍼



특징

전원코드를 판빌에 고정, 보호하는 코드 스톱퍼

- 취부나사에 PG/M나사를 채용한 저가의 메탈형 스크류 플러그입니다.



Delivery

출하일

재고품

비재고품

1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일		출하일	
1~3 팩	익일(당일)	1~3 팩	3일째
4 팩 ~	납기확인	4 팩 ~	납기확인

※ 당일출하는 「당일출하」 기입후 16시까지 주문해 주세요.

결속밴드

결속밴드공구

결속밴드 고정구


케이블그랜드

케이블부시

케이블 클립

지시대 볼트

외형도

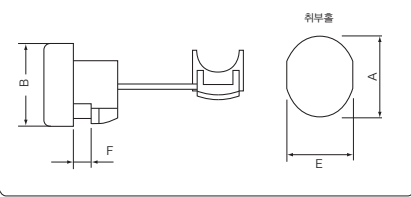

사양

재질	나일론6,6
사용온도범위	-40℃ ~ 85℃
색상	검정



Order

주문예

Catalog No.	팩들이수량
MKRB-2P-4	100P

규격표

Catalog No.	팩들이 수량	적용코드 형태	사이즈(mm)			취부판별 두께(F)	적용 전선 사이즈	개당 중량(g)
			A	B	E			
MKRB-2P-4	1000P 100P	평형	9.5	10.3	8.7	1.6	3×5.6	0.5
MKRB-3P-4			11.0	10.3	9.9	1.6		0.8
MKRB-4N-4			12.7~13.1	10.3	11.8	1.6	φ6.4-φ7.4	1.0
MKRB-5N-4			12.7~13.1	11.0	11.5	1.6		1.0
MKRB-5P-4			500P 50P	원형	12.7~13.1	11.0	11.5	2.5
MKRB-6N-4	15.9	14.8			14.0	1.6	2.0	
MKRB-6P-4	15.9	14.8			14.0	3.2	φ8.2-φ9.2	1.5
MKRB-6N3-4	15.9	14.8			14.0	1.6		1.5
MKRB-6P3-4	15.9	14.8			14.0	3.2	0.8	
MKRB-7N-2	100P 10P		19/19.8	19.0	16.8	1.6	φ9.2-φ10.5/φ11	1.5
MKRB-7P-2			19/19.8	19.0	16.8	3.2		1.5



Price
가격

소량팩

재고품

팩들이수 100 개 / 50 개 / 10 개

Catalog No.	팩들이 수량	팩당단가	
		5~9개	10개~
MKRB-2P-4	100P	Web	견적·발주
MKRB-3P-4			
MKRB-4N-4			
MKRB-5N-4			
MKRB-5P-4			
MKRB-6N-4	50P	Web	견적·발주
MKRB-6P-4			
MKRB-6N3-4			
MKRB-6P3-4	10P	Web	견적·발주
MKRB-7N-2			
MKRB-7P-2			

대량팩

비재고품

팩들이수 1000 개 / 500 개 / 100 개


Catalog No.	팩들이 수량	팩당단가		
		1~4개	5~9개	10개~
MKRB-2P-4	1000P	Web	견적·발주	
MKRB-3P-4				
MKRB-4N-4				
MKRB-5N-4				
MKRB-5P-4				
MKRB-6N-4	500P	Web	견적·발주	
MKRB-6P-4				
MKRB-6N3-4				
MKRB-6P3-4	100P	Web	견적·발주	
MKRB-7N-2				
MKRB-7P-2				

※ 할인율표시는 기본단가를 기준으로 해당 수량을 구매하시면 적용되는 할인을 입니다.

※ 상기 수량외에 소량 구매(단위:팩)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.

Web 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

RoHS

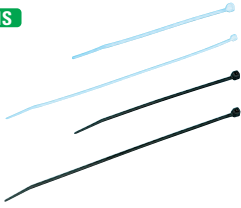

- 범용타입 결속 밴드 입니다.
- 결속공구는 E-7페이지를 참고하시기 바랍니다.



Delivery

출하일

재고품

비재고품


1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일		출하일	
1~3 팩	익일(당일)	1~3 팩	3일째
4 팩 ~	납기확인	4 팩 ~	납기확인

*당일출하는 「당일출하」 기입후 16시까지 주문해 주세요.

외형도

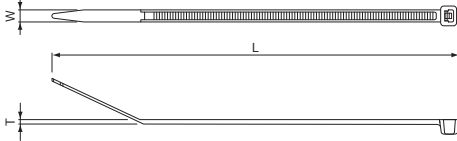

기본 특성

재질	폴리아미드6.6 (UL 94V-2)
적정 사용 온도 범위	75℃
색상	내츄럴/흑색



Order
주문예

Catalog No.

MTIE-100-W-100P

규격표

Catalog No.	색상	팩수량	길이(mm) L	폭(mm) W	두께 (mm) T	최대범위 외경(mm)	루프 인장 강도	
							Lbs	Kg
MTIE-100	W (내츄럴) B (흑색)	1000P 100P	103	2.5	0.9	22	18	8.1
MTIE-162			162		1.0	40		
MTIE-202			200		51			
MTIE-140			148	3.6	1.1	35	40	18.1
MTIE-203			200		1.3	51		
MTIE-303			300		77			
MTIE-200			201		48			
MTIE-300		300	4.8	1.4	76	50	22.6	
MTIE-373		368		1.5	102			
MTIE-270		270		1.4	73			
MTIE-370		300P / 30P	370	7.6	1.6	102	120	54.4
MTIE-450		100P / 10P	450	9.0	1.9	127	175	79.3



Price
가격

소량팩

팩들이수 100 개 / 50 개 / 30 개 / 10 개

Catalog No.	색상	팩들이 수	팩당 단가		재고여부
			5~6팩	10팩~	
MTIE-100	W (내츄럴) B (흑색)	100P	Web 견적·발주	재고품	재고품
MTIE-162					
MTIE-202					
MTIE-140					
MTIE-203					
MTIE-303					
MTIE-200					
MTIE-300		50P	Web 견적·발주	재고품	
MTIE-373					
MTIE-270					
MTIE-370		30P	Web 견적·발주	재고품	
MTIE-450		10P			

대량팩

팩들이수 1,000개/500개/300개/100개

Catalog No.	색상	팩들이 수	팩당 단가			재고여부
			1~4팩	5~6팩	10팩~	
MTIE-100	W (내츄럴) B (흑색)	1000P	Web 견적·발주	재고품	재고품	
MTIE-162						
MTIE-202						
MTIE-140						
MTIE-203						
MTIE-303						
MTIE-200						
MTIE-300		500P	Web 견적·발주	비재고품		
MTIE-373						
MTIE-270						
MTIE-370		300P	Web 견적·발주	비재고품		
MTIE-450		100P				

* 할인율표시는 기본단가를 기준으로 해당 수량을 구매하시면 적용되는 할인율 입니다.
* 상기 수량외에 소량 구매(단위:팩)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.

Web 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

카타로그
사용방법

부품 찾는
방법

그림도표
보는 방법

환경물질
한유 정보에
대해서

커넥터/단자

케이블

단자대

보호관/튜브/
배선덕트

결속부품

공구

스위치

박스

PC부품

하네스

전원코드/
멀티탭

자료

색인