

결속 밴드

결속 밴드 결속 공구



특징 나일론제 결속 밴드를 조여서 절단하는 결속공구

- 폭4.8mm이하의 결속 밴드의 사용할 수 있는 결속 공구입니다.
- 결속 밴드를 조인 후에 절단합니다.



- 밴드 조임이 느슨하여 결속 부분으로부터 벗어나지 않도록, 또 너무 강하게 하여 전선 피복에 상처를 주지 않도록 배려해야 합니다.
- 최적의 결속은 결속한 밴드가 전선상에서 회전할 수 있고, 또한 가로 방향으로 벗겨지지 않는 상태가 이상적입니다.



Price 가격	Catalog No.	단가		중량 (g)
		1~9개	10~29개	
	CTS-T			270

제조원 : 수입산

견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)



Delivery
출하일

1개부터 주문기능 + 배송비 무료

출하일	
1~3개	3일째
4개~	납기확인

Catalog No.
CTS-T

결속 밴드 결속 공구(소프트 레버 타입)

RoHS



- 나일론제로 폭 6mm까지의 케이블 밴드를 수동으로 결속할 수 있습니다.
- 미리 설정한 강도까지 조여서 절단할 수 있습니다.
- 케이블 절단후의 절단면에 찌꺼기를 남기지 않으며, 그 후의 작업도 안전합니다.



- 밴드 조임이 느슨하여 결속 부분으로부터 벗어나지 않도록, 또 너무 강하게 하여 전선 피복에 상처를 주지 않도록 배려해야 합니다.
- 최적의 결속은 결속한 밴드가 전선상에서 회전할 수 있고, 또한 가로 방향으로 벗겨지지 않는 상태가 이상적입니다.

체결 강도의 기준 일람표

강도 기준루프	인장 강도(kgf)
1	4.9
2	7.7
3	9.2
4	10.0
5	11.4
6	11.8
7	13.0
8	14.4

* 루프 인장 강도의 수치는 평균값입니다.



Price
가격

Catalog No.	단가		중량 (g)
	1~9개	10~29개	
SK-F303			3,200

제조원 : (주)에스케이항공기

견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)



Delivery
출하일

1개부터 주문기능 + 배송비 무료

출하일	
1~5개	3일째
6개~	납기확인

Catalog No.
SK-F303

카타로그 사용방법

부품 찾는 방법

그림도표 보는 방법

환경물질 함유 정보에 대해서

키워드/단자

케이블

단자대

보호관/튜브/배선덕트

결속부품

공구

스위치

박스

PC부품

하네스

전원코드/멀티탭

자료

색인

범용타입(점착형)

RoHS



- 특징** 마운트(양면테이프형)
- 4면 모두 케이블을 넣어서 묶을 수 있습니다.
 - 적용 하중을 충족시키기 위해 다양한 사이즈가 준비되어 있습니다.



Delivery 출하일 재고품

1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일

1~3 팩 **익일(당일)**

4 팩 ~ **납기확인**

※ 당일출하는 「당일출하」 기입후 16시까지 주문해 주세요.




Order 주문예

Catalog No.

MKMB-19-W-1000P

외형도

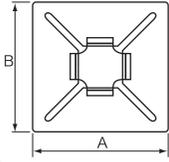

기본 특성

재질	나일론6,6
적정 사용 온도 범위	75℃
색상	내츨렬



Price 가격

소량팩

대량팩

팩들이수 100 개 /50 개 팩들이수 1000 개 /500 개

Catalog No.	팩들이 수 량	색상	결속가능	설치방법	A (mm)	B (mm)	팩당단가		팩당단가	
							5~6팩	10팩~	1~4팩	5~6팩
MKMB-19-W	1000P 100P	내츨렬	3.6	점착	19	19	Web	견적·발주		
MKMB-19-B		흑색								
MKMB-25-W		내츨렬	4.8		25	25				
MKMB-25-B		흑색								
MKMB-30-W	500P 50P	내츨렬	6.3	30	30					
MKMB-30-B		흑색								

Web 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

※ 할인율표시는 기본단가를 기준으로 해당 수량을 구매하시면 적용되는 할인율 입니다.
※ 상기 수량외에 소량 구매(단위:팩)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.

범용타입(비스형)

RoHS



- 특징** 마운트(나사고정형)
- 고유의 받침대 디자인은 케이블 다발의 안정성을 제공합니다.
 - 낮은 프로파일 디자인은 다발을 탑재 표면에 더욱 밀착시켜 줍니다.



Delivery 출하일 재고품

1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일

1~3 팩 **익일(당일)**

4 팩 ~ **납기확인**

※ 당일출하는 「당일출하」 기입후 16시까지 주문해 주세요.




Order 주문예

Catalog No.

MKTM-2S6-W-1000P

외형도

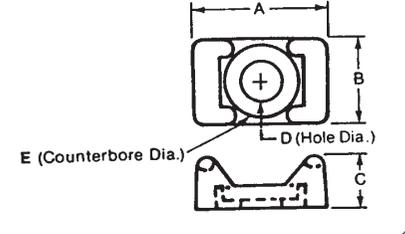

기본 특성

재질	나일론6,6
적정 사용 온도 범위	75℃
색상	내츨렬/흑색



Price 가격

소량팩

대량팩

팩들이수 100 개 팩들이수 1000 개

Catalog No.	팩들이 수 량	색상	결속가능 밴드 폭	설치방법	외형 치수 (단위 : mm)					팩당단가		팩당단가		
					A	B	C	D	E	5~6팩	10팩~	1~4팩	5~6팩	10팩~
MKTM-2S6-W	1000P 100P	내츨렬	4.8	M3나사	14.9	9.5	5.8	3.8	7.1	Web	견적·발주			
MKTM-2S6-B		흑색												
MKTM-3S8-W		내츨렬	7.6		M4나사	24.5	15.5	11.5	4.6					8.1
MKTM-3S8-B		흑색												

Web 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

※ 할인율표시는 기본단가를 기준으로 해당 수량을 구매하시면 적용되는 할인율 입니다.
※ 상기 수량외에 소량 구매(단위:팩)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.