

케이블클립

나일론제 케이블 클립

RoHS



특징

- 금속제 보다 가벼우며, 전선을 손상시키지 않습니다.
- 다양한 사이즈로 3mm~52mm까지의 전선 다발을 고정할 수 있습니다. 고정 은 비스 고정입니다.
- ※66나일론은 특성에 비해 시간이 경과하면 노란색으로 변색됩니다.



Delivery

출하일

재고품

비재고품

1팩부터 주문가능 + 배송비 무료


1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일	
1~3 팩	익일(당일)
4 팩 ~	납기확인

출하일	
1~3 팩	3일째
4 팩 ~	납기확인

※당일출하는 「당일출하」 기입후 16시까지 주문해 주세요.

외형도

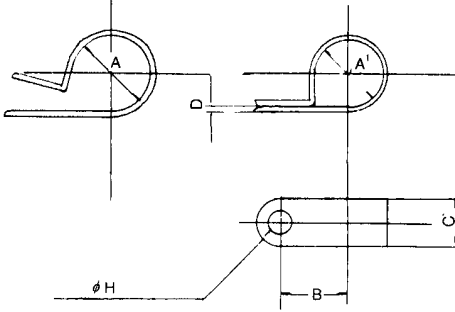

기본 특성

재질	나일론6,6
색상	75℃
길이	내추릴



Order
주문예

Catalog No.

MKC-2N-1000P

결속밴드

결속밴드공구

결속밴드 고정구

케이블그랜드

케이블부시

케이블 클립

지시대 볼트

Catalog No.	팩들이 수량	외형 치수 (단위 : mm)						개당 중량 (g)
		A	A1	B	C	D	H	
MKC-2N	1,000P 100P	3.3	2.8	9.5	9.5	1.1	4.4	0.35
MKC-3N		5.3	4.6	10.3				0.41
MKC-4N		6.8	5.6	11.1				0.46
MKC-5N		8.4	7.4	11.9				0.51
MKC-6N		10.6	10	12.7				0.61
MKC-7N		12.2	10.7	13.5				0.65
MKC-8N		13.2	11.9	14.3				0.72
MKC-9N		15.2	13.5	15.1				0.78
MKC-10N		16	14	15.9				0.81
MKC-11N	500P 100P	19	16.8	17.5	12.7	1.5	5.1	2.11
MKC-14N		22.9	21.3	19				2.42
MKC-16N		26.9	21.9	19				2.75
MKC-18N		29.2	25	23				3.00
MKC-28N		52.1	37.5	30.1				3.92



Price
가격

소량팩

재고품

팩들이수

100 개

Catalog No.	팩들이 수량	팩당 단가	
		5~6팩	10팩~
MKC-2N	100P		
MKC-3N			
MKC-4N			
MKC-5N			
MKC-6N			
MKC-7N			
MKC-8N			
MKC-9N			
MKC-10N			
MKC-11N			
MKC-14N			
MKC-16N			
MKC-18N			
MKC-28N			

Web

견적·발주

대량팩

비재고품

팩들이수

1000 개 / 500 개


Catalog No.	팩들이 수량	팩당 단가		
		1~4팩	5~6팩	10팩~
MKC-2N	1000P			
MKC-3N				
MKC-4N				
MKC-5N				
MKC-6N				
MKC-7N				
MKC-8N				
MKC-9N				
MKC-10N				
MKC-11N				
MKC-14N				
MKC-16N				
MKC-18N				
MKC-28N				

Web

견적·발주

※ 할인율표시는 기본단가를 기준으로 해당 수량을 구매하시면 적용되는 할인율입니다.
※ 상기 수량외에 소량 구매(단위:팩)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.


Web 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

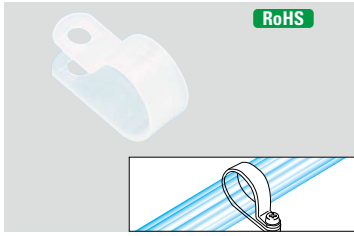

특징

- 금속제의 새들보다 가볍고, 전선을 손상시키지 않습니다.
- 17종의 사이즈로 $\phi 3\text{mm} \sim \phi 51\text{mm}$ 까지의 전선다발을 고정할 수 있습니다. 고정은 비스 고정입니다.
- ※ 66나일론은 특성에 의해 시간이 경과하면 노란색으로 변색됩니다.

외형도

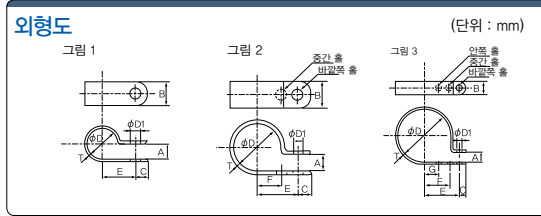

사양

재질	66나일론
사용온도범위	-40℃~+85℃
색	유백색



1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일

1 ~ 10 팩	3일째
11 팩 ~	납기확인



Price 가격 **1팩 20 또는 100개들이**



Order 주문에 **AB-8N-100P**

Catalog No.	1팩	도번	고정 시의 내경													중량 (g)	팩당 단가		
			바깥 홈	중간 홈	인접 홈	출	입	출	입	출	입	출	입	출	입		1~9팩	10~29팩	30~99팩
AB-2N-100P	100개입	1	2.5	-	-	3.3	4.3	3.2	9.5	4.8	9.5	-	-	1.1	0.35				
AB-3N-100P		1	4.6	-	-	5.3	4.3	4.8	9.5	4.8	10.3	-	-	1.1	0.41				
AB-4N-100P		1	5.6	-	-	6.8	4.3	4.8	9.5	4.8	11.1	-	-	1.1	0.46				
AB-5N-100P		1	7.4	-	-	8.4	4.3	4.8	9.5	4.8	11.9	-	-	1.1	0.51				
AB-6N-100P		1	10.0	-	-	10.6	4.3	6.3	9.5	4.8	12.7	-	-	1.1	0.61				
AB-7N-100P		1	10.7	-	-	12.2	4.3	6.3	9.5	4.8	13.5	-	-	1.1	0.65				
AB-8N-100P		1	11.0	-	-	13.2	4.3	6.3	9.5	4.8	14.3	-	-	1.1	0.72				
AB-9N-100P		1	13.5	-	-	15.2	4.3	6.3	9.5	4.8	15.1	-	-	1.1	0.78				
AB-10N-100P		1	14.0	-	-	16.0	4.3	6.3	9.5	4.8	15.9	-	-	1.1	0.81				
AB-11N-100P		1	16.8	-	-	19.0	5.1	7.9	12.7	6.3	17.5	-	-	1.8	2.11				
AB-12N-100P		1	17.8	-	-	19.8	5.1	7.9	12.7	6.3	18.2	-	-	1.8	2.18				
AB-13N-100P		1	20.8	-	-	22.1	5.1	7.9	12.7	6.3	19.0	-	-	1.8	2.32				
AB-14N-100P		2	21.3	18.5	-	22.9	5.1	7.9	12.7	6.3	19.8	11.9	-	1.8	2.42				
AB-16N-100P		2	24.4	22.3	-	26.9	5.1	7.9	12.7	6.3	21.4	13.5	-	1.8	2.75				
AB-18N		20개입	2	26.7	24.1	-	29.2	5.1	7.9	12.7	6.3	23.0	15.1	-	1.8	3.00	1~4팩	5~14팩	15~49팩
AB-24N			3	37.7	35.0	31.2	39.4	5.1	9.5	12.7	6.3	27.8	19.8	11.9	1.8	3.62			
AB-32N	3		48.8	46.2	43.7	52.1	5.1	9.5	12.7	6.3	34.1	24.6	13.5	1.8	4.82				

Web 견적·발주

Web 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

나일론제 케이블 클립(저가형)


KSS(대만)



특징

- 나일론제 케이블 클립의 저가 모델입니다.
- 12종류의 사이즈로 $\phi 3.2 \sim \phi 36.7\text{mm}$ 까지의 전선다발을 고정할 수 있습니다.
- ※ 66나일론은 특성에 의해 시간이 경과하면 노란색으로 변색됩니다.

외형도

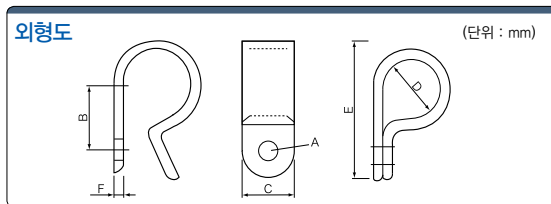

1팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일

1 ~ 10 팩	3일째
11 팩 ~	납기확인



Price 가격 **1팩 100개들이**

Catalog No.	A	B	C	D	E	F	중량(g/개)	팩당 단가(1팩 100개들이)		
								1~9팩	10~29팩	30~99팩
UC-0	4.6	9.5	9.6	3.2	19.8	1.4	0.5			
UC-0.5	4.6	10.5	9.6	4.8	19.8	1.4	0.5			
UC-1	4.6	12.0	10.0	6.35	22.0	1.4	0.7			
UC-1.5	4.6	12.0	10.0	7.9	22.0	1.5	0.7			
UC-2	4.6	12.5	12.0	9.5	24.0	1.5	1.0			
UC-3	4.6	15.2	12.0	12.7	31.0	1.5	1.0			
UC-4	4.6	18.2	12.0	15.8	34.3	1.5	1.5			
UC-5	4.6	18.2	12.0	19.4	35.0	1.5	1.8			
UC-6	4.6	22.0	12.0	25.4	43.0	1.8	2.0			
UC-6.5	4.6	24.0	12.0	27.5	50.0	1.8	3.0			
UC-7	4.6	26.2	12.0	31.8	46.2	1.8	2.5			
UC-9	4.6	30.0	12.0	36.7	50.0	1.8	3.5			

Web 견적·발주



Order 주문에

Catalog No.

UC-1.5



주문 팩스 번호 **02)551-4812**



주문 메일 주소 **order@misumi.co.kr**



웹 발주 시스템 **http://www.misumi-ec.com/kr**

● 배선부품 정보는 → <http://www.misumi.co.kr>

카터로그 사용방법

부품 찾는 방법

그림도표 보는 방법

사용 예와 용도 예

환경물질 함유 정보에 대해서

하네스 A

전원코드/멀티탭/콘센트 B

단자대 C

카케터/단자 D

케이블 E

튜브/보호관 F

액세서리 G

공구 H

박스/스위치 I

자료

색인