

# 케이블 부시

## 홀플러그



**특징**

### 범용 홀 플러그

- 3.2mm(1/8") 두께까지 견고하게 잡아줍니다.
- 불필요한 구멍을 막아줍니다.
- 신속하고 용이하게 설치 가능.



Delivery  
출하일

재고품

1 팩부터 주문가능 + 배송비 무료

### 출하일

1~3 팩	익일(당일)
4 팩 ~	납기확인

\*당일출하는 「당일출하」 기입후 16시까지 주문해 주세요.




Order  
주문예

Catalog No.

**MKPM-19-500P**

### 외형도

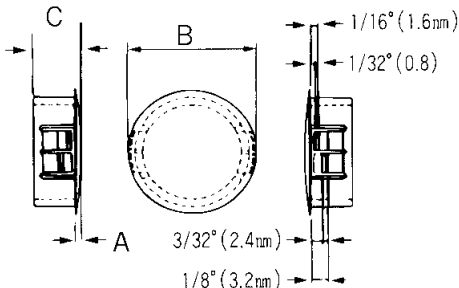

### 기본 특성

재질	나일론6.6
적정 사용 온도 범위	75℃
색상	내츄럴

Catalog No.	팩들이 수량	장착홀 직경(mm)	외형 치수 (단위 : mm)			두께 (mm)
			A	B	C	
<b>MKPM-22-500P</b>	<b>500P 100P</b>	21.9	1.6	25.8	12.1	3.2
<b>MKPM-25-500P</b>		24.9		28.7		
<b>MKPM-28-500P</b>		27.8		31.7		
<b>MKPM-30-500P</b>		29.8		33.4		



Price  
가격

### 소량팩

팩들이수 **100 개**

Catalog No.	팩들이 수량	팩당단가	
		5~9팩	10팩~
MKPM-22	100P	Web 견적 · 발주	
MKPM-25			
MKPM-28			
MKPM-30			

### 대량팩

팩들이수 **500 개**

Catalog No.	팩들이 수량	팩당단가		
		1~4팩	5~9팩	10팩~
MKPM-22	500P	Web 견적 · 발주		
MKPM-25				
MKPM-28				
MKPM-30				

\* 할인율표시는 기본단가를 기준으로 해당 수량을 구매하시면 적용되는 할인율입니다.

\* 상기 수량외에 소량 구매(단위:개)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.

Web 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

Web 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

# 전원관련 잡자재 판매!!



+



+



1stop 구매로 시간 · 비용절감!


# 케이블 부시

## 스냅부싱



- 특징** 범용 케이블 부시
- 판 두께 0.8mm~3.2mm까지의 판넬의 원형 홀에 원터치로 장착하여 고정 가능합니다. (공구 불필요)
  - 장착 구멍 직경 8mm~16mm까지 풍부한 사이즈를 구비하고 있습니다.

외형도

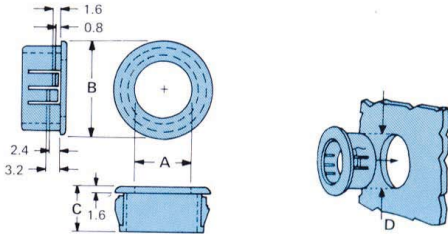

### 기본 특성

재질	나일론 66
적정 사용 온도 범위	75℃
색상	블랙



Delivery 출하일

재고품

1 팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일

1~3 팩 **익일(당일)**

4 팩 ~ 납기확인

※ 당일출하는 「당일출하」 기입후 16시까지 주문해 주세요.



Order 주문예

Catalog No.

MKS312-3-1000P



소량팩

대량팩

팩들이수 100 개

팩들이수 1000 개

Catalog No.	팩들이 수량	설치 홀 지름 D (mm)	헤드 지름 B (mm)	인사이드 지름 A (mm)	전체길이 지름 C (mm)	팩당단가		팩당단가	
						5~6팩	10팩~	1~4팩	5~6팩
MKS312-3	1000P 100P	8	9.6	5.2	8.3	Web	견적 · 발주		
MKS375-4		9.5	12	6.4	10.3				
MKS0811		11.1	13.6	8.2	10.3				
MKS0813		13	15.1	9.8	10.3				
MKS1216		16	18.1	12.9	10.3				


※ 할인율표시는 기본단가를 기준으로 해당 수량을 구매하시면 적용되는 할인율입니다. 견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)  
 ※ 상기 수량외에 소량 구매(단위:팩)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.

## OPEN / CLOSED 부싱



- 특징** 범용 케이블 부시(잘린타입)
- 판 두께 0.8mm~3.2mm까지의 판넬의 원형 홀에 원터치로 장착하여 고정 가능합니다. (공구 불필요)
  - 판넬 홀에 다발을 통과시키고 나서 부싱을 할 수 있는 오픈 타입입니다.

외형도

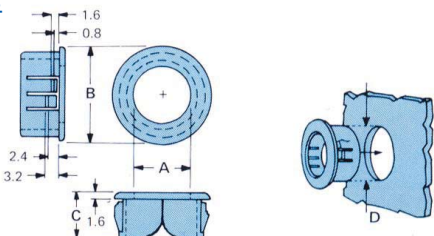

### 기본 특성

재질	나일론 66
색상	블랙



Delivery 출하일

재고품

비재고품

1 팩부터 주문가능 + 배송비 무료

1 팩부터 주문가능 + 배송비 무료

출하일

출하일

1~3 팩 **익일(당일)**

1~3 팩 **3일째**

4 팩 ~ 납기확인

4 팩 ~ 납기확인

※ 당일출하는 「당일출하」 기입후 16시까지 주문해 주세요.



Order 주문예

Catalog No.

MKS312-3-1000P



Price 가격

소량팩

재고품

대량팩

비재고품

팩들이수 100 개

팩들이수 1000 개

Catalog No.	팩들이 수량	설치 홀 지름 D (mm)	헤드 지름 B (mm)	인사이드 지름 A (mm)	전체길이 지름 C (mm)	중량	팩당단가		팩당단가	
							5~9팩	10팩~	1~4팩	5~6팩
MKS0813C	1000P 100P	12.5-13	14.6	9	10.1	0.5	Web	견적 · 발주		
MKS1216C		15.5-16	17.8	12	10.5	0.7				
MKS1419C		18-19	21	14.4	11	1.0				

견적 및 발주는 미스미 웹발주 시스템을 이용하여 주십시오. (<http://kr.misumi-ec.com>)

※ 할인율표시는 기본단가를 기준으로 해당 수량을 구매하시면 적용되는 할인율입니다.  
 ※ 상기 수량외에 소량 구매(단위:팩)도 가능합니다. 별도 견적 부탁드립니다.