


ミスミ

交換用ダイス

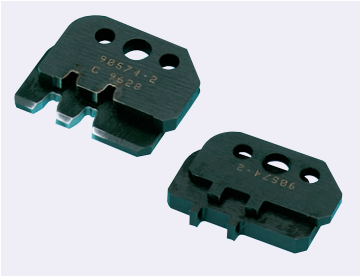

ココが特長 各種シリーズ・サイズに合わせラインナップしたダイス
 ●専用圧着工具本体へ組み込んでコンタクトの圧着を行う交換用ダイスです。
 ●製造元：タイコエレクトロニクス

在庫品



ご注意

- ・ダイスは、それぞれの適合コンタクト以外は圧着することができません。
- ・ダイスは、上下用1セットで納入いたします。
- ・ダイス取付型の工具には、校正という考え方がありません。
- ・ダイス止めピン、ダイス止めネジは各ダイスに付属しています。
- ・ダイスのみでの使用はできませんので別途圧着工具本体を購入下さい。
 (0375ページ)



1個単位



Order
注文例

型番

90682-2

型番	適合コネクタと適合コンタクト			適用電線			¥通常単価 1~9個	重量 (g)
	コネクタ	コンタクト	コンタクトタイプ	AWGサイズ	導体断面積mm ²	被覆外径(φmm)		
90682-2	ダイナミックコネクタ D3100、D3200 	175287-2	オス(ピン)	28~24	0.08~0.2	0.8~1.4	28,160	125
		175216-2	メス(ソケット)				28,160	
90683-2	D3100プラグハウジング 0354ページ D3100ソケットハウジング 0354ページ D3200プラグハウジング 0355ページ D3200ソケットハウジング 0355ページ	175288-2	オス(ピン)	24~20	0.2~0.5	AGW24:1.2~1.6 AGW22~20:1.7~2.6	27,940	
		175217-2	メス(ソケット)				27,940	
90684-2	コマーシャルメーテンロック 	60618-1	オス(ピン)	24~18	0.2~0.89	1.9~2.5	21,560	
		60617-1	メス(ソケット)				21,560	
90575-2	ソケットハウジング 0363ページ パネル取付用ソケットハウジング 0363ページ プラグハウジング 0364ページ	60620-1	オス(ピン)	20~14	0.5~2.27	2.0~3.3	23,800	
		60619-1	メス(ソケット)				23,800	
90758-2	ミニユニバーサルメーテンロック 	170363-1	オス(ピン)	26~22	0.12~0.35	1.2~1.8	23,070	
		170365-1	メス(ソケット)				23,070	
90759-2	プラグハウジング 0367ページ ソケットハウジング 0367ページ パネル取付用ソケットハウジング 0368ページ	170364-1	オス(ピン)	22~18 (22×2本可)	0.3~0.89 (0.3~0.35×2本可)	1.5~2.4 (2本で最大3.4)	23,220	
		170366-1	メス(ソケット)				23,220	
90760-2	ユニバーサルメーテンロック 	171638-1	オス(ピン)	20~16 (20×2本可)	0.5~1.3 (0.5×2本可)	2~3.2 (2.4×2本可)	23,890	
		171639-1	メス(ソケット)				23,890	
90547-2	ソケットハウジング 0372ページ プラグハウジング 0372ページ	350552-1	オス(ピン)	20~14	0.5~2.27	3.3~5.08	21,840	
		350551-1	メス(ソケット)				21,840	
90548-2		350690-1	オス(ピン)	24~18	0.2~0.89	1.02~2.54	21,840	
		350689-1	メス(ソケット)				21,840	

e-CON
 CC-Link
ワンタッチ
 オリジナル
工具
 ダイナミック
 コマーシャル
メーテンロック
 (ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック
 EIコネクタ
 EH/XH/NH
コネクタ
 VH/PH
コネクタ
 EL/SM/
1625/3191
 5051/5045/
5559/5557
 CB01/CL07
コネクタ
 DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ

※ダイス取付用本体は前ページにあります。