

ミスミ

ジッパーチューブ



ココが特長

専用工具でしっかり固定できるジッパーチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のジッパーチューブ
- 専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
- 長尺の結束に最適
- しっかりと密閉したい電線保護に最適

全長5m

在庫品

全長10m、25m、50m(巻き)
1~2本まで

5 日目出荷

RoHS

使用例

※専用工具SZTZ-Pでジッパーを閉めます。



仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル *UL94VTM-0相当品
	ジッパー部	半硬質難燃性塩化ビニル
	厚み	0.34mm
	使用温度範囲 (シート外側)	-15~60℃
		黒

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

規格表

タイプ	型番	製品幅 (±5)	重量 (g/m)
SZTZB	15	54	48.7
	20	69	55.1
	25	82	60.7
	30	97	67.1
	40	130	81.3
	50	161	94.6
	70	223	121.3



型番	全長
SZTZB20	5

■全長5m、10m

タイプ	型番	内径Φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
SZTZB	5	15	5	1,640	在庫品
		20		1,690	
		25		1,840	
		30		1,980	
		40		2,130	
		50		2,940	
		70		3,050	
SZTZB	10	15	10	3,130	5日目
		20		3,420	
		25		3,680	
		30		3,940	
		40		4,800	
		50		5,470	
		70		5,470	

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

■全長25・50m(巻き)

タイプ	型番	内径Φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
SZTZB	50	15	25	11,600	5日目
		20		12,000	
		25		13,100	
		30		14,100	
		40		15,100	
		50		18,400	
		70		10,500	

ミスミ

ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)



ココが特長

しっかり電線を保護するシールド付きジッパーチューブ

- 難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシールドジッパーチューブ
- 専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
- 長尺の結束に最適
- しっかりと密閉したい電線保護に最適

EMI
対策

全長5m

在庫品

全長10m、25m(巻き)
1~2本まで

5 日目出荷

RoHS

使用例



※専用工具SZTZS-Pでジッパーを閉めます。




※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	シート部	難燃性軟質塩化ビニル +PETフィルム+アルミ箔
	ジッパー部	半硬質難燃性塩化ビニル
	縫製系	ナイロン
厚み	アース用編組線	銅メッキ軟銅線
	全体	0.24mm
	アルミ箔	0.01mm
	使用温度範囲 (シート外側)	-15~60℃
		黒

シールド効果(電解)

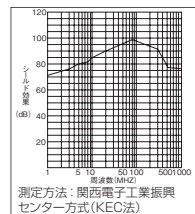

型番	全長
SZTZS20	5

規格表

タイプ	型番	製品幅 (±5)	有効幅 (±5)	重量 (g/m)
SZTZS	20	88	76	65.4
	25	104	92	70.9
	30	122	110	77.0
	40	151	139	86.9
	50	182	170	97.4
	70	245	233	118.8



■全長25m(巻き)

タイプ	型番	内径Φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
SZTZS	25	20	25	15,800	5日目
		25		17,200	
		30		19,600	
		40		23,500	
		50		25,100	
		70		30,500	



■全長5m、10m

タイプ	型番	内径Φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日	
SZTZS	5	20	5	4,170	在庫品	
		25		4,540		
		30		5,190		
		40		6,240		
		50		6,640		
		70		8,080		
		SZTZS		10		20
	25		8,420			
	30		9,640			
	40		11,600			
	50		12,400			
	70		15,000			

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

ミスミ VONA 配線部品 **検索**

WEBなら国内外180メーカー以上取扱!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

セレクションガイド シート型チューブ

シート型チューブは、布状のシートを筒型に丸めて配線の保護に使用されます。シートには使用環境に合わせて使える嵌合部が設けてあり、工業用ビニールテープなどを別途使用せずに固定できる優れた保護部品です。シート型チューブは、以下のガイドを参考ににご選定ください。

主な特長

- ・機器間の配線後に取り付け可能で配線作業が楽になります。
- ・フレキ管などの保護管に比べ柔軟、軽量でハサミで切れます。
- ・耐ノイズ、耐熱、可動部使用など用途に応じて選択可能です。

商品名称	商品型番	シールド対応	固定方式	工具使用	掲載ページ	主な特長
ホック留めチューブ (リバーシブル)	SZTHBG	-	ホック (ボタン)	なし	01798ページ	黒、グレーどちらの面でも使用できるリバーシブルタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ	SZTHB SZTHG SZTHT	-			01799ページ	安価で工具を使用せずに作業でき、ホック間の隙間から簡単に分岐配線できます。
ホック留めチューブ (アルミ箔シールド)	SZTHS	○			01800ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのホック留めチューブです。
ホック留めチューブ (銅箔シールド)	SZTHC	○			01800ページ	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたホック留めチューブです。
ホック留めチューブ (遮熱・シールド)	SZTHR	○			01801ページ	内部に伝わる熱を低減する、遮熱効果を持つホック留めチューブです。最高240℃環境下で使用可能です。
ホック留めチューブ (耐熱)	SZTHH	-			01801ページ	耐熱素材を使用したスバツタ耐性も持つホック留めチューブ。最高150℃環境下で使用可能です。
マジックテープチューブ	SZTMB	-	マジックテープ	なし	01802ページ	密閉性が高く工具を使用せずに作業でき、着脱しやすいマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (アルミ箔シールド)	SZTMS	○			01802ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのマジックテープチューブです。
マジックテープチューブ (銅箔シールド)	SZTMC	○			01803ページ	チューブ内側が銅箔付の、耐ノイズタイプの屈曲性に優れたマジックテープチューブです。
ジッパーチューブ (工具レス)	SZTZL	-	ジッパー	あり	01804ページ	工具を使用せずに固定できるジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (銅箔シールド・工具レス)	SZTZC	○			01804ページ	チューブ内側が銅箔付きの耐ノイズタイプの屈曲性に優れたジッパーチューブです。
ジッパーチューブ	SZTZB	-			01805ページ	高い嵌合強度を持ち長尺の結束に最適なジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (アルミ箔シールド)	SZTZS	○			01805ページ	チューブ内側がアルミ箔付の、耐ノイズタイプのジッパーチューブです。
ジッパーチューブ (編組シールド・可動部用)	SZTZSB	○			01806ページ	チューブ内側に編組シールド付きの耐ノイズタイプ・可動部使用に適したジッパーチューブです。

汎用チューブ
編組チューブ
スパイラルチューブ
シート型チューブ
熱収縮チューブ

ミスミ

ホック留めチューブ (リバーシブル)



ココが特長

黒・グレーどちらの面でも使えるホック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のローコストなホック留めチューブです。
 - 黒、グレーどちらの面でも使えるリバーシブルタイプ
 - 長尺 (巻き) で量産での使用に有効
 - ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
 - ホック留めの間から事由に電線の取り出し・分岐が可能
- ※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。 ■詳細写真 (黒面・グレー面拡大)

仕様

材質	シート部	難燃性塩化ビニル	UL94V-0
	ホック部	POM	
厚み	0.35mm		
使用温度範囲	-15~+85℃		
色 (シート・外周)	黒、グレー		



Order 注文例

型番	-	全長
SZTHBG70	-	50



1巻単位

(mm)

タイプ	型番	内径φ (mm)	全長 (m)	製品幅 (±5)	ホック間ピッチ		シート端~ホック長さ	重量 (g/m)	¥通常単価 1~4巻
					長手方向	幅方向 (±4)			
SZTHBG		20	50	82	53 (±7)	62	10 (±2)	48.0	7,850
				115		95		62.0	9,300
				145		105		72.2	9,900
				177		157		90.0	11,800
				240		220		122.0	14,800

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。