


ミスミ

パネル取付タイプ・UTP・CAT5e

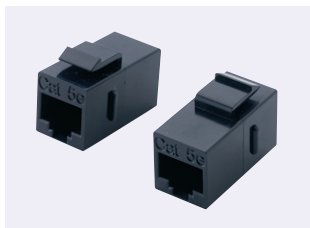

ココが
特長

ジャック同士を中継するCAT5e・RJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。

CAT5E UL

在庫品

RoHS

1パック単位 10個入 1パック単位 50個入



Order
注文例

型番
NW080-88S-C5R


型番	パック入数	¥通常単価
		1~9個
NW080-88S-C5R	1個	1,110
NW080-88S-C5RP10	10個	5,000
NW080-88S-C5RP50	50個	23,000

仕様


コネクタ	RJ45(メス)	
結線	ストレート	
UL	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃	
保管温度範囲	-40~68℃	
定格電圧	1000V	
定格電流	1.5A	
重量(g)	9	

外形図

(単位: mm)

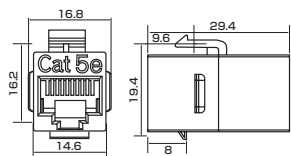


(推奨)取付穴寸 (単位: mm)

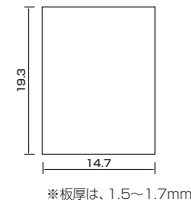

ミスミ

パネル取付タイプ・UTP・CAT6

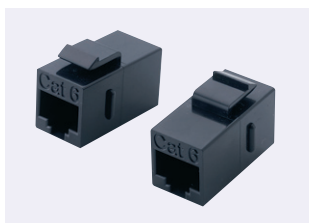

ココが
特長

ジャック同士を中継するCAT6・RJ45コネクタ

- LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- 穴あけしたパネルに直接取り付けが可能です。

CAT6 UL

在庫品

RoHS

1個単位



Order
注文例

型番
NW080-88S-C6R


型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~29個	30~69個	70~99個	100~199個
NW080-88S-C6R	1,310	1,110	610	510

仕様

コネクタ	RJ45(メス)	
結線	ストレート	
UL	94V-0	
材質	ハウジング	ABS
	コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ
使用温度範囲	-10~60℃	
保管温度範囲	-40~68℃	
定格電圧	1000V	
定格電流	1.5A	
重量(g)	5	

外形図

(単位: mm)

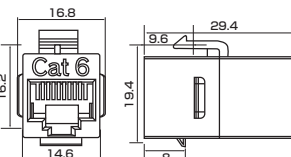

(推奨)取付穴寸 (単位: mm)

