


ミスミ

フリー組合せ対応 抜け防止器具

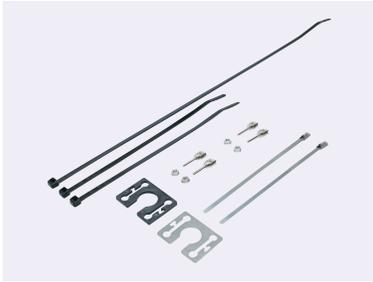

ココが特長 自由な組合せで利用可能な電源コード抜け防止器具

⚠️ - アングルソケットには対応していません。
- 結束バンドはリピータイプよりも固定タイプの方が柔軟となります。
ご注意



Order 注文例

型番	FREK-GLNB
----	-----------

在庫品

RoHS



■ネジ止め式インレット・アウトレット固定タイプ

1セット単位

型番	タイプ	ネジタイプ	¥通常単価		¥スライド単価	
			1~9個	10~29個	30~99個	100個~
FREK-GLNB	固定タイプ	ナベネジ	880	835	750	650
FREK-RPNB	リピータイプ		940	890	790	690
FREK-STNB	ステンレス		1,500	1,400	1,275	1,080
FREK-GLSA	固定タイプ	サラネジ	880	835	750	650
FREK-RPSA	リピータイプ		940	890	790	690
FREK-STSA	ステンレス		1,500	1,400	1,275	1,080

■中継固定タイプ

1セット単位

型番	タイプ	¥通常単価		¥スライド単価	
		1~9個	10~29個	30~99個	100個~
FREK-EXJT	中継固定	790	750	650	500
FREK-RPJT	中継リピー	840	800	700	550

仕様

型番	FREK-GLNB	FREK-RPNB	FREK-GLSA	FREK-RPSA	FREK-EXJT	FREK-RPJT	FREK-STNB	FREK-STSA	
フッカー	材質	PBT(UL 94V-0)						ステンレス(SUS304)	
	使用温度範囲	-10℃~150℃						-59℃~250℃	
結束バンド	材質	PVC(UL No.UL94V-2)						ステンレス(SUS304)	
	使用温度範囲	-59℃~85℃						-59℃~250℃	
	UL No.	UL56854							
ネジ	材質								
セット内容		フッカー 1個 結束バンド(ショート2本 ロング1本)			フッカー2個 結束バンド(ロング2本)		フッカー 1個 結束バンド(ステンレス2本)		

使用例

●インレット固定タイプ

多様なネジ止め式インレット・アウトレットで使用可能です。ネジ穴タップが無い場合でも付属のナットでネジを固定できます。






●中継固定タイプ

多種多様な組合せが可能です。



抜け防止器具

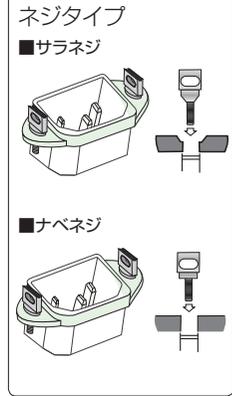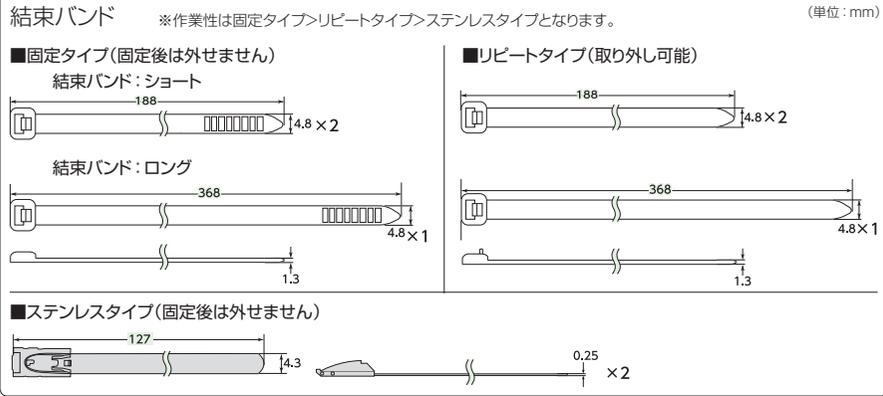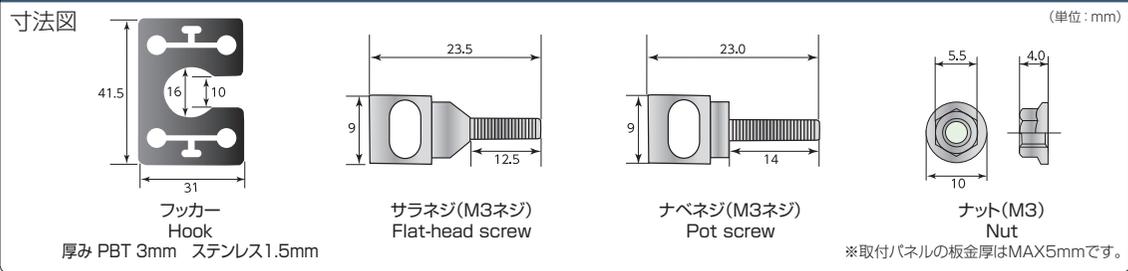

取付図

取付方法(図解)

①固定ネジ2本をインレットに取付けます。その際、ネジの穴が外側を向くように取付けて下さい。

Insert fixing two screws into the inlet. And adjust the position. So that hole of the screws can face outwardly.

②電源プラグを差し込み、ネジ穴に外側から結束バンドを2本通します(3-Bの場合は1本)。

Insert power plug. And pass union bands into holes of the screw from outside. (Single union band for 3-b type)

③-A 小2本で固定
フッカーを電源プラグに取付け、マジックフッカー左右の中央部分の穴に結束バンドを通し、2本ともバンドをロックします。

Attach HOOK on power plug, And pass union bands into center holes of MAGIC HOOK from both side. And lock with two union bands.

③-B 大1本で固定
フッカーを電源プラグに取付けます。結束バンドはフッカーの上部を通し、向かい側のネジ穴の内側より通します。さらにバンドをマジックフッカーの中央部分の穴の下から通し、電源プラグを回り込むようにして向かい側中央部分の穴の上から通し、バンドをロックします。

Attach HOOK on power plug. And pass union bands into upward of MAGIC HOOK. Then insert from opposite holes of screws. Moreover, pass the bands through center holes of MAGIC HOOK from downward, and insert the band into opposite center holes along power plug from upward, then lock with the bands.

■ネジの取り付け方法



■取付例(長結束バンド1本の場合)



■結束バンド短2本・ステンレスの場合

