


ミスミ

CEE・BS・AS 規格コンセント

防水型アウトレット/SEタイプ

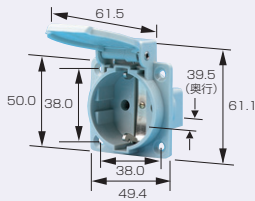

SE TYPE

(単位: mm) (公差: ±2%)

ココが特長 カバー閉扉時防水可能な SEタイプ防水型アウトレット

定格	AC250V-16A
安全規格	VDE, CEE Publication7
本体材質	耐熱プラスチック
適合電線	1.25mm ² ~2.5mm ² またはAWG16~14
重量	50g

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50個以上
88010300	1,395	1,296	1,207	

接続例

 


CEE VDE


在庫品

RoHS


パネルカット



相手プラグ形状

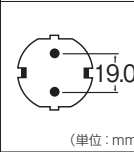

コンパクト/BFタイプ

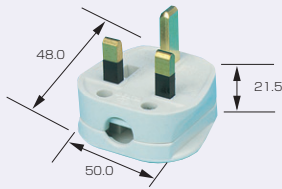

BF TYPE

(単位: mm)

ココが特長 狭小スペースに最適な BFタイプ電源プラグ

●弊社ではソケット側の販売をしておりませんのでご注意ください。


定格	AC250V-13A(ヒューズ付き)
安全規格	BS1363
本体材質	メラミン
適合電線	0.5mm ² ~1.0mm ² (ケーブル仕上がり外径1.1mm以内)
重量	55g

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50個以上
MIS-PBF	792	673	534	

接続例

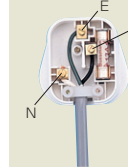


BS


在庫品

RoHS

コンセント形状

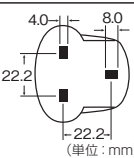

コンパクト/Oタイプ

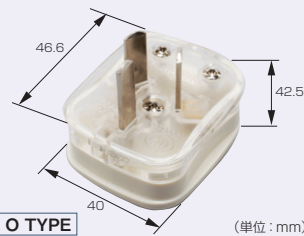

O TYPE

(単位: mm)

ココが特長 アース端子付の Oタイプ電源プラグ

定格	AC250V-10A
本体材質	PC
適合電線	0.5mm ² ~1.5mm ² (ケーブル仕上がり外径7mm以内)
重量	32g

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50個以上
MIS-WSP	950	855	760	


接続部




在庫品

RoHS

コンセント形状

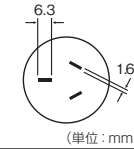

アウトレット/Oタイプ

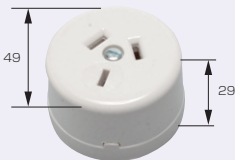

O TYPE

(単位: mm)

ココが特長 パネル取付盤内配線用の Oタイプ電源アウトレット

定格	AC250V-10A
安全規格	AS/NZS 3112:1993
本体材質	クリア樹脂
適合電線	0.5mm ² ~1.0mm ²
重量	45g

※MIS-RASと同等品です。(注)但し、おなじ寸法は7mm以下。

⚠️ 注意
●φ4.5のケーブル引出し口を3箇所開けていただく必要があります。

1個単位



型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~9個	10~29個	30~49個	50個以上
MIS-412	1,455	1,188	990	

接続部




AS

在庫品

RoHS

外形寸法図

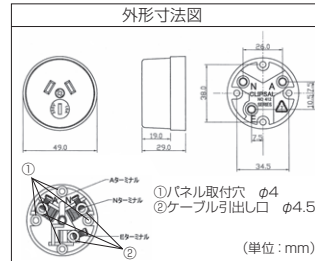

ACコンパネ・インコン

IEC規格
コンセント

国内規格
コンセント

国内規格コンセント・
インターフェース
カバー

引掛形
コンセント

引掛形コンセント・
海外規格対応
コンセント

NEMA規格
コンセント

NEMA規格コンセント・
海外規格対応コンセント

海外規格対応
コンセント

刃型変形
アダプタ