

アウトレット(機器取付タイプ)

RoHS



NEMA 電安法 PSE ネジ式 電源用 盤間接続

Delivery 納期

ココが特長

機器内収納に最適な引掛形機器用アウトレット

- 機器やパネルにはめ込んで電源供給に使用する機器専用タイプの引掛形コンセントです。
- カバープレートや機器へ取付するための83.5mmや101mm間隔の従来型取付金具が必要ないため、取付け場所の確保しづらい小型機器にも使用できるようになっております。

注意

- ・引掛けの刃の形は定格や規格によって異なりますので、結合相手を選定の際はご注意ください。なお組み合わせは組み合わせグループが同じもの同士で行ってください。
- ・この製品には防水機能は付いておりません。水などがかかる場所での使用はお避けください。
- ・取付穴間隔60.5mm、101mmのカバープレートは使用できません。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**



当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

仕様

型式	耐電圧 AC/1分間	定格		電線径(ケーブル径) トルク(kgf/cm)	適用電線		電線ストリップ長さ			適合圧着端子 (JISの呼び)	ボディ素材		
		芯数	電流		電圧	導体径(mm)	導体断面積(mm ²)	圧着端子	引締め			巻締め	
3110-P	1250V	接地+2P	15A	125V	12.2	1.6~2	2	6mm	17mm	不可	R2-4	ナイロン,黒	
3210-L5-P			20A		12.2	2.6~3.2	3.5	7mm	16mm	不可	R3.5-4	ナイロン,黒	
3310-L5-P			30A		15.3	2.6~3.2	5.5	8mm	23mm	不可	R5.5-5	ユリア樹脂,黒	
3120-P		1500V	接地+2P	15A	250V	12.2	1.6~2	2	6mm	17mm	不可	R2-4	ナイロン,黒
3220-L6-P				20A		12.2	2.6~3.2	3.5	7mm	16mm	不可	R3.5-4	ナイロン,黒
3320-L6-P	30A			15.3		2.6~3.2	5.5	8mm	23mm	不可	R5.5-5	ユリア樹脂,黒	
3220-P	3P		20A	250V	12.2	2.6~3.2	3.5	7mm	17mm	不可	R3.5-4	ユリア樹脂,黒	
3320-P			30A		15.3	2.6~3.2	5.5	8mm	23mm	不可	R5.5-5	ユリア樹脂,黒	
4220-P		接地+3P	20A		250V	12.2	2.6~3.2	3.5	7mm	17mm	不可	R3.5-4	ユリア樹脂,黒
4320-P	30A		15.3	2.6~3.2		5.5	8mm	23mm	不可	R5.5-5	ユリア樹脂,黒		
4320-L15-P	30A		15.3	2.6~3.2		5.5	8mm	23mm	不可	R5.5-5	ユリア樹脂,黒		

各製品の刃の形状は**02913ページ** 参照。なお、接地+3Pの30A-250V品は、刃の形状が2種類ありますのでご注意ください。

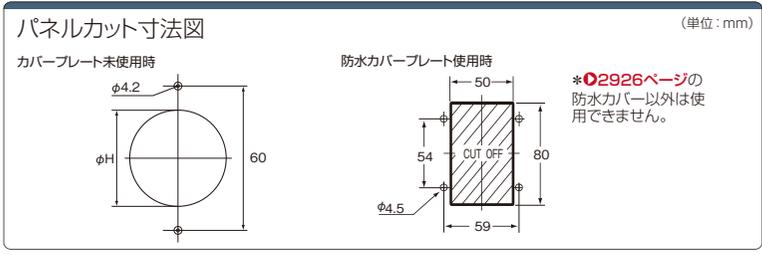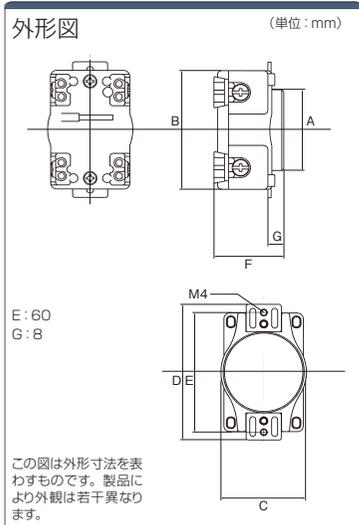

(単位: mm)

型式	A	B	C	D	F	φH
3110-P	φ34.5	60	35	68.5	32.7	35.5
3210-L5-P	φ34.5	60	36	68.5	33.2	35.5
3310-L5-P	φ40.5	70	42	-	40	41.5
3120-P	φ34.5	60	35	68.5	32.7	35.5
3220-L6-P	φ34.5	60	35	68.5	33.2	35.5
3320-L6-P	φ40.5	70	42	-	40	41.5
3220-P	φ34.5	60	36	68.5	35.1	35.5
3320-P	φ40.5	70	42	-	40	41.5
4220-P	φ40.5	60	43	68.5	35.1	41.5
4320-P	φ40.5	70	42	-	40	41.5
4320-L15-P	φ40.5	70	42	-	40	41.5



Order 注文例

型式
3110-P

型式	芯数	定格		重量g	組み合わせグループ*	標準単価		
		電流(A)	電圧(V)			1~9個	10~29個	30~49個
3110-P	接地+2P	15	125	57	A	¥395	¥367	¥348
3210-L5-P		20		68	B	¥545	¥507	¥480
3310-L5-P		30		133	C	¥1,044	¥969	¥912
3120-P	接地+2P	15	250	56	D	¥461	¥432	¥404
3220-L6-P		20		68	E	¥545	¥507	¥480
3320-L6-P		30		133	F	¥1,044	¥969	¥912
3220-P	3P	20	250	84	G	¥517	¥480	¥451
3320-P		30		132	H	¥1,044	¥969	¥912
4220-P		20		102	J	¥704	¥649	¥620
4320-P	接地+3P	30	250	150	K	¥1,410	¥1,297	¥1,232
4320-L15-P		30		150	L	¥1,410	¥1,297	¥1,232

*結合相手は組み合わせグループが同じ製品になります。例えば3110-PはAなので**02914ページ**のR62-Lと組み合わせることができます。

ACコード
コンセント
コンセント

IEC規格
コンセント
国内規格
コンセント
インターフェース
カバー
引掛形
コンセント
NEMA規格
コンセント
海外規格対応
コンセント
刃型変換
アダプタ

Locking Type Receptacle 引掛形コンセント

選定にあたって

- ・コンセントは電源、電流、電圧に適合する範囲の中で選定してください。電流に関しては使用する機器の定格電流が、使用するコンセントの定格電流の80%以下におさまるものをお選びください。また屋外には防水型、電源側にはメスタイプのものといったように環境に合ったものをご使用ください。
- ・各コンセントの組み合わせについては同じ定格でかつ刃の形状が同じものどうしで組み合わせてください。ミスミでは組み合わせ可能な引掛形コンセントをA~Lの分類に分けましたので、選定時は同じ組み合わせグループのものどうしでお使いください。

※結合面を正面から見た図です。

定格	接地+2P			接地+2P			3P		接地+3P			
	AC125V						AC250V					
	15A	20A	30A	15A	20A	30A	20A	30A	15A	20A	30A	
メス 結合面図 NEMA規格No.												
組み合わせグループ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
埋込み アウトレット	3110	3210-L5	3310-L5	3120-1	3220-L6	3320-L6	3220	3320	G50	4220	4320	4320-L15
機器用 アウトレット	3110-P	3210-L5-P	3310-L5-P	3120-P	3220-L6-P	3320-L6-P	3220-P	3320-P	-	4220-P	4320-P	4320-L15-P
ゴッドレット アウトレット	3114R	-	3314R-L5	3124R	-	3324R-L6	3224R	3324R	3124GR	4224R	4324R	4324R-L15
ナロレット アウトレット	3114N	3214N-L5	3314N-L5	3124N	3224N-L6	3324N-L6	3224N	3324N	3124GN	4224N	4324N	4324N-L15
中防水 アウトレット	R104	3214RW-L5	3314RW-L5	3124RW	3224RW-L6	3324RW-L6	3224RW	3324RW	R105	4224RW	4324RW	4324RW-L15
露出 アウトレット	S50	-	3311-L5	3121-1	-	3321-L6	3221	3321	-	4221	4321	4321-L15

組み合わせグループが同じオス・メスで嵌合が可能

オス 結合面図 NEMA規格No.												
組み合わせグループ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ゴッドレット インレット	3112R	-	3312R-L5	3122R	-	3322R-L6	3222R	3322R	3122GR	4222R	4322R	4322R-L15
ナロレット インレット	3112N	3212N-L5	3312N-L5	3122N	3222N-L6	3322N-L6	3222N	3322N	3122GN	4222N	4322N	4322N-L15
ファンダ インレット	R52-L	-	-	3122RL	-	-	3222RL	-	3122GRL	4222RL	R262-L	-
中防水 インレット	R102	3212RW-L5	3312RW-L5	3122RW	3222RW-L6	3322RW-L6	3222RW	3322RW	R103	4222RW	4322RW	4322RW-L15
インレット インレット	3115N	3215N-L5	3315N-L5	3125N	3225N-L6	3325N-L6	3225N	3325N	3125GN	4225N	4325N	4325N-L15
防水 インレット	3115NW	3215NW-L5	3315NW-L5	3125NW	3225NW-L6	3325NW-L6	3225NW	3325NW	3125GNW	4225NW	4325NW	4325NW-L15
防塵 カバープレート (注1) O2926ページ	SLP3000	SLP3000	SLP4000	SLP3000	SLP3000	SLP4000	SLP3000	SLP4000	SLP3000	SLP4000	SLP4000	SLP4000
防水 カバー (注2) O2926ページ	PLC35W	PLC35W	PLC41W	PLC35W	PLC35W	PLC41W	PLC35W	PLC41W	PLC35W	PLC41W	PLC41W	PLC41W
アルミ カバープレート O2927ページ	1141A 1141-1A	1141A 1141-1A	1161A	1141A 1141-1A	1141A 1141-1A	1161A	1141A 1141-1A	1161A	1141A 1141-1A	1161A	1161A	1161A

- ※(注1)：埋込みアウトレットに使用します。
- ※(注2)：機器用アウトレットに使用します。
- ※NEMA規格No. はオス側には末尾にP、メス側には末尾にRが付きます。(例) L5-20P(オス)、L5-20R(メス)