



## 圧着済コンタクトケーブル



**ココが特長**

**専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**

- 圧着済ケーブルのパック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



納期

### 出荷日

1~4パック	翌日(当日)
5パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

1m(青、白、黒) **在庫品**

### 出荷日

1~4パック	3日目
5パック~	都度見積

2m以上 **非在庫品**

### お値引き

1~5パック	基準単価
6~10パック	5%
11パック~	10%

### 外形イメージ図



**1パック 50本入**



Order  
注文例

型式	-	指定長
HIF3-20B	-	1

コンタクトタイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様		
	在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	1日目		3日目出荷				使用ケーブル		使用コンタクト型式
			1	2	3	5	7	10			
HIF3-20	B(青)	A(茶)、E(赤)	¥3,465	¥4,288	¥5,110	¥6,755	¥8,400	¥10,868	AWG20	UL1007 タイプ	HIF3-2022SC
HIF3-22	C(白)	F(黄)、G(緑)	¥2,985	¥3,537	¥4,088	¥5,192	¥6,295	¥7,950	AWG22		HIF3-2226SCA
HIF3-24	D(黒)		¥2,808	¥3,183	¥3,558	¥4,308	¥5,058	¥6,183	AWG24		HIF3-2428SCA

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ


MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ

## 圧着メスコンタクト引抜工具

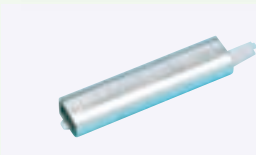

**ココが特長**

**差し間違えた時の必須工具**

- 一度コネクタにはめ込んだコンタクトを、簡単に抜き取ることができます。



納期

**1個から注文OK!**

### 出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**



Order  
注文例

型式
HIF1-P0




型式	基準単価	スライド単価	重量(g)
HIF1-P0	1~2個	3~5個	16
	¥772	¥732	
		6~10個	
		¥693	

販売：ミスミ/製造元：ヒロセ電機(株)




Example  
使用方法

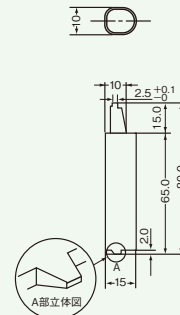

#### (1) 端子の引き抜き方法

下図の様に引き抜き工具を、絶縁ケースのランス固定溝に挿入した状態でケーブルを軽く引っ張ると端子を引き抜くことが出来ます。

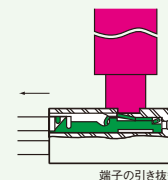

#### (2) ランス修正(起し)方法

絶縁ケースから引き抜いた端子を再び挿入する場合、工具A部を用い下図に従って端子のランス部を起こしてから挿入してください。

