

セレクション
ガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロン
コネクタ

同軸コネクタ

MILコネクタ

圧接メスコネクタ(ロック無し)

RoHS



7926-B500FL-3448

MIL UL 圧接 金メッキ 信号用 電磁弁 PLC 盤間接続 2D CAD

ココが
特長

1.27mmピッチフラットケーブルと一括圧接

- 地球環境を考慮した鉛フリータイプです。
- MIL規格(MIL-C-83503)準拠でULを取得しているスタンダードなMILコネクタです。
- ULNo.E68080
- ULNo.E45587(ストレインリリーフ)

基本仕様

定格電流	定格電圧	接触抵抗	絶縁抵抗	耐電圧	使用温度
1A	AC250V	20mΩ以下	1000MΩ以上	AC1000Vr.m.s/1分間	-55℃~105℃



ご注意

・適応電線サイズ: AWG28または0.08mm²のより線 1.27mmピッチフラットケーブル(●4716ページ)、融着ケーブル(●4735ページ)



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

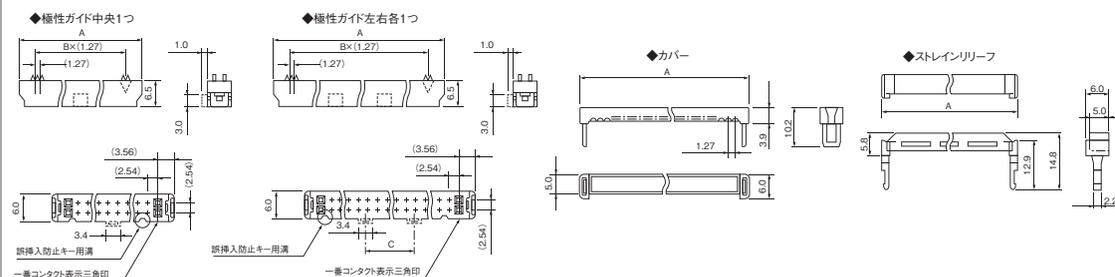

型式(注1)	芯数	A	B	C	極性ガイド(注2)	極性キー溝(注2)	部品構成(住友スリーエム製品番号)
7910-B500FL-3448	10	17.2	9	-	中央1つ	なし	コネクタ+カバー 7910-B500FL ストレインリリーフ 3448-7910
7914-B500FL-3448	14	22.3	13	-	中央1つ	片側1つ	7914-B500FL 3448-7914
7916-B500FL-3448	16	24.8	15	-	中央1つ	左右各1つ	7916-B500FL 3448-7916
7920-B500FL-3448	20	29.9	19	-	中央1つ	左右各1つ	7920-B500FL 3448-7920
7926-B500FL-3448	26	37.5	25	-	中央1つ	左右各1つ	7926-B500FL 3448-7926
7930-B500FL-3448	30	42.6	29	-	中央1つ	左右各1つ	7930-B500FL 3448-7930
7934-B500FL-3448	34	47.7	33	-	中央1つ	左右各1つ	7934-B500FL 3448-7934
7940-B500FL-3448	40	55.3	39	-	中央1つ	左右各1つ	7940-B500FL 3448-7940
7950-B500FL-3448	50	68.0	49	-	中央1つ	左右各1つ	7950-B500FL 3448-7950
7950-B700FL-3448	50	68.0	49	22.9	左右各1つ	左右各1つ	7950-B700FL 3448-7950
7960-B500FL-3448	60	80.7	59	-	中央1つ	左右各1つ	7960-B500FL 3448-7960
7964-B500FL-3448	64	85.8	63	-	中央1つ	左右各1つ	7964-B500FL 3448-7964

(注1)コネクタ本体とカバーとストレインリリーフのセットの型式となります。(部品構成をご確認ください。)

(注2)極性ガイド、極性キー溝は商品により数が異なりますので上表をご参照ください。



型式	芯数	基準単価			重量 g
		1~29個	30~79個	80~99個	
7910-B500FL-3448	10	¥213	¥174	¥155	2.00
7914-B500FL-3448	14	¥213	¥174	¥155	2.59
7916-B500FL-3448	16	¥223	¥184	¥164	2.88
7920-B500FL-3448	20	¥232	¥194	¥164	3.48
7926-B500FL-3448	26	¥232	¥194	¥164	4.36
7930-B500FL-3448	30	¥242	¥194	¥174	4.96
7934-B500FL-3448	34	¥252	¥203	¥184	5.54
7940-B500FL-3448	40	¥281	¥232	¥203	6.43
7950-B500FL-3448	50	¥320	¥261	¥232	7.89
7950-B700FL-3448	50	¥358	¥291	¥252	7.91
7960-B500FL-3448	60	¥388	¥310	¥271	9.39
7964-B500FL-3448	64	¥436	¥349	¥310	9.99

M材料・仕上

項目	材 料	仕 上
コネクタ	銅合金	ニッケルメッキ/下地金メッキ
ボディ	ガラス強化ポリエステル	
カバー	ガラス入りポリエステル	UL94V-0.灰
ストレインリリーフ	ポリエステル	

Order
注文例

型式

7910-B500FL-3448

2011.9

2012.8

3043

設計変更でお探しの部品を見つけるなら MISUMI VONA カタログ

ヒロセ電機・春日電機・大同端子も
全アイテム取扱い!

V4207 ページ



V4247 ページ



V4003 ページ

※上記商品は VONA カタログ掲載商品です