




基板ストレートオスコネクタ(レバー型)

RoHS

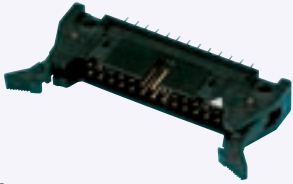

オス
HIF3BA-26PA-2.54DSA71

UL MIL ハンダ 金メッキ レバーロック 信号用 2D CAD



ココが特長

オムロン・キーエンスPLCの中継コネクタ

- 基板取付穴ピッチが2.54mmピッチのため、市販のユニバーサル基板などにも取り付けることができる汎用性豊かな基板用コネクタです。
- ピンの方向は、基板面に対し垂直方向のタイプです。
- 結合時のロック機構があるため、コネクタ結合を確実に固定することができます。
- ULNo.E52653

基本仕様

定格電流: 1A
定格電圧: AC200V
特性や材質は **○3039ページ**



- ・50、60、64芯はタイプが極性スロット位置の違いで2種類あるのでご注意ください。
- ・コンタクトはオス(ピン)タイプのみになります。



1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日**(当日)

21個~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

型式
HIF3-6PA-2.54DSA71

外形図

(単位: mm)

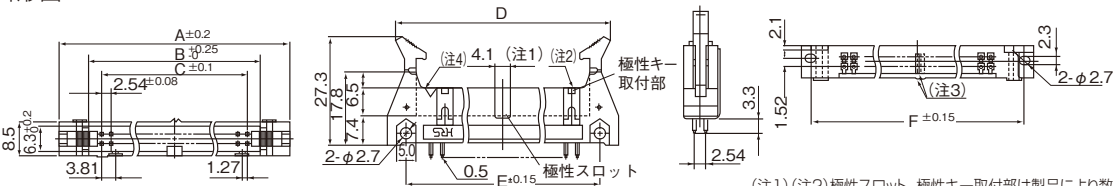


(注1)(注2)極性スロット、極性キー取付部は製品により数
が異なりますので、下表をご参照ください。
(注3)スペーサー部は極数により右に移動します。
(注4)6極には、極性マーク(▽)がありません。

型式	芯数	A	B	C	D	E	F	極性スロット	極性キー取付部
HIF3-6PA-2.54DSA71	6	26.92	12.42	5.08	23.06 最大46.02	16.72	22.82	中央1つ	なし
HIF3BD-10PA-2.54DSA71	10	32.0	17.5	10.16	28.14 最大51.1	21.8	27.9		なし
HIF3BA-14PA-2.54DSA71	14	37.1	22.6	15.24	33.24 最大56.2	26.9	33.0		右側1つ
HIF3BA-16PA-2.54DSA71	16	39.6	25.1	17.78	35.74 最大58.7	29.5	35.5		
HIF3BA-20PA-2.54DSA71	20	44.7	30.2	22.86	40.84 最大63.8	34.5	40.6	中央1つ	
HIF3BA-26PA-2.54DSA71	26	52.3	37.8	30.48	48.44 最大71.4	42.2	48.3		
HIF3BA-30PA-2.54DSA71	30	57.4	42.9	35.56	53.54 最大76.5	47.2	53.3		
HIF3BA-34PA-2.54DSA71	34	62.5	48.0	40.64	58.64 最大81.6	52.3	58.4		
HIF3BA-40PA-2.54DSA71	40	70.1	55.6	48.26	66.24 最大89.2	59.9	66.0		
HIF3BA-50PA-2.54DSA71	50	82.8	68.3	60.96	78.94 最大101.9	72.6	78.7	左右各1つ	
HIF3BB-50PA-2.54DSA71	50	82.8	68.3	60.96	78.94 最大101.9	72.6	78.7	中央1つ	左右各1つ
HIF3BA-60PA-2.54DSA71	60	95.5	81.0	73.66	91.64 最大114.6	85.3	91.4	左右各1つ	
HIF3BB-60PA-2.54DSA71	60	95.5	81.0	73.66	91.64 最大114.6	85.3	91.4	中央1つ	
HIF3BA-64PA-2.54DSA71	64	100.6	86.1	78.74	96.74 最大119.7	90.4	96.5	左右各1つ	
HIF3BB-64PA-2.54DSA71	64	100.6	86.1	78.74	96.74 最大119.7	90.4	96.5	中央1つ	

プリント基板寸法図

(単位: mm)

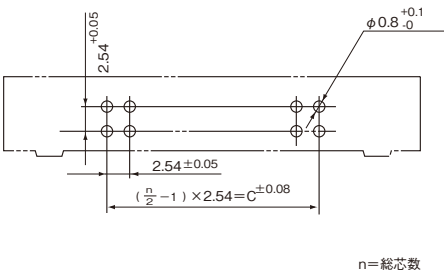

n=総芯数



型式	芯数	基準単価	スライド単価		重量 (g)
		1~9個	10~24個	25~99個	
HIF3-6PA-2.54DSA71	6	¥158	¥133	¥126	3.9
HIF3BD-10PA-2.54DSA71	10	¥138	¥115	¥110	4.4
HIF3BA-14PA-2.54DSA71	14	¥178	¥142	¥136	5.0
HIF3BA-16PA-2.54DSA71	16	¥148	¥124	¥118	5.3
HIF3BA-20PA-2.54DSA71	20	¥158	¥133	¥126	6.1
HIF3BA-26PA-2.54DSA71	26	¥168	¥142	¥134	6.9
HIF3BA-30PA-2.54DSA71	30	¥178	¥151	¥142	7.5
HIF3BA-34PA-2.54DSA71	34	¥188	¥160	¥150	8.0
HIF3BA-40PA-2.54DSA71	40	¥217	¥187	¥174	9.2
HIF3BA-50PA-2.54DSA71	50	¥257	¥213	¥205	10.4
HIF3BB-50PA-2.54DSA71	50	¥257	¥213	¥205	10.6
HIF3BA-60PA-2.54DSA71	60	¥297	¥240	¥231	12.0
HIF3BB-60PA-2.54DSA71	60	¥297	¥240	¥231	12.2
HIF3BA-64PA-2.54DSA71	64	¥366	¥302	¥289	13.0
HIF3BB-64PA-2.54DSA71	64	¥366	¥302	¥289	13.0

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284ハーフピッチコネクタ

PCRハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミスミ防水コネクタ

Han防水コネクタ

2012.9

2013.8

3050