


## ハンダ型メスコネクタ

RoHS

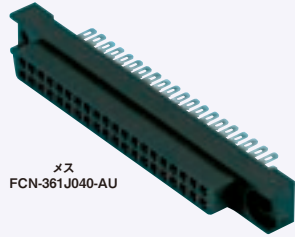

メス  
FCN-361J040-AU

FCNコネクタハーネスは  
**02247ページ**

ハンダ 金メッキ ネジロック 信号用 PLC 2D CAD



**1個から注文OK!**

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**ココが特長** 三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ

**基本仕様** 定格電流：DC3A以下 定格電圧：AC250V以下  
適応電線サイズ：AWG23~AWG30または0.2mm<sup>2</sup>~0.05mm<sup>2</sup>  
特性や材質は**03053ページ**



ご注意


・製品にフードは付いておりませんので、**03057ページ**以降よりお選びください。  
・省スペース対応フードは40芯だけです。ご注意ください。



Order  
注文例

型式  
**FCN-361J024-AU**

### 外形図

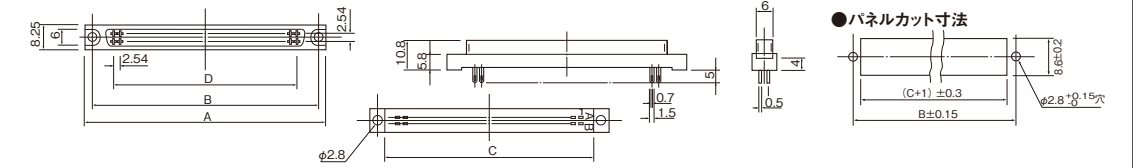

(単位：mm)




型式	芯数	標準単価			重量 (g)
		1~29個	30~79個	80~99個	
FCN-361J008-AU	8	¥267	¥237	¥227	2.56
FCN-361J016-AU	16	¥336	¥287	¥267	3.2
FCN-361J024-AU	24	¥376	¥316	¥297	5.5
FCN-361J032-AU	32	¥544	¥465	¥435	5.1
FCN-361J040-AU	40	¥564	¥475	¥455	7.1
FCN-361J048-AU	48	¥772	¥653	¥613	9.6

型式	芯数	A	B	C	D
FCN-361J008-AU	8	28.84	23.34	17.84	7.62
FCN-361J016-AU	16	39	33.5	28.0	17.78
FCN-361J024-AU	24	49.16	43.66	38.16	27.94
FCN-361J032-AU	32	59.32	53.82	48.32	38.1
FCN-361J040-AU	40	69.48	63.98	58.48	48.26
FCN-361J048-AU	48	79.64	74.14	68.64	58.42

販売：ミスミ／製造元：富士通コンポーネント(株)

## ハンダ型オスコネクタ

RoHS

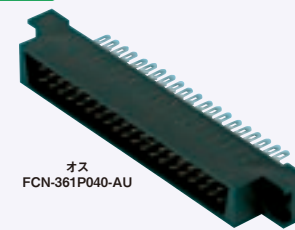

オス  
FCN-361P040-AU

FCNコネクタハーネスは  
**02247ページ**

ハンダ 金メッキ ネジロック 信号用 PLC 2D CAD



**1個から注文OK!**

出荷日

1~20個 翌日(当日)

21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**ココが特長** 三菱電機・オムロン・富士電機PLCコネクタ

**基本仕様** 定格電流：DC3A以下 定格電圧：AC250V以下  
適応電線サイズ：AWG23~AWG30または0.2mm<sup>2</sup>~0.05mm<sup>2</sup>  
特性や材質は**03053ページ**



ご注意


・製品にフードは付いておりませんので、**03057ページ**以降よりお選びください。  
・省スペース対応フードは40芯だけです。ご注意ください。



Order  
注文例

型式  
**FCN-361P024-AU**

### 外形図

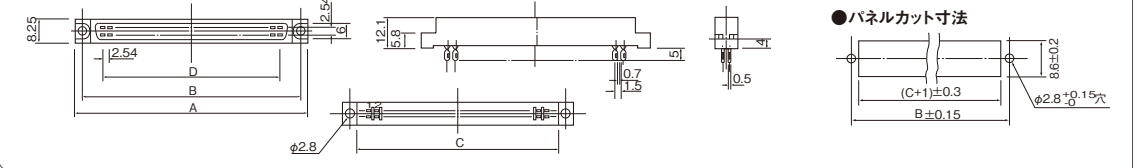

(単位：mm)



型式	芯数	標準単価			重量 (g)
		1~29個	30~79個	80~99個	
FCN-361P008-AU	8	¥257	¥207	¥173	3.1
FCN-361P016-AU	16	¥386	¥346	¥326	3.8
FCN-361P024-AU	24	¥495	¥425	¥396	6.1
FCN-361P032-AU	32	¥524	¥445	¥415	6.1
FCN-361P040-AU	40	¥613	¥524	¥495	8.7
FCN-361P048-AU	48	¥673	¥574	¥534	10.2

型式	芯数	A	B	C	D
FCN-361P008-AU	8	28.84	23.34	17.84	7.62
FCN-361P016-AU	16	39.0	33.5	28.0	17.78
FCN-361P024-AU	24	49.16	43.66	38.16	27.94
FCN-361P032-AU	32	59.32	53.82	48.32	38.1
FCN-361P040-AU	40	69.48	63.98	58.48	48.26
FCN-361P048-AU	48	79.64	74.14	68.64	58.42