

圧接型メスコネクタ

RoHS



メス
FCN-367J040-AU-F

圧接 金メッキ ネジロック 信号用 PLC 2D CAD

Delivery 納期

ココが特長 三菱電機・オムロン・富士電機 PLCコネクタ

基本仕様 定格電流：DC1A以下 定格電圧：AC250V以下
適応電線サイズ：AWG28、AWG30または0.08mm²、0.05mm²(フラットケーブル(04722ページ))
特性や材質は03053ページ

注意
このコネクタにはフードは付けられません。



Order 注文例

型式
FCN-367J024-AU-F

1個から注文OK!

出荷日


1~20個 **翌日(当日)**

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご注文ください。


在庫品

外形図

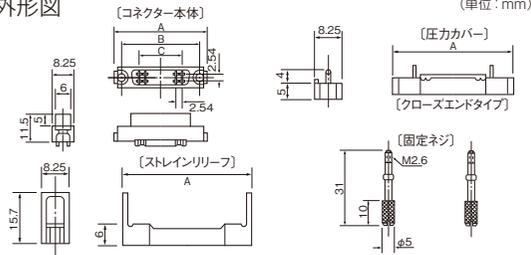

型式	芯数	A	B	C
FCN-367J024-AU-F	24	49.16	43.66	27.94
FCN-367J032-AU-F	32	59.32	53.82	38.1
FCN-367J040-AU-F	40	69.48	63.98	48.26
FCN-367J048-AU-F	48	79.64	74.14	58.42

ケーブル結線状態

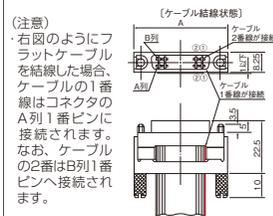

※FCNコネクタの圧接作業はメーカー指定の専用工具をお使い下さい。試作などの為の暫定的なものであれば、バース(万力)や簡易工具(06307ページ)での接続も可能です。簡易工具の使用方法は03052ページのHIF3Bシリーズのページにて参照してください。同じ方法で圧接ができます。ただし圧接品質にはバラツキが生じますのでご注意ください。なおミスミではこちらの商品のハーネス加工もしております。専用工具にて作業してありますので品質のバラツキがなく信頼性の高いハーネスに仕上がります。



型式	芯数	基準単価	スライド単価	重量
FCN-367J024-AU-F	24	¥782	¥663	13.9
FCN-367J032-AU-F	32	¥920	¥782	15.6
FCN-367J040-AU-F	40	¥940	¥801	16.9
FCN-367J048-AU-F	48	¥1,168	¥990	20.0

販売：ミスミ/製造元：富士通コンポーネント

ハンダ型メスコネクタ

RoHS



ココが特長 三菱PLCに採用!FCNコネクタ

●FCN-361J040-AU(富士通コンポーネント)相当品です。

基本仕様 定格電流：DC3A以下 定格電圧：AC250V以下
適応電線サイズ：AWG23~AWG30または0.2mm²~0.05mm²

注意
製品にフードは付いておりませんので、ミスミオリジナルフードBKH-FCN40をお勧め致します。(03059ページ)



Order 注文例

型式
1473381-1-MH

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~20個 **翌日(当日)**

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

外形図




■電気的特性

定格電圧	AC250V以下
定格電流	3A以下/1種
絶縁抵抗	1000Ω以上
耐電圧	AC500V/1分間
使用温度範囲	-25℃~+85℃

■機械的特性

単極あたりの挿入力	12.5kg以下
単極あたりの抜去力	2.0kg以下
耐振動性	1ms以上の瞬断がないこと
抜差回数	500回

■コンタクト配列図

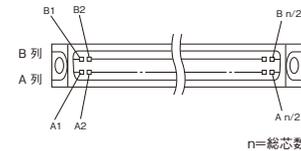

オスコネクタの結合面より見た図
(メスコネクタの場合は左右逆になります。)



型式	芯数	基準単価	スライド単価	重量
1473381-1-MH	40	¥396	¥376	8

メーカー型式：1376559-1(1473381-1のフードを取り外したコネクタ単体型式)

販売：ミスミ/製造元：タイコエレクトロニクス

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284 ハーフピッチコネクタ

PCR ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy dutyコネクタ

ミスミ防水コネクタ

Han防水コネクタ