

E型コネクタ(ネジ式結線)


RoHS

CE対応 CSA UL ネジ式 銀メッキ 差し込み 信号用 電源用 盤間接続 盤内配線 2D CAD



コネクタ

角型コネクタ

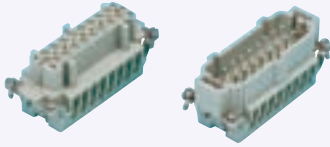

メス(ソケット)
0933-016-2701

オス(ピン)
0933-016-2601

**ココが
特長**

Han防水E型コネクタ

- 電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。
- ULNo.E235076

基本仕様

- 定格電流：16A以下
- 定格電圧：AC500V(VDE)、AC600V(UL,CSA)
- 適応電線サイズ：AWG14~AWG26、または2.5mm²~0.14mm²
- 電線むき寸法=7.5mm
- 特性や材質は **03108ページ**

注意

- ・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。**(03119ページ~)**
- ・コネクタは台座をつけずに直接パネルに取付ができますが、その時は防水性能はなくなります。

1個から注文OK!

出荷日

1~19日 **翌日(当日)**

20日~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式
0933-006-2601


注文方法について

Han-Eシリーズは芯数が6, 10, 16, 24, 32, 48とありますが、32芯と48芯はコネクタを2個ならべて使用します。ご注文の際は組み合わせ表のなかで芯数に対応する型式を選んでください。つまり、32芯と48芯時のコネクタは2個セットとはなりませんので、片側毎に各1個ずつご注文ください。


外形図およびコンタクト配列図

(単位: mm)


◆6芯

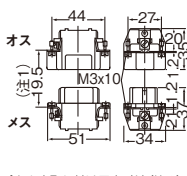


◆10芯

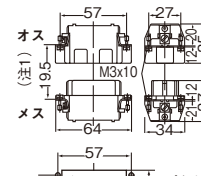


◆16芯

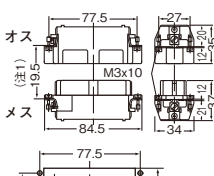


◆24芯

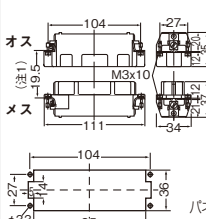

◆32芯

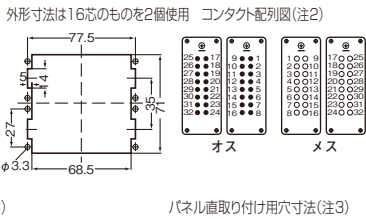

◆48芯

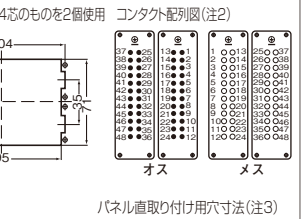

(注1)接触保証距離は最大2.1mmです。(注2)コンタクト配列図は電線接続面から見た図です。
(注3)パネル直取付け時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けてください。



型式	単体芯数	タイプ	適合フード(注4)	基準単価			重量 g
				1~4個	5~29個	30個~	
0933-006-2601	6	オス (ピン)	E型 03119ページ~	¥1,079	¥920	¥861	50.0
0933-010-2601	10			¥1,395	¥1,188	¥1,118	64.4
0933-016-2601	16			¥1,574	¥1,336	¥1,267	86.2
0933-024-2601	24			¥2,197	¥1,861	¥1,752	115.3
0933-016-2611	16(32芯専用)(注5)			¥1,940	¥1,653	¥1,554	85.8
0933-024-2611	24(48芯専用)(注6)			¥2,435	¥2,069	¥1,950	115.0
0933-006-2701	6	メス (ソケット)		¥1,098	¥1,039	¥881	51.2
0933-010-2701	10			¥1,475	¥1,405	¥1,178	67.2
0933-016-2701	16			¥1,673	¥1,593	¥1,336	91.8
0933-024-2701	24			¥2,326	¥1,970	¥1,861	124.0
0933-016-2711	16(32芯専用)			¥1,861	¥1,584	¥1,485	92.0
0933-024-2711	24(48芯専用)			¥2,583	¥2,197	¥2,069	124.6

(注4)フードは大きく分けるとE型とA型とに分かれます。ご注文の際は適合の型よりお選びください。
(注5)0933-016-2611はピン番号が17~32まで印字されています。0933-016-2601と組合せて32芯としてご使用ください。
(注6)0933-024-2611はピン番号が25~48まで印字されています。0933-024-2601と組合せて48芯としてご使用ください。

関連商品

03123ページ

1レバー式フード

03131ページ

圧着コンタクト