

A型コネクタ(ネジ式結線)

RoHS

CE対応 CSA UL ネジ式 銀メッキ 差し込み 信号用 電源用 盤間接続 盤内配線 2D CAD

Delivery 納期



メス(ソケット)
0920-003-2711

オス(ピン)
0920-003-2611

**ココが
特長**

Han防水A型コネクタ

●電線接続方式がネジ式のため専用工具を必要とせずマイナスドライバーだけで簡単に接続できます。

●ULNo.E235076

定格電流：10A以下

定格電圧：3芯のみAC250V (VDE)、3芯以外AC380V (VDE)、全品AC600V (UL,CSA)

適応電線サイズ：AWG14~AWG26、または2.5mm²~0.14mm²

電線むき寸法：7.5mm² 特性や材質は **03108ページ**

基本仕様

!
ご注意

- ・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。(03119ページ~)
- ・コネクタは台座をつけずに直接パネルに取付ができますが、その時は防水性能はなくなります。
- ・3芯のものはパネル直取付はできません。

1個から注文OK!

出荷日

1~19日 **翌日(当日)**

20日~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order
注文例

型式	0920-003-2611
----	---------------


外形図およびコンタクト配列図

(単位: mm)


◆3芯

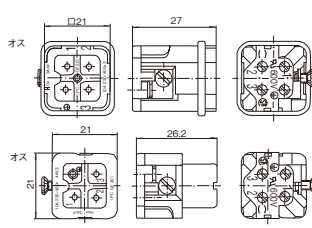

コンタクト配列図(注2)

 


オス
(ピン)

 


メス
(ソケット)

パネル直取付はできません。
(フードや台座に組み込み時のみ使用できます。)

◆10芯

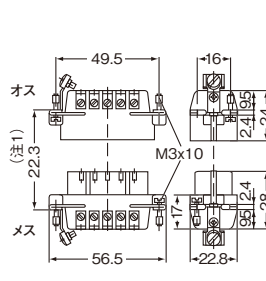


コンタクト配列図(注2)

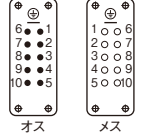


オス
メス


パネル直取付用穴寸法(注3)

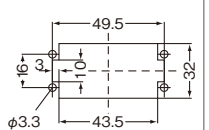

◆16芯

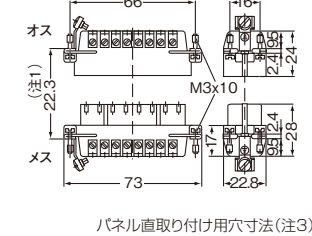

コンタクト配列図(注2)

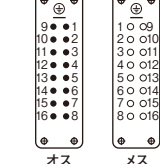


オス
メス

パネル直取付用穴寸法(注3)


◆32芯

外形寸法は16芯のものを2個使用

パネル直取付用穴寸法(注3)

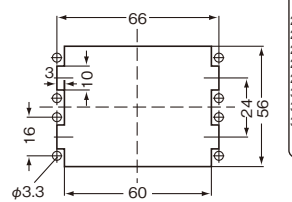

コンタクト配列図(注2)

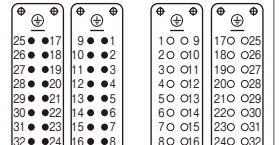

オス
メス

(注1) 接触保証距離は最大24mmです。(注2) コンタクト配列図は電線接続面から見た図です。
(注3) パネル直取付時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けてください。



型式	単体芯数	タイプ	適合フード(注4)	基準単価		重量 g
				1~4個	5~29個	
0920-003-2611	3	オス (ピン)	A型 03119ページ~	¥930	¥811	14.4
0920-010-2612	10			¥1,683	¥1,435	49.2
0920-016-2612	16			¥2,395	¥2,039	66.5
0920-016-2613	16(32芯専用)(注5)			¥2,395	¥2,039	66.5
0920-003-2711	3	メス (ソケット)		¥1,059	¥920	13.6
0920-010-2812	10			¥2,029	¥1,722	49.2
0920-016-2812	16			¥2,970	¥2,524	68.4
0920-016-2813	16(32芯専用)			¥2,970	¥2,524	68.4

(注4) フードは大きく分けるとE型とA型に分かれます。ご購入の際は適合の型よりお選びください。
(注5) 0920-016-2613はピン番号が17~32まで印字されています。0933-016-2612と組合せて32芯としてご使用ください。

コネクタ

角型コネクタ

セクションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ

関連商品

03123ページ



レバー式フード

03131ページ



圧着コンタクト