

D型コネクタ(圧着結線)

RoHS

CE対応 CSA UL 圧着 銀メッキ 差し込み 信号用 電源用 盤間接続 盤内配線 2D CAD



メス 0921-015-3101  
オス 0921-015-3001

**ココが  
特長**

**Han防水D型コネクタ**  
●Han-AやHan-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。

**基本仕様**

●ULNo.E235076  
定格電流：10A以下 定格電圧：※AC250V(VDE)、AC600V(UL,CSA)  
適応電線サイズ：AWG14~AWG26、または2.5mm<sup>2</sup>~0.14mm<sup>2</sup>  
特性や材質は [○3108ページ](#)  
※Han-Dはコンタクトの配列方法によって高電圧対応が可能です。(○3110ページ)

**注意**

・ケーブルの接続は圧着式となります。別途専用工具(○3130ページ)と専用コンタクト(○3131ページ)が必要となります。  
・コンタクトはDコンタクトになります。  
・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。(○3119ページ~)  
・コネクタは台座を付けずパネルに直接取付ができますが、そのときは防水性能はなくなります。  
・7芯はパネル直取付はできません。

**1個から注文OK!**

出荷日	
1~19日	翌日(当日)
20日~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品




型式
0921-007-3031

注文方法について  
Han-Eシリーズのうち、50芯、80芯、128芯はその半分の芯数のコネクタを2個ならべて使用します。ご注文の際は組み合わせ表のなかで芯数に対応する型式を選んでください。なお、50芯、80芯、128芯のコネクタは2個セットではありませんので、それぞれ1個ずつご注文ください。

外形図およびコンタクト配列図


(単位: mm)

◆7芯

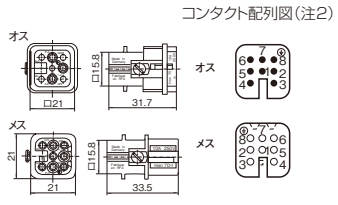


パネル直取り付けはできません。(フードや台座に組み込み時のみ使用できます。)

◆15芯

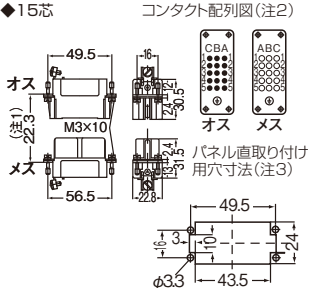


◆40芯

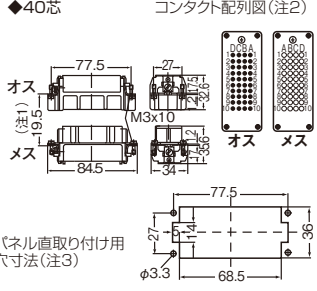


外形寸法は40芯のものを2個使用

◆50芯

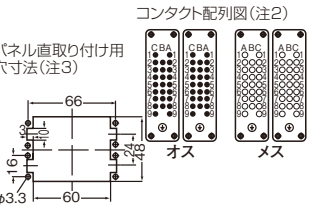


◆128芯

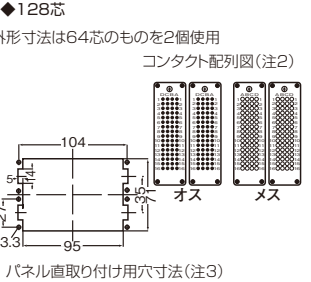


外形寸法は64芯のものを2個使用

◆25芯

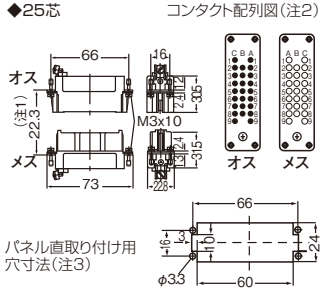

◆64芯

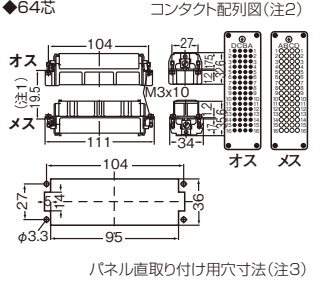

(注1)接触保証距離は7,15,25,50芯は24mm、40,60,80,128芯は21mmです。(注2)コンタクト配列図は電線接続面から見た図です。(注3)パネル直取付時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けてください。(単位: mm)



型式	単体芯数	タイプ	適合コンタクト (○3131ページ)	適合フード(注)	標準単価			重量 g		
					1~4個	5~29個	30個~			
0921-007-3031	7	オス (ピン用)	Dコンタクト	E型 または A型 <b>○3119ページ~</b>	¥504	¥425	¥405	7.7		
0921-015-3001	15				¥1,168	¥1,099	¥970	28.4		
0921-025-3001	25				¥1,465	¥1,247	¥1,168	34.2		
0921-040-3001	40				¥1,752	¥1,485	¥1,405	56.0		
0921-064-3001	64				¥1,831	¥1,554	¥1,465	68.6		
0921-007-3131	7	メス (ソケット)			Dコンタクト	E型 または A型 <b>○3119ページ~</b>	¥603	¥514	¥485	8.3
0921-015-3101	15						¥1,138	¥1,009	¥950	30.8
0921-025-3101	25						¥1,465	¥1,247	¥1,168	38.4
0921-040-3101	40						¥1,752	¥1,485	¥1,405	64.2
0921-064-3101	64						¥1,831	¥1,554	¥1,465	81.4

(注)フードは大きく分けるとE型とA型に分かれます。ご購入の際は適合の型よりお選びください。

コネクタ

角型コネクタ

セクションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ