

## 2レバー式台座(パネル取付用)

RoHS

CE対応 レバーロック 盤間接続 2D CAD



パネル用台座(2レバー式)

**ココが  
特長**

### 2レバー式パネル取付用台座

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことができる防水型のパネル用台座です。
- 相手側コネクタとの着脱を2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。
- フード全体がアルミダイキャストでできているため強度に優れています。



ご注意

- ・レバーが横に付いているためコネクタを並べて取り付けることができます。
- ・結合相手は2レバー方式のケーブル取り付け型フード(03124ページと03126ページ)になります。

<b>1個から注文OK!</b>	
<b>出荷日</b>	
1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例


型式	
	<b>0930-010-0301</b>

### 組み合わせ表

型式	適合フードタイプ	寸法図	適合コネクタ芯数						a	b	c	φd	e	f	g	h	i	パネルカット寸法(角穴)	
			Han-E型 (03113)	Han-EE型 (03114)	Han-A型 (03115)	Han-Q型 (03116)	Han-D型 (03117)	Han-DD型 (03118)											
0930-010-0301	E型	A	10	18	-	-	-	42	5	83	93	4.4	32	43	28.5	12	58	60×35	
0930-016-0301		A	16	32	-	-	-	40	5	103	113	4.4	32	43	28.5	12	58	82×32	
0930-024-0301		A	24	46	-	-	-	64	108	5	130	140	4.4	32	43	28.5	12	58	108×35
0930-032-0301		B	32*1	-	-	-	-	80	-	5	110	124	5.4	65	90	33	6	95	86×71
0920-032-0301	A型	A	-	-	32*2	-	-	50	-	4.5	92	102	4.4	42	56	29	10	69	73×48

\*1 Han-E型16芯コネクタを2つ並べます。  
\*2 Han-A型16芯コネクタを2つ並べます。

### 外形図

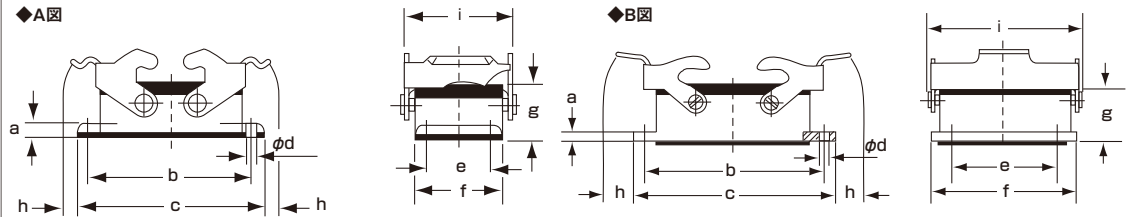

型式	適合フードタイプ	基準単価		スライド単価		重量 g
		1~4個	5~29個	30個~		
0930-010-0301	E型	¥2,069	¥1,821	¥1,722	108.4	
0930-016-0301		¥2,168	¥1,920	¥1,811	119.0	
0930-024-0301		¥2,395	¥2,039	¥1,920	135.6	
0930-032-0301		¥4,296	¥3,653	¥3,435	231.2	
0920-032-0301	A型	¥2,762	¥2,346	¥2,207	127.4	



Example  
使用方法

結合例



ストレート型フードと結合時の写真



コネクタ平行配置例

### 使用例



Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ  
PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ