

1レバー式フード(アングル)

RoHS

CE対応 レバー
ロック

Delivery
納期



アングルタイプフード(1レバー式) 0920-003-1640

**ココが
特長**

1レバー式アングルフード

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできるケーブル横引き出し型の防水コネクタフードです。
- 相手側コネクタとの着脱を台座側の1本のレバー操作で行えるため、装着や取り外しが簡単に行えます。



ご注意

- ・結合相手は1レバー方式のパネル用台座(03119ページ)と中継用フード(03127ページ)と中継用台座(03121ページ)の3種類になります。
- ・防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。(03129ページ)
- ・0920-003-0620はプラスチック、0920-003-1640はアルミダイキャストになります。

1個から注文OK!

出荷日

1~19個	翌日(当日)
20個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例


型式
0930-006-1541

組み合わせ表

型式	適合フードタイプ	寸法図	PGネジサイズ	適合コネクタ芯数						a	b	c	d
				Han-E型(03113)	Han-EE型(03114)	Han-A型(03115)	Han-Q型(03116)	Han-D型(03117)	Han-DD型(03118)				
0930-006-1541	E型	A	16	6	10	-	-	-	24	60	43	43	-
0930-010-1541		A	16	10	18	-	-	-	42	73	43	57	-
0930-010-0543		B	29	10	18	-	-	-	42	73	43	72	-
0930-016-1540		C	21	16	32	-	-	40	72	93.5	45	62.5	-
0930-016-0541		D	29	16	32	-	-	40	72	93.5	45	76	-
0930-024-1540		C	21	24	46	-	-	64	108	120	45	62.5	-
0930-024-0541		D	29	24	46	-	-	64	108	120	45	76	-
0930-048-0540		E	29	48	-	-	-	128	-	132	90	98	10.5
0930-048-0541		E	36	48	-	-	-	128	-	132	90	98	10.5
0920-003-0620		A型	F	11	-	-	3	5,7,12	7	-	26.5	25	54.5
0920-003-1640	F		11	-	-	3	5,7,12	7	-	27	25	54.4	-
0920-010-0540	G		16	-	-	10	-	15	-	63	36	67.5	-
0920-016-0541	G		21	-	-	16	-	25	-	79.5	36	70.5	-

外形図

(単位: mm)

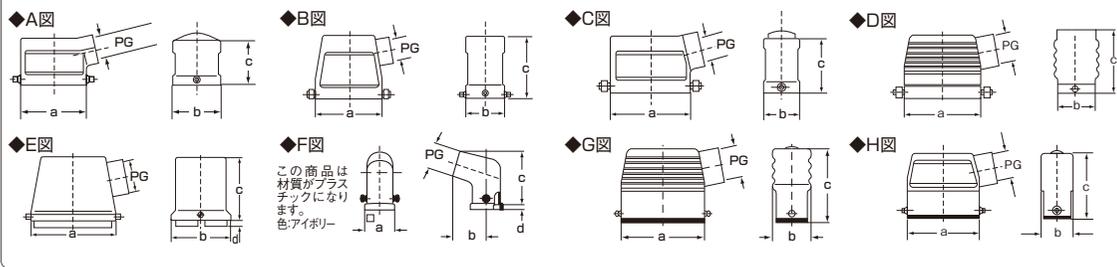

型式	適合フードタイプ	基準単価	スライド単価		重量 g
		1~4個	5~29個	30個~	
0930-006-1541	E型	¥1,108	¥942	¥891	107.4
0930-010-1541		¥1,584	¥1,346	¥1,267	156.0
0930-010-0543		¥2,861	¥2,435	¥2,286	171.6
0930-016-1540		¥1,692	¥1,435	¥1,356	210.2
0930-016-0541		¥2,979	¥2,534	¥2,088	230.8
0930-024-1540		¥1,791	¥1,524	¥1,435	248.8
0930-024-0541		¥3,217	¥2,732	¥2,574	281.0
0930-048-0540		¥5,811	¥4,940	¥4,653	735.0
0930-048-0541		¥6,167	¥5,247	¥4,930	746.0
0920-003-0620		A型	¥445	¥376	¥356
0920-003-1640	¥683		¥613	¥584	85.6
0920-010-0540	¥2,108		¥1,719	¥1,683	164.8
0920-016-0541	¥1,603		¥1,366	¥1,118	184.0



Example
使用方法

結合例



フタ付パネル用台座との結合写真