

## 2レバー式フード(アングル)

RoHS



アングルタイプフード  
(2レバー式)

CE対応 レバーロック



**ココが  
特長**

### 2レバー式アングルフード

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできるケーブル横引き出し型の防水コネクタフードです。
- 相手側コネクタとの着脱をパネル側の2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。



ご注意

- ・ 結合相手は2レバー方式のパネル用台座(03120ページ)と中継用フード(03128ページ)と中継用台座(03122ページ)の3種類になります。
- ・ 防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。(03129ページ)

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~19日 **翌日**(当日)

20日~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式


0930-010-1521

### 組み合わせ表

型式	適合フードタイプ	寸法図	PGネジサイズ	適合コネクタ芯数						a	b	c
				Han-E型 (03113)	Han-EE型 (03114)	Han-A型 (03115)	Han-Q型 (03116)	Han-D型 (03117)	Han-DD型 (03118)			
0930-010-1521	E型	A	16	10	18	-	-	-	42	73	43	57
0930-010-0523		B	29	10	18	-	-	-	42	73	43	72
0930-016-1520		C	21	16	32	-	-	40	72	93.5	45	62.5
0930-016-0521		D	29	16	32	-	-	40	72	93.5	45	76
0930-024-1520		C	21	24	46	-	-	64	108	120	45	62.5
0930-024-0521		D	29	24	46	-	-	64	108	120	43	76
0930-032-0521		E	29	32	-	-	-	80	-	94	82.5	94
0930-032-0522	E	36	32	-	-	-	80	-	94	82.5	94	
0920-032-1520	A型	F	21	-	-	32	-	50	-	82	56	60
0920-032-0521		D	29	-	-	32	-	50	-	82	56	79

### 外形図

(単位: mm)

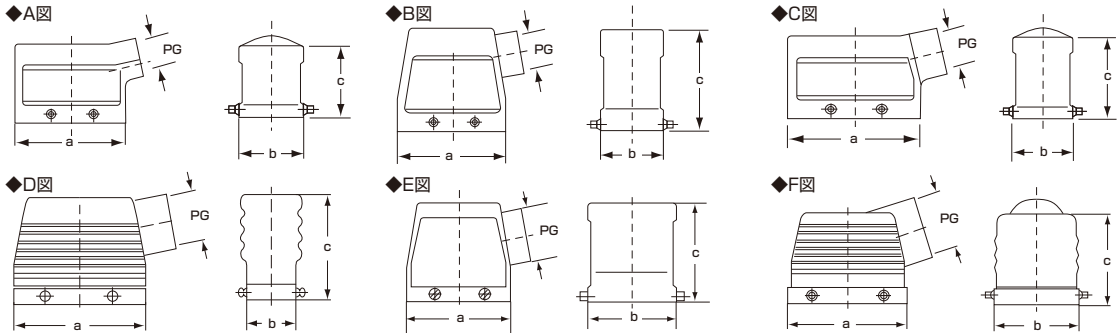

型式	フードタイプ	基準単価	スライド単価		重量 g
		1~4個	5~29個	30個~	
0930-010-1521	E型	¥1,326	¥1,128	¥1,059	149.0
0930-010-0523		¥2,326	¥1,980	¥1,861	165.4
0930-016-1520		¥1,415	¥1,207	¥1,128	205.2
0930-016-0521		¥2,425	¥2,059	¥1,940	224.7
0930-024-1520		¥1,475	¥1,257	¥1,178	240.0
0930-024-0521		¥2,560	¥2,158	¥2,029	266.7
0930-032-0521		¥5,811	¥4,940	¥4,653	521.0
0930-032-0522	¥6,118	¥5,197	¥4,593	541.0	
0920-032-1520	A型	¥2,326	¥1,980	¥1,861	198.3
0920-032-0521		¥2,574	¥2,187	¥2,059	252.4



Example  
使用方法

結合例



中継用フードとの結合時の写真

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス  
コネクタ

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタ

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty  
コネクタ

ミスミ防水  
コネクタ

Han防水  
コネクタ