

# 1レバー式フード(中継用)

RoHS

CE対応 レバー  
ロック

Delivery  
納期



中継フード(1レバー式) 0920-003-1750

**ココが  
特長**

## 1レバー式中継フード

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込み中継用として使用する防水型のフードです。
- 相手側コネクタとの着脱を1本のレバー操作で行えるため、装着や取り外しが簡単に行えます。



ご注意

- ・結合相手は1レバー方式のケーブル取付型フード(03123、3125ページ)になります。
- ・防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。(03129ページ)
- ・0920-003-0720はプラスチック、0920-003-1750はアルミダイキャストになります。

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~19個 翌日(当日)

20個~ 都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例


型式
0930-006-0752

## 組み合わせ表

型式	適合フードタイプ	寸法図	PGネジサイズ	適合コネクタ芯数						a	b	c	d
				Han-E型 (03113)	Han-EE型 (03114)	Han-A型 (03115)	Han-Q型 (03116)	Han-D型 (03117)	Han-DD型 (03118)				
0930-006-0752	E型	A	21	6	10	-	-	-	24	60	43	72.5	23
0930-010-1751		A	16	10	18	-	-	-	42	73	43	47.5	23
0930-016-1750		A	21	16	32	-	-	40	72	93.5	43	47.5	23
0930-024-1751		A	29	24	46	-	-	-	64	108	120	43	57.5
0920-003-0720	A型	B	11	-	-	3	5.7,12	7	-	24	56	29	-
0920-003-1750		B	11	-	-	3	5.7,12	7	-	24.2	57	25	-

## 外形図

(単位: mm)

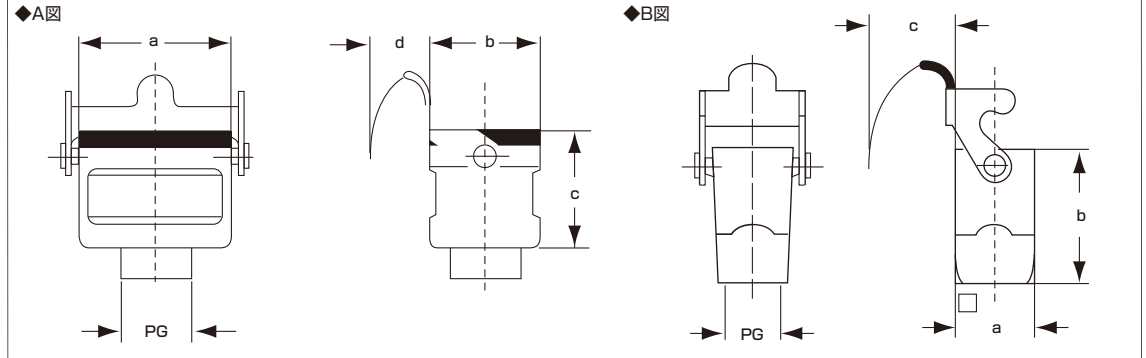

型式	適合フードタイプ	基準単価	スライド単価		重量 g
		1~4個	5~29個	30個~	
0930-006-0752	E型	¥3,039	¥2,583	¥2,453	194.6
0930-010-1751		¥2,633	¥2,237	¥2,108	154.6
0930-016-1750		¥2,772	¥2,356	¥2,217	181.4
0930-024-1751		¥4,286	¥3,643	¥3,425	229.5
0920-003-0720	A型	¥732	¥623	¥584	16.1
0920-003-1750		¥960	¥861	¥811	75.1



Example  
使用方法

結合例



アングル型フードとの結合写真