

価格ほり下げた商品です  
**プライスダウン**

**防塵キャップ**

RoHS



**ココが特長**

**Han防水コネクタ用防塵キャップ**

●未結合時に台座に取り付けて、外部からのほこりや塵の浸入を防ぎます。

**注意**

・防水性はありませんので、水などのかかる場所でのご使用はおやめください。

型式	適合台座 (03119~3122ページ) タイプと芯数			
	Han-E	Han-A	Han-D	Han-DD
0930-010-5406	10	-	-	42
0930-016-5406	16	-	40	72
0930-024-5406	24	-	64	108

**¥**

**Order 注文例**

型式  
**0930-016-5406**

型式	基準単価		スライド単価		重量 g
	1~4個	5~29個	30個~		
0930-010-5406	¥297	¥267	¥237		7.4
0930-016-5406	¥455	¥410	¥366		10.4
0930-024-5406	¥495	¥445	¥396		12.1

**Delivery 納期**

**1個から注文OK!**

**出荷日**


1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


**在庫品**

使用例

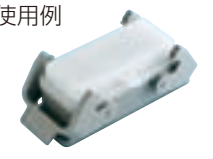

外形図

 (単位: mm)



型式	A	B	C
0930-010-5406	74.8	18	45.2
0930-016-5406	95.3	18	45.2
0930-024-5406	121.8	18	45.2

**ブランクキャップ**

RoHS



真鍮/ニッケルメッキ

**ココが特長**

**不要なケーブル引き出し口に!ブランクキャップ**

●コネクタフードや中継用台座の不要なケーブル引き出し口をふさぐことができる金属製のキャップです。

**注意**

・ご購入にあたっては、PGネジサイズが合うものをお選びください。

**¥**

**Order 注文例**

型式  
**0900-000-5070**

型式	PGネジサイズ	外周寸法(mm)	基準単価		スライド単価		重量 g
			1~4個	5~29個	30個~		
0900-000-5070	11	20	¥465	¥396	¥376		9.5
0900-000-5071	13.5	22	¥504	¥425	¥405		13.4
0900-000-5072	16	24	¥524	¥435	¥415		17.0
0900-000-5073	21	30	¥613	¥524	¥495		27.6
0900-000-5074	29	40	¥861	¥732	¥693		58.8
0900-000-5075	36	50	¥2,069	¥1,762	¥1,670		125.4

**Delivery 納期**

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

**圧着工具**

RoHS



**ココが特長**

**Han防水D型、DD型コンタクト工具**

●Eコンタクト、Dコンタクトを圧着する専用工具です。各シリーズに共通で使用できます。

**注意**

・導体断面積1.5mm<sup>2</sup>よりも大きい電線を圧着するときは写真右のBタイプ圧着工具をご使用ください。

・Bタイプ工具で圧着作業を行うには、ロケータが必要になります。コンタクトに合わせてご選定下さい。(Aタイプには付属しております。)

・Bタイプ工具はゲージピンを使用して定期的に圧着深さの調整を行ってください。

・0999-000-0310 (0.14~4.0mm<sup>2</sup>)

・0999-000-0311 (0.14~2.5mm<sup>2</sup>)

2D CAD

**Delivery 納期**

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~3個 **翌日**(当日)

4個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

**¥**

型式	内容	基準単価	重量(g)
0999-000-0110H	Aタイプ圧着工具(0.5~4.0mm <sup>2</sup> )	¥60,696	640.0
0999-000-0001	Bタイプ圧着工具(0.14~4.0mm <sup>2</sup> )	¥70,141	702.3
0999-000-0310	Bタイプロケータ(Eコンタクト用)	¥1,069	3.7
0999-000-0311	Bタイプロケータ(Dコンタクト用)	¥1,069	3.7
0999-000-0379	Bタイプ用ゲージピン(0.14~4.0mm <sup>2</sup> )	¥10,791	27.0

**Order 注文例**

型式  
**0900-000-0110H**

**引き抜き挿入工具**

RoHS



**ココが特長**

**ハーティング社純正引抜、挿入工具**

●コンタクトを圧着した電線をコネクタに挿入するときに使用する専用工具です。押し込む力で電線が折れることなく作業できます。

●一度挿入したコンタクトを引き抜くときに使用する専用工具です。

**注意**

・一度引き抜いたコンタクトを再度使用することはできません。

**Order 注文例**

型式  
**0999-000-0059**

**¥**

型式	内容	基準単価	重量(g)
0999-000-0319	Eコンタクト用引抜工具	¥4,333	36.5
0999-000-0012	Dコンタクト用引抜工具	¥7,771	37.0
0999-000-0059	E/Dコンタクト兼用挿入工具	¥2,009	19.3

2D CAD

**Delivery 納期**

**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~3個 **翌日**(当日)

4個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

**在庫品**

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクスコネクタ

IEEE1284

ハーフピッチコネクタ

PCR

ハーフピッチコネクタ

MRコネクタ

Heavy duty

コネクタ

ミスミ防水

コネクタ

Han防水

コネクタ