

## T字型ジョイントタイプ

メス(ソケット)



オス(ピン)

XS2R-D422-5

メス(ソケット)

IP67 金メッキ 信号用 センサー 盤間接続 2D CAD



**1個から注文OK!**

**出荷日**

1~5個 **翌日**(当日)

6個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

**ココが特長**

**センサー使用を考慮して設計したXS2コネクタ**

- センサー用小型防水コネクタで、T字型ジョイントタイプです。
- ケーブル途中での集線、分岐、ディジーチェーン接続を行うことができます。
- IP67クラス(▶3241ページ)の防水性を保持しており、過酷な環境にさらされがちなセンサーケーブルの接続に最適です。

**基本仕様**



特性や材質は ▶3310ページ





- ・4芯以外の芯数は生産されておりません。
- ・電流タイプはDCのみとなります。ACは生産されておりません。
- ・XS2R-D423-1以外はRoHS対応品です。

### 外形図と内部接続図

XS2R-D422-1  
XS2R-D422-5  
(集合タイプ)

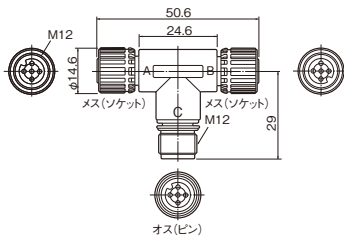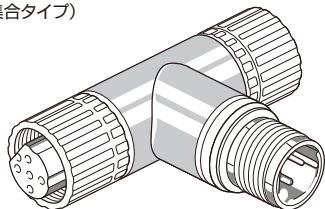


XS2R-D424-1  
(ディジーチェーンタイプ)

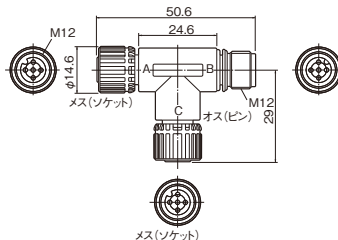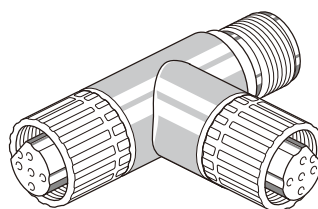

XS2R-D422-1



 
XS2R-D422-5




C(オス)

C(オス)

 A(メス)



B(オス)

 

C(メス)



型式	タイプ	電源区分	芯数	標準単価			重量 g
				1~49個	50~74個	75~99個	
XS2R-D422-1	集合(メス-オス-メス)	DC	4	¥2,424	¥2,060	¥1,939	16.2
XS2R-D422-5				¥2,424	¥2,060	¥1,939	16.2
XS2R-D424-1	ディジーチェーン(メス-メス-オス)			¥2,505	¥2,131	¥2,000	16.0



Order  
注文例

型式

XS2R-D422-1