

パヨネットロック(防水)・JL05シリーズ

パネル取付レセプタクル

RoHS



耐振 電源用 信号用 モーター 盤間接続



1個から注文OK!

出荷日


1~10個	3日目
11個~	都度見積

非在庫品

ココが特長 パヨネットロックでネジ式での緩みの不安を解消!
 ●着脱が簡単、確実なパヨネットロック式。
 ●5つの嵌合ガイドキー方式で接続がスムーズ。
 ●ストレートプラグと接続します。

基本仕様 定格や適応電線サイズや外形寸法などの基本仕様は
 ●3336ページ

注意
 ・ガスケットと合わせてお使い下さい。
 ・コンタクトは別売です。(●3340ページ)

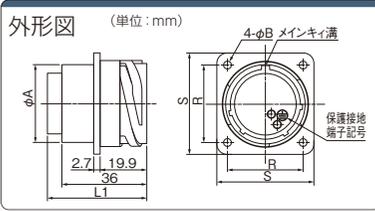

型式①	配列No.	コンタクト形状	型式②
JL05-2A	18-1	P	C-F0-R

型式	配列No.	シェルサイズ	φA 0 -0.5	φB +0.3 -0.5	S ±0.5	R ±0.13	L1以下		L2 ピン インサート
							ピン インサート	ソケット インサート	
JL05-2A18-1※C-F0-R	18-1	18	24.9	3.2	35	26.97	43	38	—
JL05-2A18-11※C-F0-R	18-11						46	43	42
JL05-2A18-19A※C-F0-R	18-19A						40	36.5	—
JL05-2A20-15※C-F0-R	20-15	20	29.6	3.2	38.1	29.36	46	43	42
JL05-2A20-29※C-F0-R	20-29						43	38	—
JL05-2A20-30A※C-F0-R	20-30A						40	36.5	—
JL05-2A22-14※C-F0-R	22-14	22	31.8	3.2	41.3	31.75	43	38	—
JL05-2A22-22※C-F0-R	22-22						48	48	46
JL05-2A22-23※C-F0-R	22-23						46	43	42
JL05-2A24-10※C-F0-R	24-10	24	35.0	4.2	44.3	34.92	48	48	46
JL05-2A24-28※C-F0-R	24-28						43	38	—
JL05-2A24-52A※C-F0-R	24-52A						40	36.5	—
JL05-2A28-21※C-F0-R	28-21	28	41.3	4.2	50.8	39.67	43	38	—
JL05-2A28-73A※C-F0-R	28-73A						40	36.5	—

(注) 型式中の※印: コンタクト形状を入れる。オス…P、メス…S



型式①	配列No.	コンタクト形状	型式②	芯数	シェルサイズ	コンタクトサイズ	基準単価		スライド単価			
							1~49個		50~99個		100個~	
							オス	メス	オス	メス	オス	メス
JL05-2A	18-1	P オス (ピン)	C-F0-R	10	18	#16	¥1,225	¥1,323	¥1,156	¥1,254	¥1,078	¥1,156
	18-11			5		#12	¥1,225	¥1,421	¥1,156	¥1,343	¥1,078	¥1,245
	18-19A			19		#20	¥1,225	¥1,421	¥1,156	¥1,343	¥1,078	¥1,245
	20-15			7		#12	¥1,323	¥1,421	¥1,254	¥1,343	¥1,156	¥1,245
	20-29			17		#16	¥1,421	¥1,519	¥1,343	¥1,441	¥1,245	¥1,333
	20-30A			30		#20	¥1,421	¥1,519	¥1,343	¥1,441	¥1,245	¥1,333
	22-14	19	#16	¥1,519	¥1,617	¥1,441	¥1,529	¥1,333	¥1,421			
	22-22	4	#8	¥1,519	¥1,617	¥1,441	¥1,529	¥1,333	¥1,421			
	22-23	8	#12	¥1,617	¥1,617	¥1,529	¥1,529	¥1,421	¥1,421			
	24-10	7	#8	¥1,617	¥1,911	¥1,529	¥1,813	¥1,421	¥1,676			
	24-28	24	#16	¥1,842	¥1,940	¥1,744	¥1,842	¥1,617	¥1,705			
	24-52A	52	#20	¥1,940	¥1,940	¥1,842	¥1,842	¥1,705	¥1,705			
	28-21	37	#16	¥2,528	¥2,626	¥2,401	¥2,489	¥2,225	¥2,303			
	28-73A	73	#20	¥2,561	¥2,793	¥2,430	¥2,646	¥2,489	¥2,558			

ガスケット

RoHS



ココが特長 パネル取付レセプタクル用ガスケット
 ●パネル取付レセプタクルと合わせて使用します。
 ●フロントマウントとリアマウント兼用です。



1個から注文OK!

出荷日

1~10個	3日目
11個~	都度見積

非在庫品



型式	シェルサイズ	基準単価		スライド単価	
		1~49個	50~99個	100個~	
075-50491	18	¥202	¥188	¥176	
075-50492	20	¥202	¥188	¥176	
075-50493	22	¥202	¥188	¥176	
075-50494	24	¥202	¥188	¥176	
075-50495	28	¥202	¥188	¥176	



型式	075-50491
----	-----------

コネクタ

丸型コネクタ

セレクションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ