

## ストレートプラグ

RoHS

ハンダ 金メッキ ワタッチロック 信号用 センサー 2D CAD

Delivery 納期



メス(ソケット)  
PRC05-P6F

オス(ピン)  
PRC05-P6M

**ココが特長** 着脱が容易な小型ワンタッチPRC05コネクタ  
●パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続します。

**基本仕様** 特性や材質は ▶3351ページ



・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

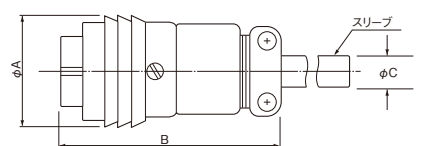

| 芯数 | 寸法(mm) |      |      |  | 適合電線外径φ |
|----|--------|------|------|--|---------|
|    | φA     | B    | φC   |  |         |
| 2  | 13.5   | 32.0 | 5.2  |  | 3.2~4.0 |
| 3  | 13.5   | 32.0 | 5.2  |  | 3.2~4.0 |
| 5  | 13.5   | 32.0 | 5.2  |  | 3.2~4.0 |
| 6  | 16.7   | 34.0 | 6.2  |  | 4.4~5.2 |
| 8  | 16.7   | 34.0 | 6.2  |  | 4.4~5.2 |
| 12 | 21.0   | 39.0 | 11.0 |  | 7.7~8.5 |



Order 注文例

型式

PRC05-P2M

| 型式          | 芯数 | タイプ      | 基準単価   | スライド単価 |        | 重量 g |
|-------------|----|----------|--------|--------|--------|------|
|             |    |          | 1~29個  | 30~79個 | 80~99個 |      |
| PRC05-P2M   | 2  | オス(ピン)   | ¥652   | ¥494   | ¥433   | 13.5 |
| PRC05-P3M   | 3  |          | ¥707   | ¥466   | ¥448   | 13.6 |
| PRC05-P5M   | 5  |          | ¥747   | ¥492   | ¥472   | 13.8 |
| PRC05-P6M   | 6  |          | ¥903   | ¥612   | ¥588   | 21.7 |
| PRC05-P8M   | 8  |          | ¥922   | ¥612   | ¥595   | 21.8 |
| PRC05-P12M1 | 12 |          | ¥1,345 | ¥1,021 | ¥981   | 38.4 |
| PRC05-P2F   | 2  | メス(ソケット) | ¥667   | ¥503   | ¥442   | 13.8 |
| PRC05-P3F   | 3  |          | ¥707   | ¥528   | ¥463   | 13.9 |
| PRC05-P5F   | 5  |          | ¥807   | ¥611   | ¥536   | 13.9 |
| PRC05-P6F   | 6  |          | ¥1,022 | ¥780   | ¥683   | 22.1 |
| PRC05-P8F   | 8  |          | ¥1,102 | ¥838   | ¥735   | 22.2 |
| PRC05-P12F1 | 12 |          | ¥1,262 | ¥959   | ¥921   | 39.9 |

## 中継アダプタ

RoHS

ハンダ 金メッキ ワタッチロック 信号用 センサー 2D CAD

Delivery 納期



メス(ソケット)  
PRC05-J6F

オス(ピン)  
PRC05-J6M

**ココが特長** ケーブルの延長や機器間の中継に最適  
●ストレートプラグに接続します。

**基本仕様** 特性や材質は ▶3351ページ



・中継アダプタ同士は嵌合しません。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

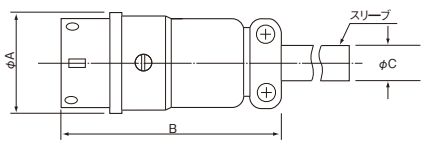

| 芯数 | 寸法(mm) |      |      |  | 適合電線外径φ |
|----|--------|------|------|--|---------|
|    | φA     | B    | φC   |  |         |
| 2  | 13.0   | 32.3 | 5.2  |  | 3.2~4.0 |
| 3  | 13.0   | 32.3 | 5.2  |  | 3.2~4.0 |
| 5  | 13.0   | 32.3 | 5.2  |  | 3.2~4.0 |
| 6  | 16.0   | 34.3 | 6.2  |  | 4.4~5.2 |
| 8  | 16.0   | 34.3 | 6.2  |  | 4.4~5.2 |
| 12 | 20.0   | 39.0 | 11.0 |  | 7.7~8.5 |



Order 注文例

型式

PRC05-J2M

| 型式          | 芯数 | タイプ      | 基準単価   | スライド単価 |        | 重量 g |
|-------------|----|----------|--------|--------|--------|------|
|             |    |          | 1~29個  | 30~79個 | 80~99個 |      |
| PRC05-J2M   | 2  | オス(ピン)   | ¥707   | ¥462   | ¥444   | 14.0 |
| PRC05-J3M   | 3  |          | ¥765   | ¥578   | ¥514   | 14.1 |
| PRC05-J5M   | 5  |          | ¥649   | ¥493   | ¥473   | 14.2 |
| PRC05-J6M   | 6  |          | ¥942   | ¥635   | ¥610   | 22.0 |
| PRC05-J8M   | 8  |          | ¥922   | ¥654   | ¥628   | 22.2 |
| PRC05-J12M1 | 12 |          | ¥1,291 | ¥980   | ¥941   | 36.5 |
| PRC05-J2F   | 2  | メス(ソケット) | ¥719   | ¥549   | ¥481   | 14.2 |
| PRC05-J3F   | 3  |          | ¥765   | ¥516   | ¥496   | 14.3 |
| PRC05-J5F   | 5  |          | ¥863   | ¥573   | ¥551   | 14.4 |
| PRC05-J6F   | 6  |          | ¥982   | ¥662   | ¥636   | 22.5 |
| PRC05-J8F   | 8  |          | ¥1,020 | ¥682   | ¥655   | 22.5 |
| PRC05-J12F1 | 12 |          | ¥1,212 | ¥921   | ¥884   | 38.1 |