

ワンタッチロック(防水・小型)・JN1シリーズ

アングルプラグ

RoHS



IP67 金メッキ 銀メッキ ワンタッチロック 信号用 電源用 モーター



ココが特長

ケーブル引き出し方向を90度毎の4方向に設定可能

- 着脱が簡単、確実なワンタッチロック式
- 小型、軽量でIP67の防水性
- パネル取付レセプタクル、中継アダプタと接続します。

基本仕様

定格や材質/仕上に関しては [☎3366ページ](#)





- ・アングルプラグ同士は嵌合しません。
- ・10芯の場合、コンタクト(ソケット)は別売です。
[☎3368ページ](#)
- ・4芯の場合、コンタクトは付属しています。

1個から注文OK!

出荷日	
1~10個	3日目
11個~	都度見積

非在庫品

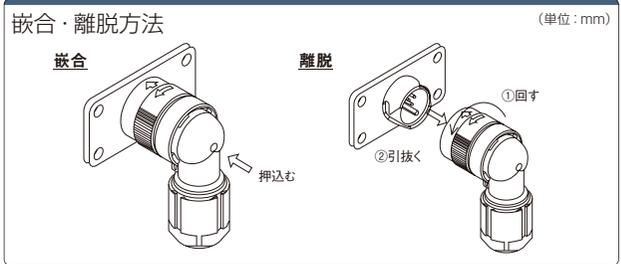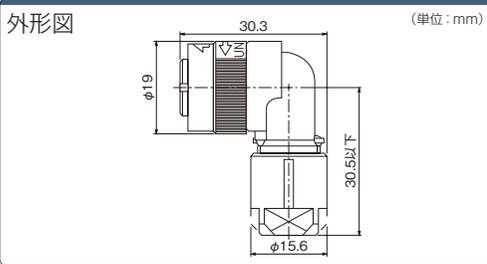

Order 注文例

型式

JN1FS04FK1



型式	芯数	結線方法	適合ケーブル仕上外径	標準単価	
				1~49個	50~99個
JN1FS04FK1	4	半田	φ5.7~7.3	¥670	¥600
JN1FS04FK2			φ6.5~8.0	¥670	¥600
JN1FS10SL1	10	圧着	φ5.7~7.3	¥650	¥590
JN1FS10SL2			φ6.5~8.0	¥650	¥590

※コンタクト(ソケット)別売

販売：ミスミ / 製造元：日本航空電子工業(株)

パネル取付レセプタクル

RoHS



IP67 金メッキ 銀メッキ ワンタッチロック 信号用 電源用 モーター



ココが特長

専用工具不要のハンダ結線コネクタ

- 着脱が簡単、確実なワンタッチロック式
- 小型、軽量でIP67の防水性
- ストレートプラグ、アングルプラグと接続します。
[☎3366、3367ページ](#)

基本仕様

定格や材質/仕上に関しては [☎3366ページ](#)





- ・パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。
- ・コンタクト(ピン)は付属しています。

1個から注文OK!

出荷日	
1~10個	3日目
11個~	都度見積

非在庫品

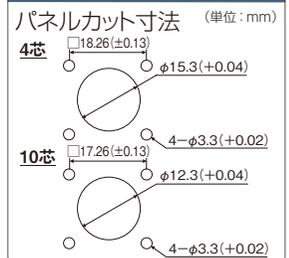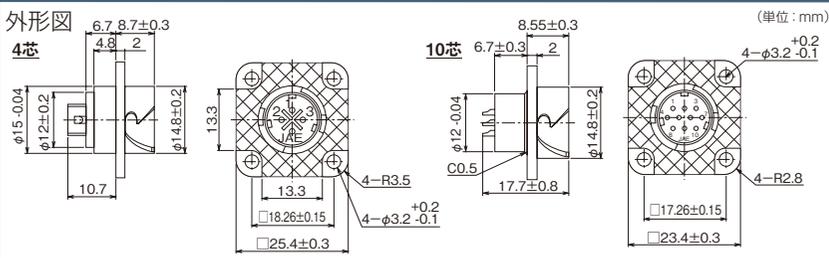

Order 注文例

型式

JN1AS04MK1



型式	芯数	結線方法	標準単価	
			1~49個	50~99個
JN1AS04MK1	4	半田	¥320	¥290
JN1AS10ML1-R	10	半田	¥320	¥290

コネクタ

丸型コネクタ

セクションガイド

角型コネクタ

丸型コネクタ

ナイロンコネクタ

同軸コネクタ