


棒状端子

RoHS

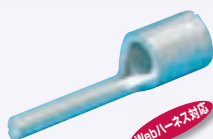

ココが
特長

差込型端子台に使用できる国内メーカー製棒状端子

- UL (E74917), CSA (LR66230) を取得している高品質な棒状端子です。
- 差込型の端子台などに使用できます。



・販売は1パック(100個入り)からになります。

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用



Delivery
納期

出荷日

1~10/バック 翌日(当日)

11/バック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および適用電線

型式	外形寸法(単位:mm)							適用電線サイズ			重量(g)	適合工具 03731ページ
	A	B	C	D	E	F	G	単線(mm)	より線(mm ²)	AWG		
A-1.25	1.7	1.7	17.0	12.7	4.3	3.4	1.7	0.57-1.44	0.25-1.65	22~16	0.518	NH-1
A-2				4.2	2.3	4.2	2.3	1.14-1.82	1.04-2.63	16~14	0.578	
A-5.5	2.0	2.0	21.0	14.7	6.3	5.6	3.4	1.82-2.89	2.63-6.64	12~10	1.288	

 外形図



1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9/バック	10~49/バック	50~99/バック	100/バック~
A-1.25	¥579	¥470	¥440	¥410
A-2	¥720	¥479	¥447	¥410
A-5.5	¥1,043	¥767	¥717	¥650




Order
注文例

型式

A-1.25

突合せ型圧着リング

RoHS

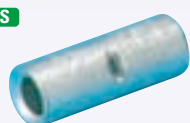

ココが
特長

突合せ圧着タイプの国内メーカー製圧着リング

- JIS (JQ0608004), UL (E74917), CSA (LR66230) を取得している高品質な裸圧着リングです。両方向からの電線を突き合わせて圧着します。(B-0.5はULのみの取得)



・販売は1パック(100個入り)からになります。

・圧着は左右を1ヶ所ずつ行なってください。

CSA UL JIS 信号用 電源用



Delivery
納期

出荷日

1~10/バック 翌日(当日)

11/バック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および適用電線

型式	外形寸法(単位:mm)				適用電線サイズ		重量(g)	適合工具 03731ページ
	A	B	C	D	より線(mm ²)	AWG		
B-0.5	12.0	1.3	2.3	0.50	0.2~0.5	24~20	0.311	DS031
B-1.25		1.7	3.3	0.75	0.25~1.65	22~16	0.855	
B-2	15.0	2.3	4.1	0.80	1.04~2.63	16~14	1.123	
B-5.5		3.4	5.4	1.00	2.63~6.64	12~10	1.927	

 外形図



1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9/バック	10~49/バック	50~99/バック	100/バック~
B-0.5	¥484	¥400	¥373	¥300
B-1.25	¥720	¥465	¥436	¥400
B-2	¥817	¥504	¥472	¥430
B-5.5	¥1,038	¥752	¥705	¥600




Order
注文例

型式

B-0.5

重ね合せ型圧着リング

RoHS

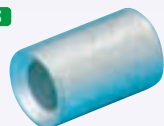

ココが
特長

重ね合せ圧着タイプの国内メーカー製圧着リング

- JIS (JQ0608004), CSA (LR66230) を取得している高品質な裸圧着リングです。両方向からの電線を重ね合わせて圧着します。(P-0.5は無規格、P-1.25はCSAのみの取得)



・販売は1パック(100個入り)からになります。

CSA JIS 信号用 電源用



Delivery
納期

出荷日

1~10/バック 翌日(当日)

11/バック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および適用電線

型式	外形寸法(単位:mm)				適用電線サイズ		重量(g)	適合工具 03731ページ
	A	B	C	D	より線(mm ²)	AWG		
P-0.5	7.5	1.3	2.3	0.50	0.2~0.5	24~20	0.183	DS031
P-1.25		1.7	3.3	0.75	0.25~1.65	22~16	0.442	
P-2	8.0	2.3	4.1	0.80	1.04~2.63	16~14	0.588	
P-5.5	8.5	3.4	5.4	1.00	2.63~6.64	12~10	1.070	

 外形図



1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~9/バック	10~49/バック	50~99/バック	100/バック~
P-0.5	¥428	¥258	¥241	¥210
P-1.25	¥473	¥307	¥288	¥240
P-2	¥494	¥316	¥295	¥250
P-5.5	¥745	¥504	¥472	¥420



Order
注文例

型式

P-0.5