

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**


圧着端子  
テスト端子  
▽  
圧着端子

## 110シリーズ

メス(嵌合部露出型)

RoHS

取得規格  
UL (E78965)  
CSA (LR28418)

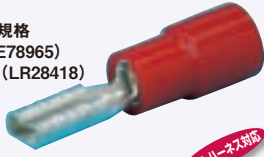

Web/ハネス対応

CSA UL 圧着 スメッキ 信号用 電源用 2D CAD

Delivery 納期

ココが  
特長

信頼性の高い国内メーカー製110シリーズ差込型端子。

- 110シリーズ差込型端子の嵌合部露出型のメスです。110シリーズのタブ端子との結合ができます。
- 電気的仕様は○3721ページ

⚠  
ご注意

- ・販売は1パック(100個入り)からになります。
- ・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用は避けください。
- ・圧着は専用工具で行ってください。
- ・110シリーズのオス端子はありません。タブ端子への接続用です。

出荷日	
1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積


当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)						適用電線範囲		むき寸法の目安(mm)	適合工具 ○3731ページ	
			A	B	φC	φD	E	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm <sup>2</sup> )			AWG
TMEDV-280509-F	赤	塩化ビニル UL94V-0	3.2	19.5	2.0	4.1	10.0	0.5	2.8	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
TMEDV-280809-F								0.8					

外形図

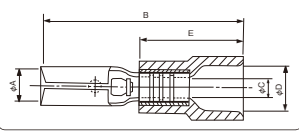

¥

1パック 100個入


型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10/パック~	
TMEDV-280509-F	¥760	¥720	¥600	
TMEDV-280809-F	¥760	¥720	¥600	

Order 注文例

型式
TMEDV-280509-F

メス(嵌合部絶縁型)

RoHS

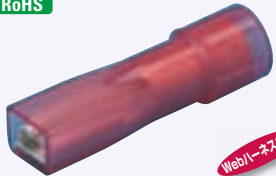

Web/ハネス対応

圧着 スメッキ 信号用 電源用 2D CAD

Delivery 納期

ココが  
特長

信頼性の高い国内メーカー製110シリーズ差込型端子。

- 110シリーズ差込型端子の嵌合部絶縁型のメスです。110シリーズのタブ端子との結合ができます。
- 電気的仕様は○3721ページ

⚠  
ご注意

- ・販売は1パック(100個入り)からになります。
- ・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用は避けください。
- ・圧着は専用工具で行ってください。
- ・110シリーズのオス端子はありません。タブ端子への接続用です。

出荷日	
1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積


当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)				適用電線範囲		むき寸法の目安(mm)	適合工具 ○3731ページ
			相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm <sup>2</sup> )	AWG				
TMDEN-280509-FA	赤透明	ナイロン UL94V-2	0.5	2.8	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32		
TMDEN-280809-FA			0.8							

外形図

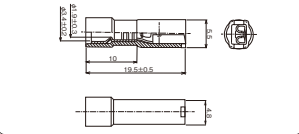

¥

1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10/パック~	
TMDEN-280509-FA	¥1,310	¥1,250	¥1,160	
TMDEN-280809-FA	¥1,310	¥1,250	¥1,160	

Order 注文例

型式
TMDEN-280509-FA

## 110シリーズ(バリュー品)

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

メス(嵌合部露出型)

RoHS



圧着 スメッキ 信号用 電源用

Delivery 納期

ココが  
特長

低価格・高品質の110シリーズ差込型接続端子

- 110シリーズ差込型端子の嵌合部露出型のメスです。110シリーズのタブ端子との結合ができます。

⚠  
ご注意

- ・販売は1パック(100個入り)からになります。
- ・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用は避けください。
- ・圧着は専用工具で行ってください。
- ・110シリーズのオス端子はありません。タブ端子への接続用です。

出荷日	
1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積


当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)							適用電線範囲		適合工具 ○3733ページ	
			B	L	D	E	t	t1	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm <sup>2</sup> )		AWG
MTR-280509-F	赤	PVC	3.8	19.0	3.6	10.5	0.3	0.8	0.5	2.8	0.5~1.5	20~16	3GOU-D
MTR-280809-F									0.8				

外形図

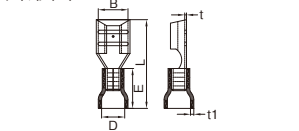

¥

1パック 100個入

型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~9/パック	10/パック~	
MTR-280509-F	¥700	¥640	¥590	
MTR-280809-F	¥700	¥640	¥590	

Order 注文例

型式
MTR-280509-F

2012.9  
2013.8

3722