

187シリーズ

圧着端子
テスト端子

オス(嵌合部露出型)

RoHS

取得規格
UL (E78965)
CSA (LR28418)



Web/ホームページ


ココが
特長

信頼性の高い国内メーカー製187シリーズ差込み端子
●機器内電線の中継用として使用できます。UL,CSAを取得しているため安心してご使用いただけます。
●結合相手は187シリーズのメスです。
●電氣的仕様は**3721ページ**

注意
ご注意

・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用はお避けください。
・販売は1パック(100個入り)からになります。
・圧着は専用工具で行ってください。

外形図

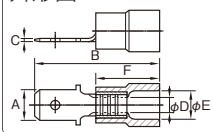

CSA UL 圧着 スメッキ 信号用 電源用 2D CAD

Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)							適用電線範囲		むき寸法の目安(mm)	適合工具 3731ページ
			A	B	C	φD	φE	F	より線(mm ²)	AWG			
TMEDV-480520-M	青	塩化ビニルUL94V-0	4.8	19.5	0.5	2.3	4.5	10.0	2.0	14	7~8	NH-32	

型式	基準単価	スライド単価		
		1~4/パック	5~9/パック	10/パック~
TMEDV-480520-M	¥750	¥720	¥660	

1パック 100個入り

Order
注文例

型式	TMEDV-480520-M
----	----------------

メス(嵌合部露出型)

RoHS

取得規格
UL (E78965)
CSA (LR28418)



Web/ホームページ


ココが
特長

信頼性の高い国内メーカー製187シリーズ差込み端子
●187シリーズ差込み端子の嵌合部露出型のメスです。
●電氣的仕様は**3721ページ**

注意
ご注意

・販売は1パック(100個入り)からになります。
・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用はお避けください。
・圧着は専用工具で行ってください。

外形図

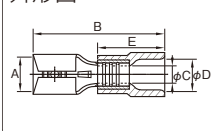

CSA UL 圧着 スメッキ 信号用 電源用 2D CAD

Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)							適用電線範囲		むき寸法の目安(mm)	適合工具 3731ページ
			A	B	φC	φD	E	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm ²)	AWG		
TMEDV-480509-F	赤	塩化ビニルUL94V-0	5.0	19.5	1.8	4.1	10.0	0.5	4.8	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
0.8													
0.5													
TMEDV-480520-F	青	塩化ビニルUL94V-0	5.0	19.5	2.4	4.5	10.0	0.5	4.8	2.0	14	7~8	NH-32
0.8													

型式	基準単価	スライド単価		
		1~4/パック	5~9/パック	10/パック~
TMEDV-480509-F	¥760	¥720	¥660	
TMEDV-480809-F	¥770	¥730	¥670	
TMEDV-480520-F	¥860	¥820	¥760	
TMEDV-480820-F	¥850	¥810	¥750	

1パック 100個入り

Order
注文例

型式	TMEDV-480509-F
----	----------------

メス(嵌合部絶縁型)

RoHS

取得規格
UL (E78965)
CSA (LR28418)



Web/ホームページ


ココが
特長

信頼性の高い国内メーカー製187シリーズ差込み端子
●187シリーズ差込み端子の嵌合部絶縁型のメスです。187シリーズのタブ端子(オス)との結合ができます。
●電氣的仕様は**3721ページ**

注意
ご注意

・販売は1パック(100個入り)からになります。
・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用はお避けください。
・圧着は専用工具で行ってください。

外形図

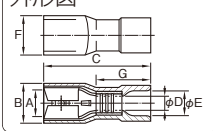

CSA UL 圧着 スメッキ 信号用 電源用 2D CAD

Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)							適用電線範囲		むき寸法の目安(mm)	適合工具 3731ページ	
			A	B	C	φD	φE	F	G	相手側タブ厚	相手側タブ幅			より線(mm ²)
TMEDN-480509-FA	赤透明	ナイロンUL94V-2	5.0	7.0	19.5	1.8	4.1	5.0	9.8	4.8	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
0.5														
0.8														
0.5														
TMEDN-480809-FA	青透明	ナイロンUL94V-2	5.0	7.0	19.5	2.4	4.5	5.0	9.8	4.8	2.0	14	7~8	NH-32
0.8														

型式	基準単価	スライド単価		
		1~4/パック	5~9/パック	10/パック~
TMEDN-480509-FA	¥1,140	¥1,090	¥1,010	
TMEDN-480809-FA	¥1,140	¥1,090	¥1,010	
TMEDN-480520-FA	¥1,270	¥1,210	¥1,120	
TMEDN-480820-FA	¥1,270	¥1,210	¥1,120	

1パック 100個入り

Order
注文例

型式	TMEDN-480509-FA
----	-----------------